


Axolute

prises de courant, chargeurs USB

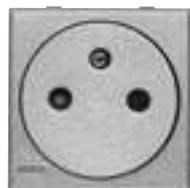

HC4142AF



HD4142



2,4 A

HD4285C2

Tableau de choix des supports, plaques et boîtes d'encastrement p. 692-693

Réf.	Prise 2P+T Surface
HD4142AF HC4142AF HS4142AF	<p>16 A - 250 V\sim - Prise affleurante Le puits de la prise se libère et s'enfonce au contact d'une fiche Avec éclips de protection Devient lumineux ou témoin avec lampes (BTH4743/230B, p. 691) Connexion par bornes automatiques 2 modules</p> <p>○ White ● Alu ● Anthracite</p>

Réf.	Prise 2P+T
HD4142AN HC4142AN HS4142AN	<p>16 A - 250 VA Avec éclips de protection Devient lumineux ou témoin avec lampes H4743B/230 (p. 691) 2 modules</p> <p>Standard Connexion par bornes automatiques</p> <p>○ White ● Alu ● Anthracite</p>

Réf.	Spéciale rénovation
HD4142 HC4142 HS4142 H4142R	<p>Connexion par bornes à vis</p> <p>○ White ● Alu ● Anthracite ● Rouge</p>

Réf.	Chargeurs 2 USB
HD4285C2 HC4285C2 HS4285C2	<p>Conformes à la norme IEC 62684-2011-01 Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, Powerbank rapidement Libèrent un puits de prises Consommation en veille < 0,07 W classe II TBTS Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum Bornes à vis 2 x 2,5 mm² avec possibilité de repiquage sur une prise 2P+T Livrés sans cordon 230 V - 5 V\sim 2 modules</p> <p>2 USB Type-A - 2,4 A / 12 W ○ White ● Alu ● Anthracite</p>
BTHD4286C2 BTHC4286C2 BTHS4286C2	<p>2 USB Type-C - 3 A / 15 W ○ White ● Alu ● Anthracite</p>
BTHD4287C2 BTHC4287C2 BTHS4287C2	<p>1 USB Type-A et 1 USB Type-C - 3 A / 15 W ○ White ● Alu ● Anthracite</p>