

## Batibox™

outillages, boîtes pour dérivation, pour combles et hourdis



Principe d'utilisation du gabarit de pose réf. 0 800 77



0 800 67




0 893 71

### Réf. **Outillage pour boîtes appareillage**

#### 0 800 77 **Gabarit de pose**

Facilite le repérage et le découpage des plaques de plâtres en configuration multipostes à partir d'un trou existant Ø65 à 67 mm Niveau à bulle intégré

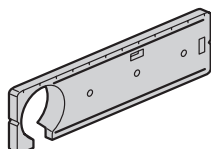


#### 0 893 49 **Scies cloches**

Livrées avec foret de centrage à pastille carbure

0 893 49 Pour boîtes appliques réf. 0 893 46 - Ø40 mm

0 893 50 Pour boîtes appliques réf. 0 893 47 - Ø54 mm

 0 800 67 Scie cloche bi-métal  
Dents HSS m<sup>3</sup> à durée de vie renforcée  
Equipée d'un ressort extracteur  
Pour boîtes 1 à 4 postes Ø67 mm  
Utilisation dans matériaux de type plaques de plâtre, bois, panneaux fibre, inox



0 893 68 Pour boîtes pour prise 20 et 32 A Ø85 mm

0 893 69 Pour boîte coupe feu Ø127 mm

#### 0 800 66 **Scie à guichet**

 
Pour utilisation dans plaques de plâtre  
Equipée d'une lame démontable long. 8 mm, épaisseur 0,9 mm  
Utile pour la découpe des emplacements destinés aux montages des boîtes multipostes  
Livrée avec 2 lames interchangeables



### **Boîtes pour dérivation**

Livrées avec couvercle et vis  
Fond défonçable

	ext. boîtes (mm)	Dim.	couvercles (mm)
0 893 71	Ø85 x 40		100 x 100
0 893 72	115 x 115 x 40		135 x 135
0 893 73	160 x 105 x 40		190 x 135
0 893 74	170 x 170 x 50		195 x 195
0 893 75	230 x 170 x 50		250 x 210



### **Boîtes pour combles et hourdis**

Utilisation également en faux plafond et plancher technique  
Autoextinguibilité 850°/5 s  
Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)

 
#### 0 893 80 **Boîte petite capacité**

Dim. : Ø140 mm profondeur 100 mm  
Couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes  
Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16, 20, 25 mm (15 départs tubés possibles)



#### 0 893 81 **Boîte grande capacité**

Dim. : 190 x 190 x 80 mm  
Equipée d'entrées anti-retour défonçables  
Permet un repérage facile des circuits  
Tube Ø16 mm x 12 (3 par face)  
Tube Ø20 mm x 20 (5 par face)  
Tube Ø25 mm x 4 (1 par face)  
Tube Ø32 mm x 4 (1 par face)  
Câble Ø12 mm x 28 (7 par face)



## Batibox™

boîtiers multimédia pour installation audio vidéo



0 801 93



0 801 95

### Réf. **Boîtiers Batibox multimédia**

Boîtiers d'encastrement multimatériaux permettant le raccordement d'écrans LCD ou plasma installé en mural  
Livrés avec 2 supports 5 modules pour Mosaic permettant le montage en affleurant de fonctions courants forts/faibles (ex : 2P+T, prises TV, prises HDMI, RCA...)

Livrés sans mécanismes  
Peuvent être installés par anticipation pour réserver l'emplacement futur d'un écran  
Couvercle extra-plat avec passage sécable pour sortie de câbles

Equipés d'une protection de chantier  
Espace de rangement dédié aux cordons  
Livrés avec barrette de maintien pour cordons  
Convient pour mur plein ou creux. Prof. : 50 mm

0 801 93 Capacité maxi : 1 x 5 modules

Dim. : 142 x 142 mm

0 801 95 Capacité maxi : 2 x 5 modules

Dim. : 285 x 142 mm

### Principe de montage du boîtier Batibox multimédia réf. 0 801 93/95

