




## Supports lumineux / témoins Mosaic™ Référence(s) : 802 57/58/60/62

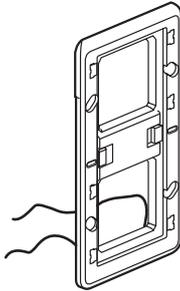

802 57

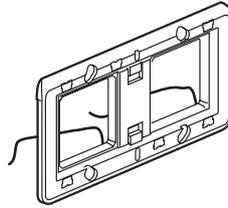

802 58

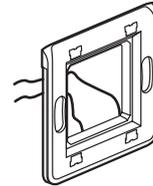

802 60

### 1. UTILISATION

Supports plastiques destinés au montage des mécanismes Mosaic avec éclairage sous plaque.

### 2. GAMME

	Désignation	Réf.	Nbre modules	Mode de fixation	Poids (g)	Caractéristiques
	Support 2 postes Montage vertical pour éclairage lumineux sous plaque	802 57	2 postes ( 2x2 / 5 modules )	à vis	33,54	230 V - 0,15 mA
	Support 2 postes Montage horizontal pour éclairage lumineux sous plaque	802 58	2 postes ( 4/5 modules)	à vis	33,48	230 V - 0,15 mA
	Support 1 poste pour éclairage lumineux sous plaque	802 60	1 poste ( 2/1 modules )	à vis	19,22	230 V - 0,15 mA
	Support 1 poste pour éclairage témoin sous plaque	802 62	1 poste ( 2/1 modules )	à vis	19,22	230 V - 6 mA

### 3. MISE EN SITUATION

Se montent sur boîtes d'encastrement.  
Pour montage sur cadres saillie, couper les ergots de centrage des cadres.


Utilisation :	4 modules	2 x 2 modules	5 modules
802 57		Utiliser plaques : 788 22 - 790 22	Enlever l'entretoise Centrer les modules Utiliser plaques : 788 25 - 790 25
802 58	4 modules Enlever l'entretoise Clipser les obturateurs : 791 04 Centrer les modules Utiliser plaques 788 14 - 790 14	Utiliser plaques : 788 04 - 790 04	Enlever l'entretoise Centrer les modules Utiliser plaques : 788 15 - 790 15

### 3. MISE EN SITUATION (suite)


Réf. 802 58 : Pour assurer le maintien des mécanismes qui se montent par l'arrière, utiliser les cales de maintien fournies.

Les produits concernés sont :


- réf. 770 23 : commande de volets roulants individuelle par courant porteur.
- réfs 784 51/ 56 792 51/ 56 : interrupteurs automatiques sans dérogation.
- réf. 785 11 : indicateur lumineux d'obstacles.
- réf. 766 66 : interrupteur à effleurement.
- réf. 784 10 : auxiliaire de variation.

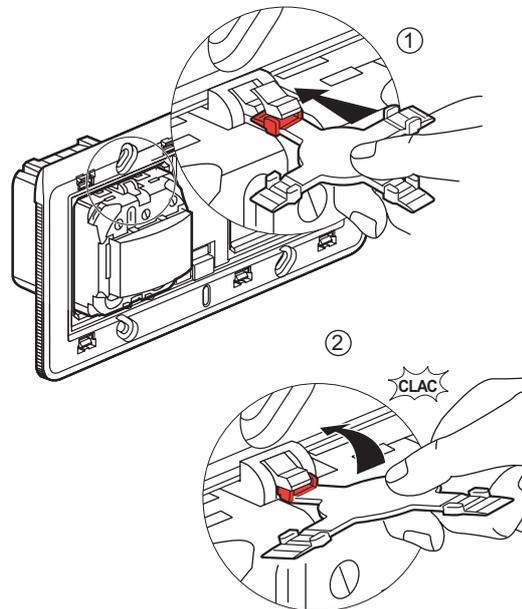


## 4. COTES D'ENCOMBREMENT

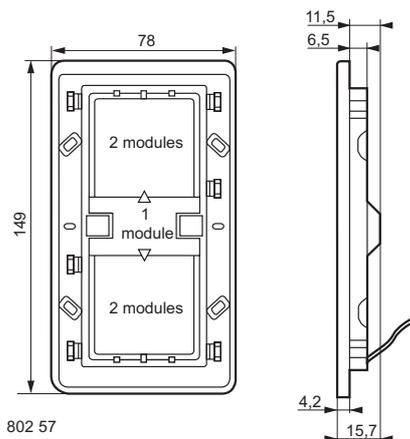

802 57

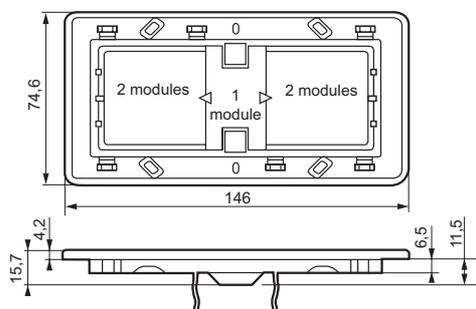

802 58

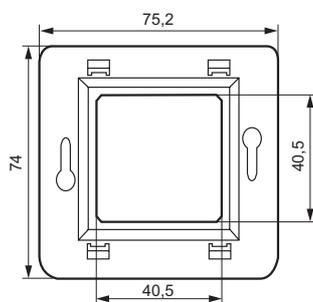

802 60/62

## 5. RACCORDEMENT

Par fil libre de potentiel longueur fil : 100 mm

## 6. MONTAGE

Les supports se fixent sur les boîtes d'encastrement ou cadres saillie par vis.

## 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### 7.1 Caractéristiques matières

Support : Polycarbonate + fibre de verre

### 7.2 Caractéristiques électriques

### 7.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : -10°C à +70°C

Températures d'utilisation : -5°C à +50°C

## 8. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

### 8.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitre, Lingettes pré-imprégnées.

### 8.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants : Anios, Surfanos, Bactillysine, Hydrogène peroxide (eau oxygénée 35%).

**Attention:** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.