


 
 
- BAES SATI adressable pour éclairage d'évacuation ou d'ambiance anti-panique
- Autotest / addressable explosion proof emergency lighting unit

6 625 80/81



|          |  | LEDs<br>lm |
|----------|---|------------|
| 6 625 80 | 1h M/NM   | 450 lm     |
| 6 625 81 | 3h M/NM   | 200 lm     |


### Déclaration de conformité CE 50203

|   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Milieu</li> <li>• Environment</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaz</li> <li>• Gas</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poussières</li> <li>• Dust</li> </ul>                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marquage</li> <li>• Marking</li> </ul>   | CE 0081  II2G | CE 0081  II2D |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Symbole de protection CENELEC</li> <li>• Symbol of protection CENELEC</li> </ul> | Ex d IIC   | Ex tD A21 T80°C  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Symbole de protection CEI</li> <li>• Symbol of protection CEI</li> </ul>         |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe de température</li> <li>• Temperature class</li> </ul>                    | T6   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attestation CE de type</li> <li>• CE certificate</li> </ul>                      | LCIE 97 ATEX 6012  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat IECEx</li> <li>• IECEx certificate</li> </ul>                         | IECEx LCI 04.0018  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Température ambiante</li> <li>• Ambiente temperature</li> </ul>                  | 0°C à/to + 55°C  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indice de protection</li> <li>• Index protection</li> </ul>                      | IP 66/68 (10 m)  |  |


### • Cotes d'encombrement et de fixation • Dimensions and fixing points

- Raccordement
- Wiring

- Marquage
- Marking

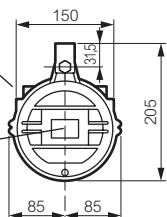


- Vue suivant F
- Threaded wire inlets

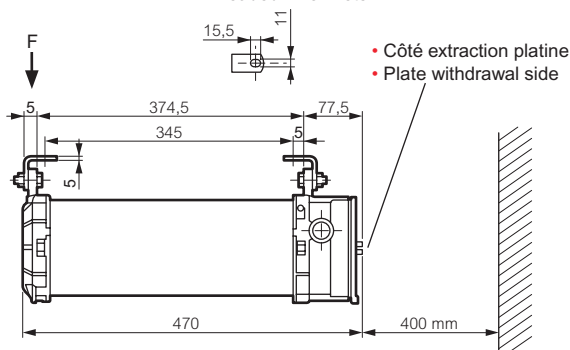


### • Ouverture • Opening

- Dévisser le couvercle
- Unscrew the cover

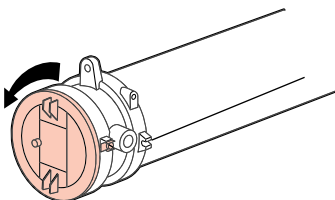


- Raccordement
- Wiring

- Bornier
- Terminal

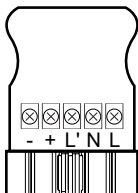

- Fermeture
- Closing


- Couple de serrage préconisé au remontage: 32 N.m ( $\pm 10\%$ )
- When remounting, fasten fixing nuts to 32 N.m ( $\pm 10\%$ )

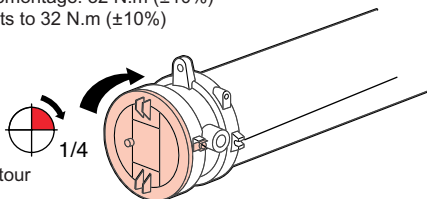

- Vissage manuel + blocage 1/4 de tour
- Hand screwing + locking 1/4 tum


Ref. 0 626 00

NM

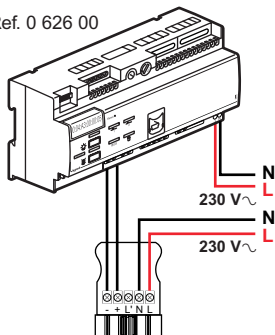

Ref. 0 626 00


M

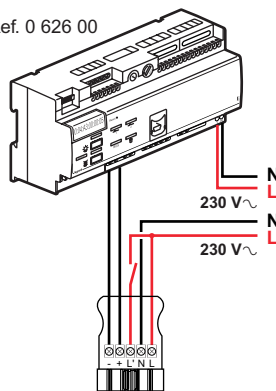

- Ce bloc LVS2 peut-être contrôlé avec l'interface référence 0 626 00. Pour cela il doit être adressé avec le configurateur mobile référence 0 626 10. Voir le «manuel de mise en oeuvre» des blocs SATI adressables.

- This LVS2 unit can be controlled using interface Cat. No. 0 626 00. To do so, it must be addressed using the mobile configurator Cat. No. 0 626 10. See the installation manual for addressable self-testing luminaires.

- Mise sous tension
- Powering up


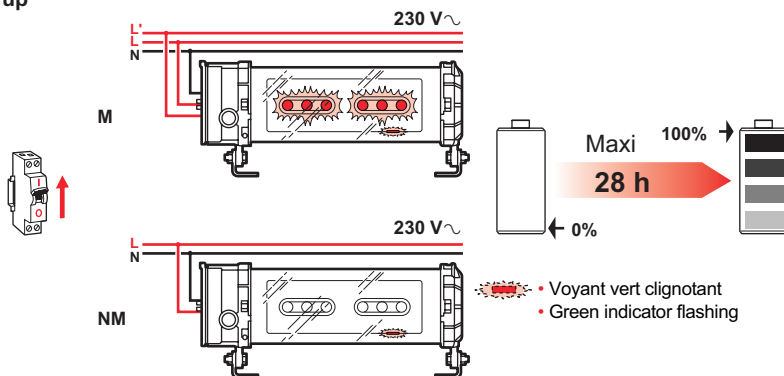


- Voyant vert clignotant
- Green indicator flashing

- Test automatique hebdomadaire
- Weekly automatic test



15 s

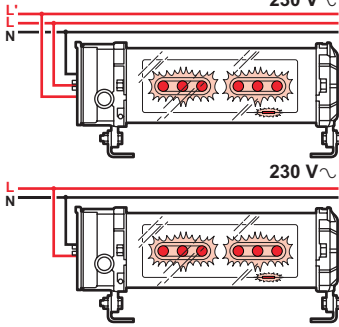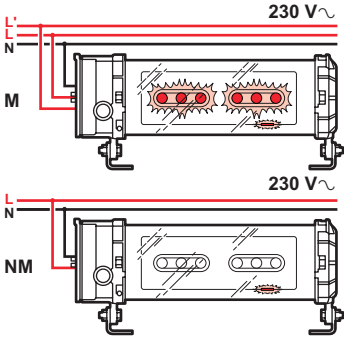

- Voyant fixe vert
- Green indicator steady



OK

- Voyant clignotant jaune
- Yellow indicator flashing





- Test automatique trimestriel
- Quarterly automatic test



1h => Réf. 6 625 80

3h => Réf. 6 625 81

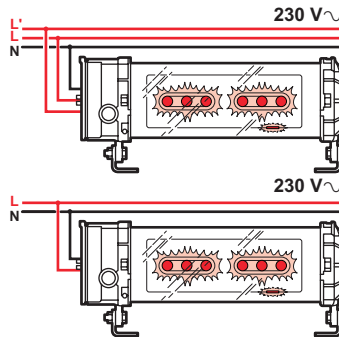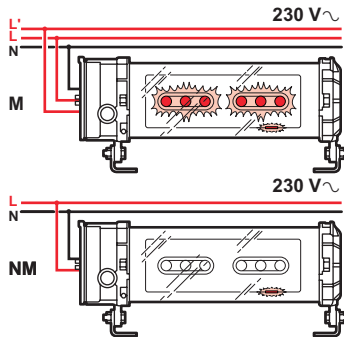

- Voyant fixe vert
- Green indicator steady

 



OK

- Voyant fixe jaune
- Yellow indicator steady





- Voyant fixe ou clignotant vert
- Green indicator steady or flashing

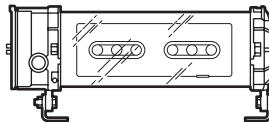



OK



 - Voyant clignotant jaune
- Yellow indicator flashing

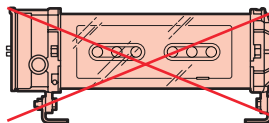

 
- Voyant fixe jaune
- Yellow indicator steady

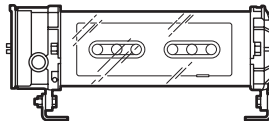

- Nota : Les LEDs ne peuvent être remplacées
- Note : LEDs can not be replaced

- Maintenance
- Maintenance




- Dévisser le couvercle
- Unscrew the cover

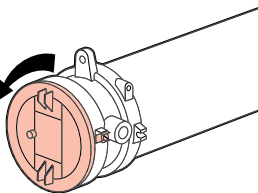

- Démontage de la platine
- Removing the geatray


- ② • Débrocher le bornier
- Disconnecting the terminal block

- ① • Ouverture
- Opening

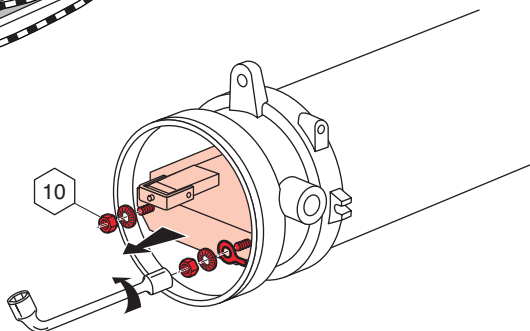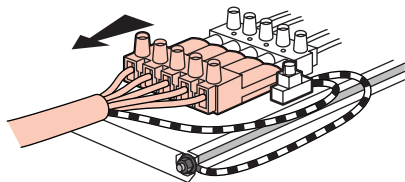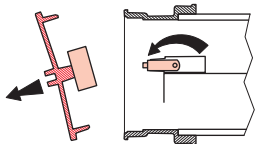


- Important : Baisser le capot de sécurité.
- Important: Lower the safety cover



- Remplacement de la batterie d'accumulateurs
- Changing batterie

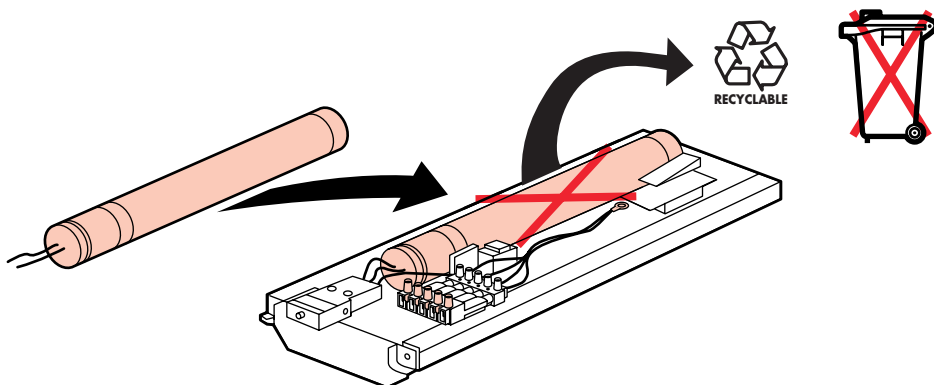


- Remontage de la platine
- Reassembly of geartray

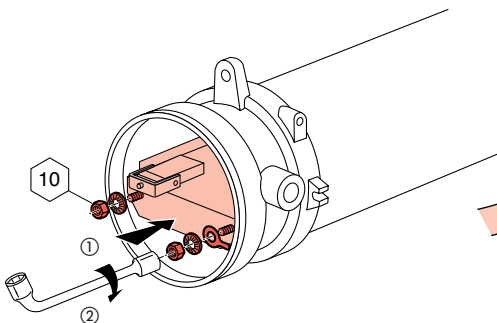

- Rebrocher le bornier. Fixer la terre
- Reconnecting the terminal block. Fit the ground

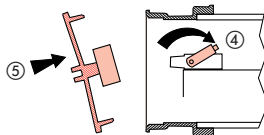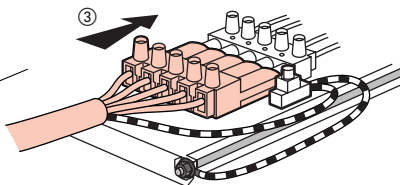

- Couple de serrage préconisé au remontage: 2,85N.m ( $\pm 15\%$ )
- When remounting, fasten fixing nuts to 2,85N.m ( $\pm 15\%$ )

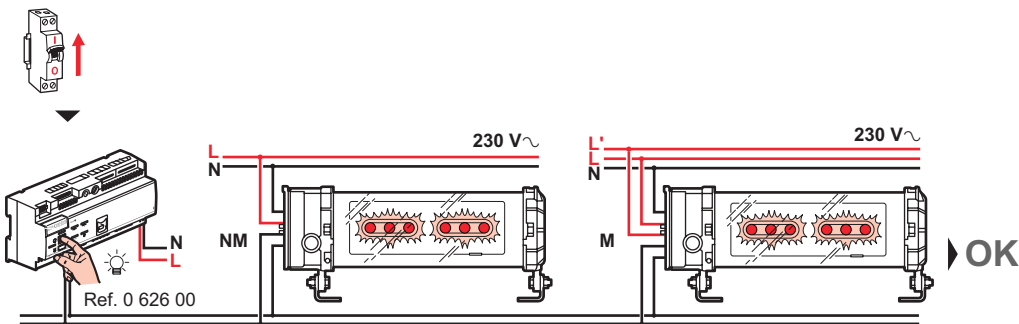

#### ⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR LU BE CH

#### ⚠ Safety instructions

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.

GB IE