

• Caractéristiques  
• Characteristics

- 230 V~
- 230 В~
- فولت 230

• Χαρακτηριστικά  
• Charakterystyka

- 50/60 Hz
- 50/60 Гц
- هرتز 60/50

- 3,3 W
- 3,3 Вт
- وات 3,3

• Характеристики  
• Vlastnosti

- 110 lm
- 110 лм
- لومن 110

• Technické parametry  
• المواصفات

- 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- 2 x 1,5 ММ<sup>2</sup> / 1 x 2,5 ММ<sup>2</sup>
- 2,5 x 1 / 2 مم 1,5 x 2

- Les LEDs de cette liseuse ne peuvent pas être changées
- The LEDs in this reading light cannot be replaced
- Τα LED αυτής της λάμπας αναγωσης δεν αλλάζονται
- Diody LED w tej lampce do czytania są niewymienne

- Светодиоды этой лампы замене не подлежат
- LED diody tejto lampy na čítanie nie je možné vymieňať
- LED žárovky této lampičky nelze měnit.
- لا يمكن تغيير لمبات اليد الخاصة بمصباح القراءة.

• Fonctionnement commande locale

• Local control operation

• Λειτουργία με τοπικό έλεγχο


• Działanie układu sterowania lokalnego

• Действие местного пульта управления

• Prevádzka lokálneho ovládania

• Fungování při místním ovládání

• التشغيل بواسطة التحكم الموضعي

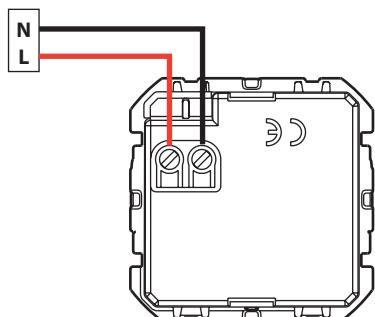

• Allumage/Extinction

• On/Off

• Άναψμα/Σβήσιμο


• Zapalanie/Gaszenie

• Включение/Выключение


• Zapnutie/Vypnutie

• Rozsvítit/Zhasnout


• إنارة/اطفاء

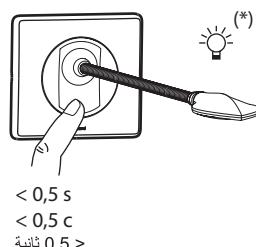


- Variation
- Dimming
- Μεταβολή φωτισμού
- Regulacja

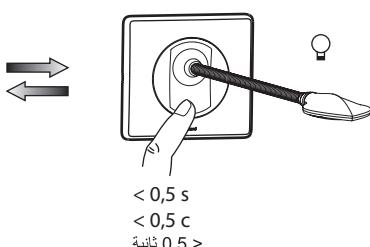

- Регулирование
- Zmena svietivosti
- Intenzita světla
- التبديل

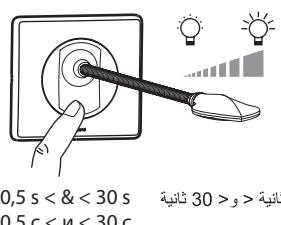

0,5 s < & < 30 s  
0,5 c < и < 30 c

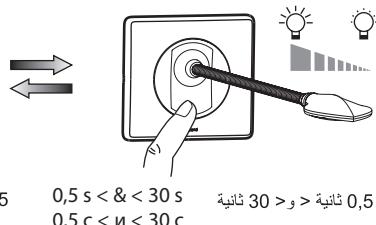

0,5 s < & < 30 s  
0,5 c < и < 30 c

(\*) Allumage au dernier niveau d'éclairage

(\*) Switching on at the highest lighting level

(\*) Άναψμα στο τελευταίο επίπεδο φωτισμού

(\*) Zapalanie na ostatnim poziomie oświetlenia

(\*) Включение на последнем уровне освещённости

(\*) Zapnutie na poslednej úrovni osvetlenia

(\*) Rozsvícení s maximální intenzitou


(\*) إنارة باستعمال أدنى مستوى

- Fonctionnement commande déportée
- Remote control operation
- Λειτουργία με εκτοπισμένο έλεγχο
- Działanie układu sterowania zdalnego

- Действие удалённого пульта управления
- Prevádzka vzdialeného ovládania
- Fungování při dálkovém ovládání

• التشغيل بواسطة التحكم عن بعد

1

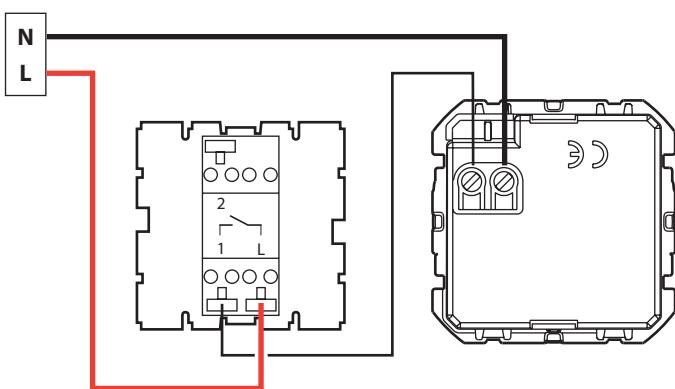

- Variateur interdit
- Dimmer prohibited.
- Διακόπτης μεταβλητού φωτισμού μη επιτρεπόμενος
- Nie stosować ściemniacza

- Регулирование невозможно
- Regulátor svietivosti zakázaný
- Variátor osvetlení zakázán
- بُحظر استعمال العاَنِم



• Un montage avec un interrupteur déporté est nécessaire lorsque la liseuse est inaccessible. Ne fonctionne pas en va-et-vient.

• When the reading light is inaccessible, an installation with remote switch is necessary. Does not operate in two-way mode..

• Απαιτείται συναρμολόγηση με εκτοπισμένο διακόπτη όταν η λάμπα ανάγνωσης δεν είναι προσβάσιμη. Δεν λειτουργεί με μετάβαση-επιστροφή.

• Montaż z zastosowaniem zdalnego przełącznika jest konieczny, gdy lampa do czytania jest niedostępna. Układ nie pracuje tak jak przełączniki schodowe.


• Монтаж с удалённым выключателем необходим, если лампа недоступна. Одновременное управление из любого места невозможно.

• Vzdielený vypínač je potrebné namontovať vtedy, keď je lampa na čítanie nedostupná. Nefunguje ako striedavý vypínač.

• من الضروري أن يكون الترکيب مزوداً بمفتاح تيار عن بعد عندما يكون مصباح القراءة غير متاح.

• لا يعمل بالدائرة المتعددة الاتجاهات، لأن الضوء مفتوح تيار عن بعد.



2

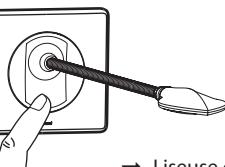

- > 30 s → Liseuse clignote 3 fois  
 > 30 c → The reading light flashes three times.  
 < 30 ثانية → Η λάμπα ανάγνωσης αναβοσβήνει 3 φορές  
 → Lampka do czytania migła 3 razy  
 → Лампа мигает 3 раза  
 → Lampa na čítanie 3-krát zabliká  
 → Lampička 3x zabliká

← يومض مصباح القراءة 3 مرات

3

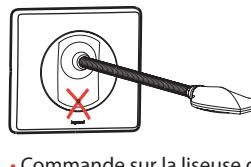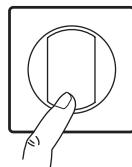

- Commande sur la liseuse désactivée  
 • Control on reading light disabled  
 • Κουμπί στην λάμπα ανάγνωσης απενεργοποιημένο  
 • Sterowanie w lampce do czytania jest wyłączone  
 • Пульт на самой лампе не работает  
 • Ovládanie na lampe na čítanie deaktivované  
 • Deaktivováno ovládání na lampičce

• التحكم بمصباح القراءة مفصول


- Retour en commande locale
- Back to local control
- Επιστροφή στον τοπικό έλεγχο
- Powrót do sterowania lokalnego

- Возвращение к местному управлению

- Späť na lokálne ovládanie

- Návrat k místnímu ovládání

• العودة إلى التحكم الموضعي

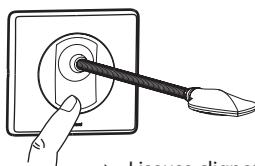

- > 30 s → Liseuse clignote 3 fois  
 > 30 c → The reading light flashes three times.  
 < 30 ثانية → Η λάμπα ανάγνωσης αναβοσβήνει 3 φορές  
 → Lampka do czytania migła 3 razy  
 → Лампа мигает 3 раза  
 → Lampa na čítanie 3-krát zabliká  
 → Lampička 3x zabliká

← يومض مصباح القراءة 3 مرات



- L'ouverture de l'interrupteur déporté empêche le fonctionnement de la liseuse. La liseuse et l'inter déporté ne fonctionnent pas en va-et-vient : pensez à déclablier l'inter déporté.
- Opening of the remote switch prevents the reading light from operating. The reading light and the remote switch cannot operate in two-way mode; remember to disconnect the remote switch.
- Το άνοιγμα του εκτοπισμένου διακόπτη εμποδίζει τη λειτουργία της λάμπας ανάγνωσης. Η λάμπα ανάγνωσης και ο εκτοπισμένος διακόπτης δεν λειτουργούν με μετάβαση-επιστροφή: θυμηθείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο από τον εκτοπισμένο διακόπτη.
- Rozwarcie zdalnego przełącznika uniemożliwia działanie lampki do czytania. Lampka do czytania i zdalny przełącznik nie działają tak jak przełączniki schodowe: należy pamiętać o odłączeniu zdalnego przełącznika.
- При выключенном удалённом выключателе работа лампы невозможна. При подсоединенном удалённом выключателе одновременное управление из любого места невозможно: необходимо отсоединить удалённый выключатель.
- Otvorením vzdialeného vypínača sa deaktivuje prevádzka lampy na čítanie. Lampa na čítanie a vzdialený vypínač nefungujú ako striedavý vypínač: dbajte na to, aby ste odpojili vodič vzdialeného vypínača.
- Dálkový přepínač při otevření brání fungování lampičky.
- Lampička a dálkový přepínač nefungují dvoupolohově: odpojte kabel dálkového přepínače.

• لا يعمل مصباح القراءة عندما يتم فتح التيار عن بعد. كما لا يعمل مصباح القراءة ومفتاح التيار عن بعد.

• عن بعد باستخدام الدائرة المتعددة الاتجاهات: في هذه الحالة، افصل أسلاك مفتاح التيار عن بعد.