

Antidéflagrant

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE



BAES livré sans pictogramme

Désignation	BAES ambiance ATEX Super SATI
Référence	956 419
Fonction	Ambiance
Type	BAES d'ambiance Antidéflagrant à LEDs non permanent
Flux Assigné (Lumens)	400 lm
Sources lumineuses	LEDs
Autonomie	1 heure
Technologie	Super SATI
Normes	NF C 71-801, NF C 71-820, NF EN 60598-2-22, NF EN 60598-1
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Licence LCIE	T 11083 / 697970
Classe	I
Degrés de protection	IP 66/68 – IK 07
Alimentation	230 V - 50/60 Hz
Consommation	1 W
Accessoire non fourni	- Presse étoupe réf. 956 482

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.


Antidéflagrant

BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Déclaration de conformité

Milieu	Gaz	Poussières
Marquage	CE 0081  II2G	CE 0081  II2D
Symbole de protection CENELEC	Ex d IIC	DIPA21 TA= + 85°C
Symbole de protection CEI		
Classe de température	T6	
Température de surface		T° = 85°C
Attestation CE de type	LCIE 97 ATEX 6012	
Certificat CEI	LCIE Ex 03.012	
Température ambiante	0°C à + 40°C	
Indice de protection	IP66 / 68(10m)	

Cotes d'encombrement et de fixation

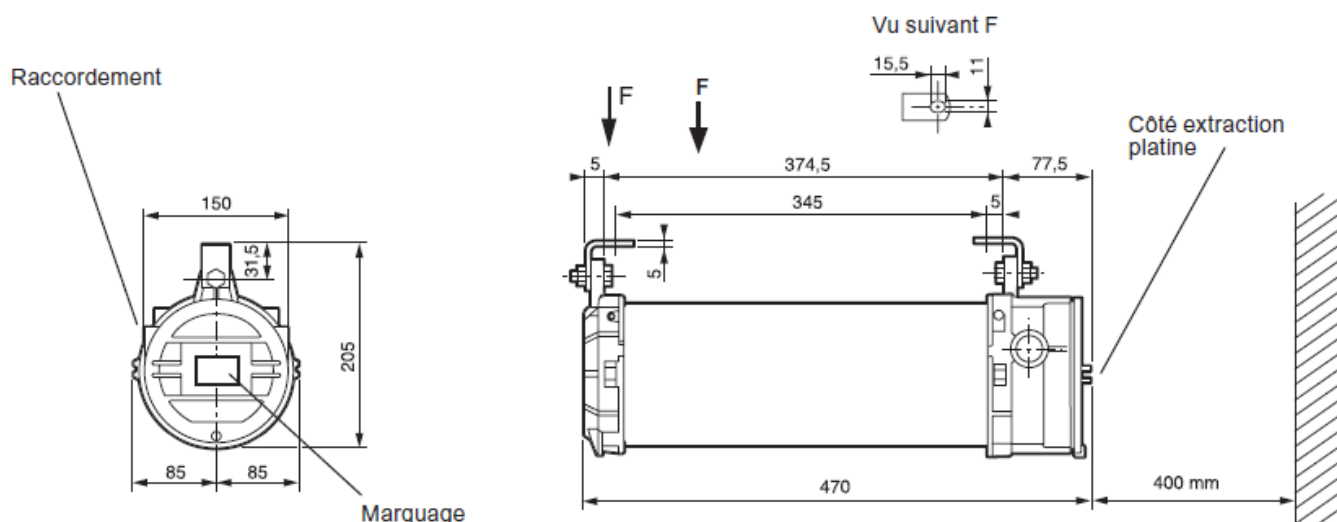

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, s'engagent URA qu'après confirmation.