


## Caméra compacte analogique

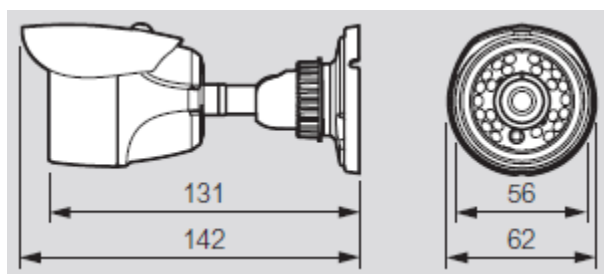

Désignation	Caméra compacte 3.6 mm – 600 lignes – IP 66
Référence	<b>511 215</b>
Caméra	Couleur
Capteur	1/3" CMOS
Résolution	600 lignes
Sensibilité	0.02 lux jour / 0 lux nuit
Objectif	Fixe 3,6 mm
Fonction jour/nuit	oui
Eclairage infrarouge	intégré
Distance éclairage infrarouge	20 m
Indice de protection	IP 66 / IK 06 (verre IK 05)
Alimentation	12 Vcc (à commander séparément)
Consommation	210 mA LEDs IR en fonctionnement
Boîtier	Métal blanc
Température de fonctionnement	-30°C à +70°C
Fixation	Murale