


Rakennuskohteen nimi ja osoite	Keskuksen mitoitusarvot EN 61 439-1 ja EN 61 439-3		
	Tyyppi	EHT 275.500-ITEP	
	SSTL nro		
	EAN nro	6438100382438	
	Nimellisvirta I_{nA}	16/2,5 A	
	Nimellisjännite U_n	230 V	
	Kotelointiluokka	IP20C	
	Liittymisteho	kW	
	Massa	6 kg	
	I_{nc} Nimellisvirta-piirit:	...16 A max.	
	I_{cw} Oikosulkukestoisuus	< 10 kA 1s	
	Nimel- linen tasoitus kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8
		4...5 varoketta/vaihe:	0,7
		6...9 varoketta/vaihe:	0,6
		>10 varoketta/vaihe:	0,5
	Nimellistaajuus:	50 Hz	
Suojaus sähköiskuilta:	Suojausluokka I		
Maadoitusjärjestelmä:	TN- järjestelmä		
Ympäristö:	Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset		
EMC-käyttöympäristö:	A ja B		


 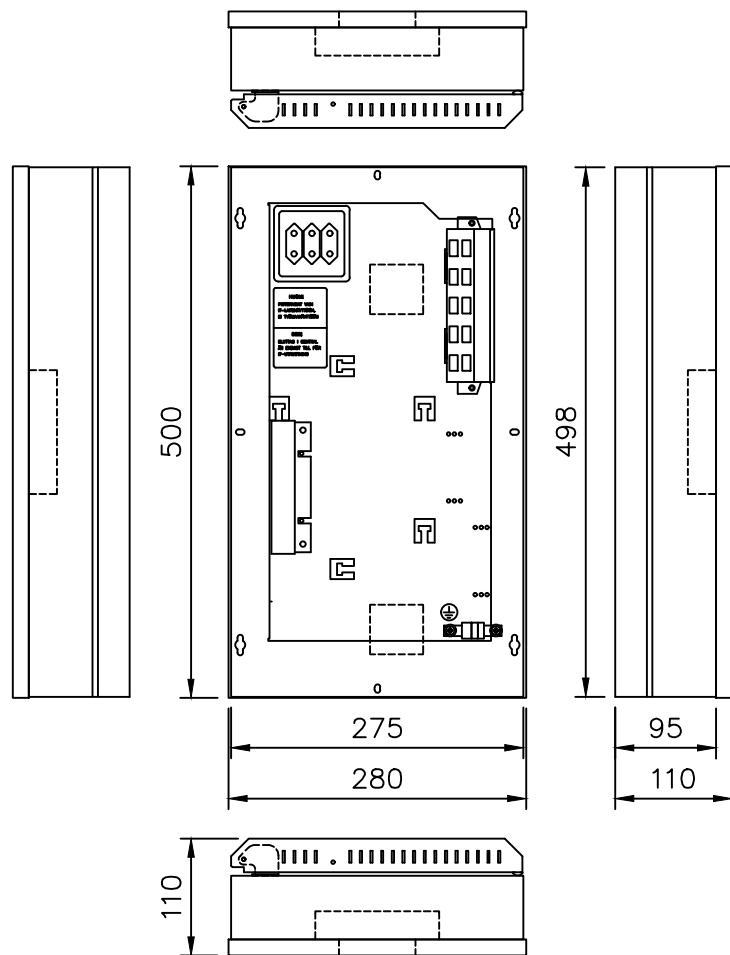


Piirustusaij
KOKOONPANOKUVA

Piirustuksen sisältö
IT-KOTELO

EHT 275.500-ITEP IT-kotelo europistorasioilla pinta-asennukseen

- IT-kotelo voidaan asentaa pysty- tai vaaka-asentoon, asennuslevyssä on rei'ät seinään kiinnittämistä varten
- asennusalustan alla olevaa tilaa voidaan käyttää kaapelointitilana
- kotelon ovi avautuu vasemmalle, voidaan kääntää avautumaan myös oikealle,
- kaapeleiden läpivientilaippa-aihiot sormisuojakannen jokaisella sivulla, kotelon mukana toimitetaan 4 kpl PMR1116 läpivientilaippoja

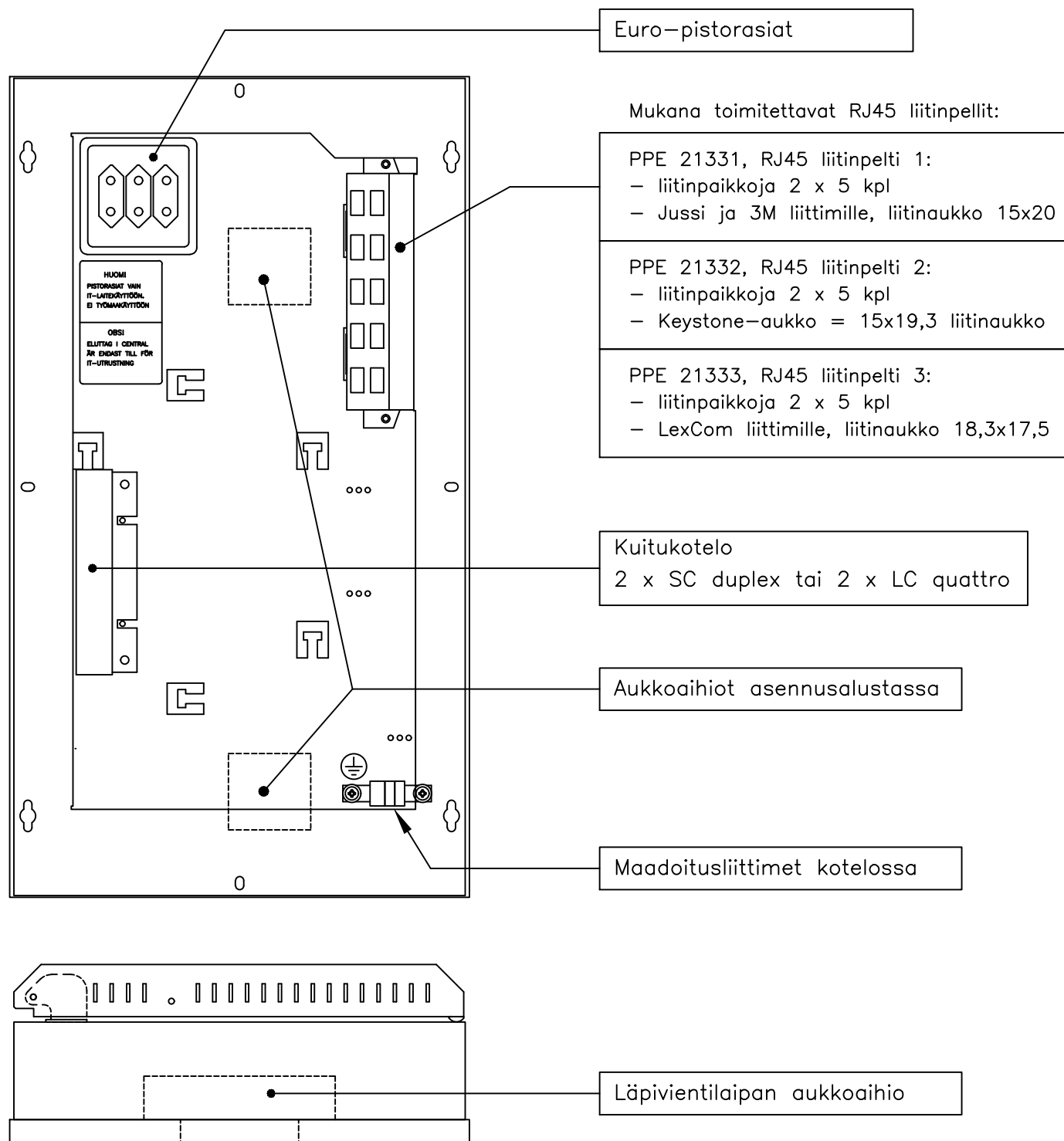

- Mukana toimitettavat RJ45 liittinpellit:
- PPE 21331, RJ45 liittinpelti 1:
 - liittipaikkoja 2 x 5 kpl
 - Jussi ja 3M liittimille, liitinaukko 15x20
 - PPE 21332, RJ45 liittinpelti 2:
 - liittipaikkoja 2 x 5 kpl
 - Keystone-aukko = 15x19,3 liitinaukko
 - PPE 21333, RJ45 liittinpelti 3:
 - liittipaikkoja 2 x 5 kpl
 - LexCom liittimille, liitinaukko 18,3x17,5

Pvm. 19.02.2020

Muutos

Teki JMa

Tark.

Koodi EHT275-500-ITEP_A

ENSTO
ENSTO FINLAND OY
Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491

Mittakaava

Lehti 1

Lehdistä 1

Piirustusnumero