
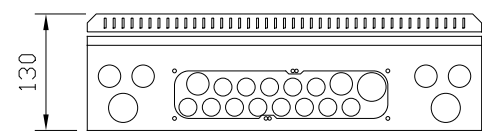
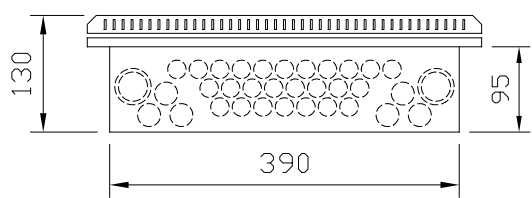



EN 61 439-1 ja EN 61 439-3	
Typ	EHSV407.12U-MK
E-nr.	
EAN nr	64 186 77 674 334
Nom.ström I_{nA}	25 A
Nom.spänning $U_n(=U_i)$	400 V
Kapslingsklass	IP20C
Anslutningseffekt	kW
Vikt	9 kg
I_{nc} Nom.ström-krets:	...20 A max.
I_{cw} Kortslutningshållfasthet	< 10 kA 1s
Nominell utjämningskoeff.	2...3 säkringar/fas: 0,8
	4...5 säkringar/fas: 0,7
	6...9 säkringar/fas: 0,6
	> 10 säkringar/fas: 0,5
Nominell frekvens:	50 Hz
Skydd mot beröring:	Skyddsklass I
Jordningssystem:	TN- system
Omgivning:	Normal, enl.7.1
EMC-användningsområde:	A och B

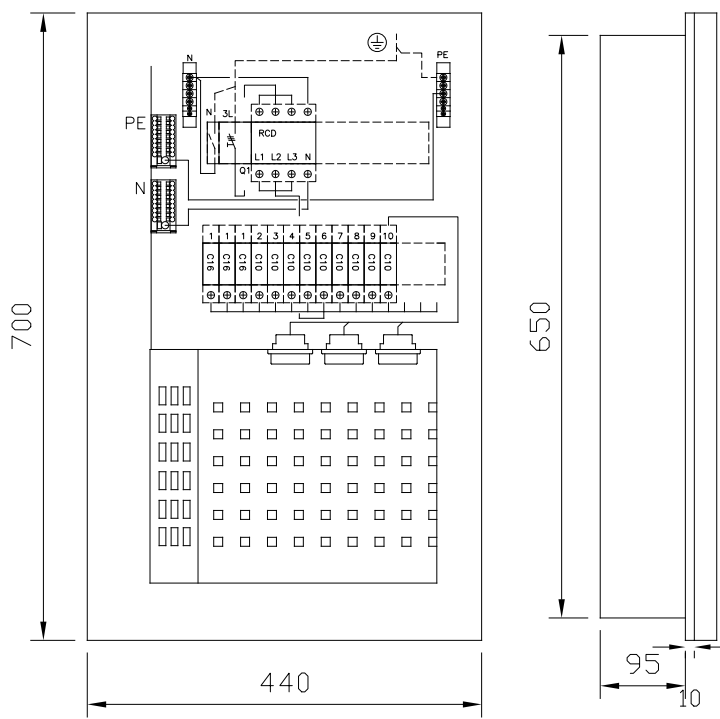

Innfällningsbox E-NR
EHL 407 22 710 73

Utanpåliggandebox E-NR
EHL 407P 22 710 76

PE,N,3L 25A

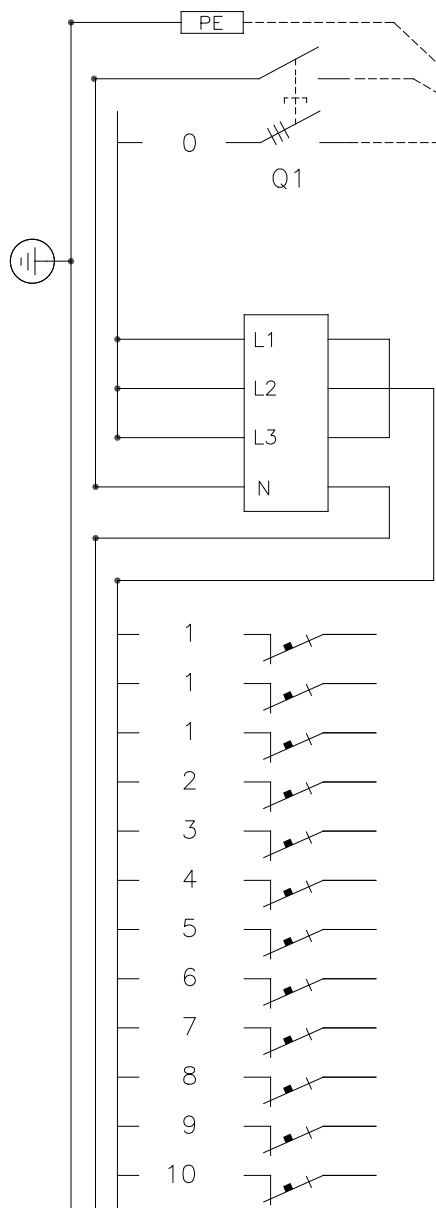

Schema	Benämning		Kabel
	Huvudbrytare, 4-pol, stigarledning		
	Jordfelsbrytare, 30mA, 40A, 230V		
L1		C16	
L2		C16	
L3		C16	
L1		C10	
L2		C10	
L3		C10	
L1		C10	
L2		C10	
L3		C10	
L1		C10	
L2		C10	
L3		C10	

Byggnadsobjektets namn och adress

Objektbeskrivning

Typ av ritning

ELLINJESKEMA + MONTERINGSBILD

Ritningens innehåll

GRUPPCENTRAL UF

Datum 16.11.2018

Ändring

Konst. MH

Grönsk.

Kod EHSV407_12U-MK_D

Skala

Ritningsnummer

Sida 1

Antal sidor 1

ENSTO
ENSTO FINLAND OY
Insinöörikatu 1 50100 MIKKELI
puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491