

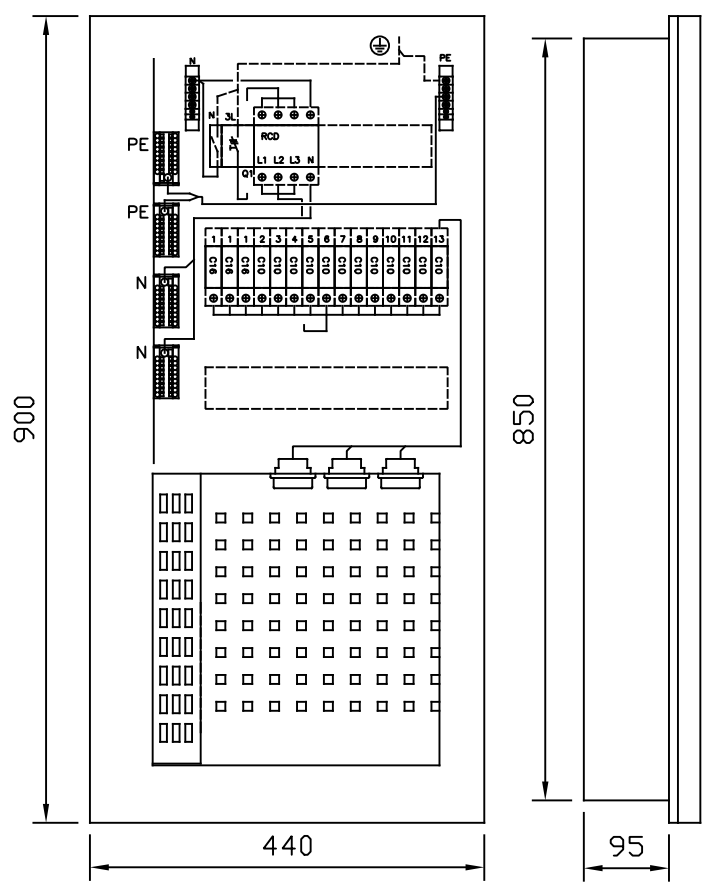


EN 61 439-1 ja EN 61 439-3		
Typ	EHSV409.15U-MK	
E-nr.		
EAN nr	64 186 77 674 969	
Nom.ström I_{nA}	25	A
Nom.spänning $U_n (=U_i)$	400	V
Kapslingsklass	IP20C	
Anslutningseffekt	kW	
Vikt	12	kg
I_{nc} Nom.ström-krets:	...20 A max.	
I_{cw} Kortslutningshållfasthet	< 10 kA 1s	
Nominell utjämningskoeff.	2...3 säkringar/fas:	0,8
	4...5 säkringar/fas:	0,7
	6...9 säkringar/fas:	0,6
	> 10 säkringar/fas:	0,5
Nominell frekvens:	50 Hz	
Skydd mot beröring:	Skyddsklass I	
Jordningssystem:	TN- system	
Omgivning:	Normal, enl.7.1	
EMC-användningsområde:	A och B	

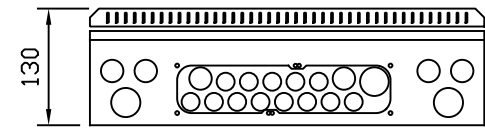


Innfällningsbox E-NR
EHL 409 22 710 74

Utanpåliggandebox E-NR
EHL 409P 22 710 77

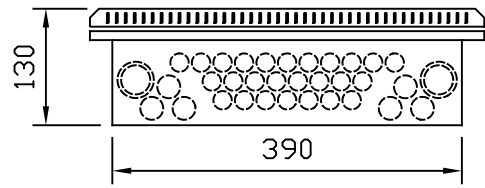

PE,N,3L 25A

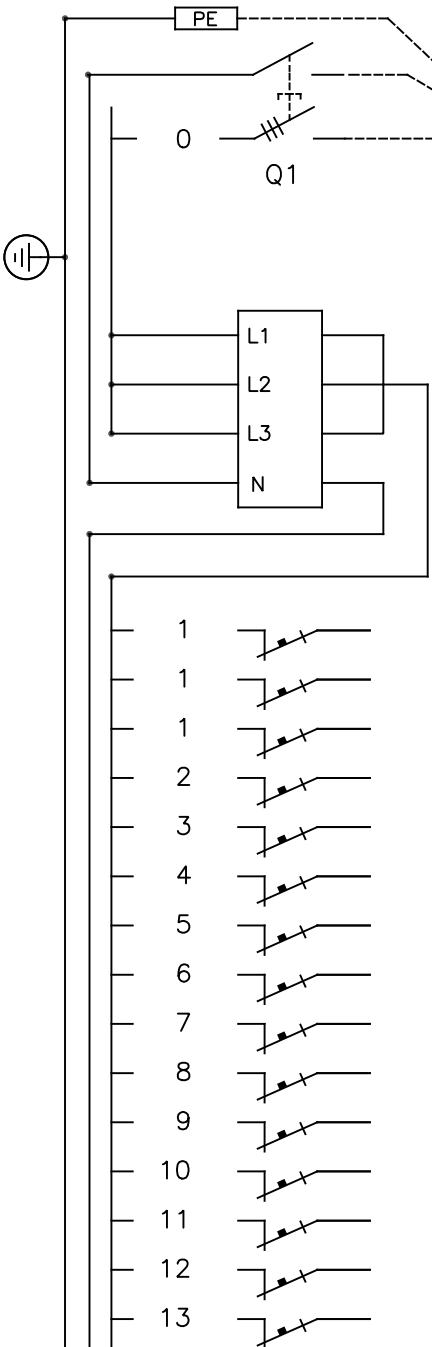

Schema	Benämning	Kabel
	Huvudbrytare, 4-pol, stigarledning	
	Jordfelsbrytare, 30mA, 40A, 230V	
L1		C16
L2		C16
L3		C16
L1		C10
L2		C10
L3		C10
L1		C10
L2		C10
L3		C10
L1		C10
L2		C10
L3		C10
L1		C10
L2		C10
L3		C10