

LCIE N° : 635790/M1

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523
87045 LIMOGES CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

LEGRAND MAGYARORSZAG VILLAMOSSAGI RENDSZEREK ZRT
Ipartelepi ut 14 pf 10
6600 SZENTES (N°1456AP)
Hongrie

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant
Fixed socket-outlet

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series FORIX
Références voir annexe / *references see annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

16 A, 250 V~

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / *see annex*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° Certificats OC / CB test certificates
n° HU-001793 / TR n° 28232271 001, HU-001791 / TR n° 28232272 001

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* 635790 du/of 19/02/2013. (changement de site de fabrication et suppression de références / *change factory and removal of references*)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 14/09/2017

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Didier BOURGES
Responsable des Opérations Certification / *Manager of Certification Operations*

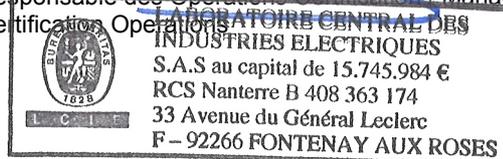

Annexe de la licence / Annex of license 635790/M1

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références de type <i>Type references</i>	Références <i>References</i>	Configuration	Couleur <i>Colour</i>
FX010	7 823 75	2P+T / 2P+E	blanc / <i>white</i>
FX010	7 823 95	2P+T / 2P+E	gris / <i>grey</i>
FX010 + FX010	7 823 77	2 x [2P+T / 2P+E]	blanc / <i>white</i>
FX010 + FX010	7 823 97	2 x [2P+T / 2P+E]	gris / <i>grey</i>

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	16 A
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250 V~
Degré de protection / <i>Degree of protection</i>	IP44
Présence de contact de terre / <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre / <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble / <i>Method of connecting the cable</i>	démontable / <i>rewirable</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	bornes à vis / <i>screw-type</i>
Couleur / <i>Colour</i>	Blanc ou gris / <i>White or grey</i>
Socles multiples / <i>Multiple socket-outlets</i>	16 A : 1 ou/or 2
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale / <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs / <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs / <i>with shutters</i>
Mode de pose – utilisation / <i>Method of application - mounting</i>	socles en saillie / <i>surface –type</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>

Accessoires / accessories

Références <i>References</i>	Désignation <i>Designation</i>	Couleur <i>Colour</i>
7 823 79	Embout / <i>membrane</i>	Blanc / <i>white</i>
7 823 99	Embout / <i>membrane</i>	Gris / <i>grey</i>
7 823 98	Voyant / <i>light</i>	-