

PID:
02052000
CID:
C.1993.360

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*


**BTICINO SPA
VIA MESSINA 38
20154 MILANO MI**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

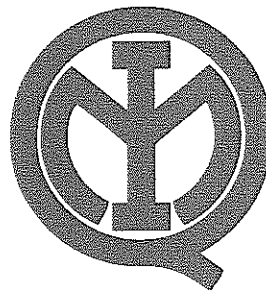

per i seguenti prodotti

**Canali portacavi e
portapparecchi
(Serie DLP)**

for the following products

*Cable and appliance trunkings
(Series DLP)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:


2007-12-05

Data di aggiornamento | Updated on

2010-05-03

Sostituisce | Replaces

2007-12-05


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-12-05
Data di aggiornamento / Updated on 2010-05-03
Sostituisce / Replaces 2007-12-05

Prodotto | Product

Canali portacavi e portapparecchi
Cable and appliance trunkings

Concessionario | Licence Holder

BTICINO SPA
VIA MESSINA 38
20154 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.H000Q0 LIINOV+1

72140 SILLE'LE GUILLAUME

France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02LK00019

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **DLP**
Tipo di posa / Mounting system **semi incasso a filo parete o soffitto o pavimento / semi embedded or flush in the wall or ceiling or floor**
Resistenza all'urto / Resistance to impact **2 J**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP40**
Smontabilità dei coperchi / Cover disassembling **con attrezzo / with tool**
Dimensioni / Dimensions **vedere allegato 1 / see annex 1**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.H00F0A

Marca / Trade mark **legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **vedere allegato 1 / see annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore canale: bianco o grigio
Colore accessori: bianco, grigio, marrone

Trunking colour: white and grey
Fittings colour: white, grey, brown

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H001FC

BTK.020500.DA1N

Diritti serie IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.

Serie/series DLP

Articolo	Descrizione	Description
010402	DLP-Canale p/apparecchi 60x50	DLP-Body 60x50
010413	DLP-Canale p/apparecchi 80x65	DLP-Body 80x65
010416	DLP-Canale p/apparecchi 80x50	DLP-Body 80x50
010423	DLP-Canale p/apparecchi 105x65	DLP-Body 105x65
010426	DLP-Canale p/apparecchi 105x50	DLP-Body 105x50
010435	DLP-Canale p/apparecchi 150x50	DLP-Body 150x50
010436	DLP-Canale p/apparecchi 150x65	DLP-Body 150x65
010452	DLP-Canale p/apparecchi 195x50	DLP-Body 195x50
010456	DLP-Canale p/apparecchi 195x65	DLP-Body 195x65
010472	DLP-Separatore coperchi altezza 50mm	DLP-Division partition for fitting partial cover 50 mm
010473	DLP-Separatore coperchi altezza 65mm	DLP-Division partition for fitting partial cover 65 mm
010520	DLP-Coperchio flessibile larghezza 40mm	DLP-Cover 40mm
010521	DLP-Coperchio flessibile larghezza 65mm	DLP-Cover 65mm
010522	DLP-Coperchio flessibile larghezza 85mm	DLP-Cover 85mm
010524	DLP-Coperchio flessibile larghezza 130mm	DLP-Cover 130mm
010526	DLP-Coperchio flessibile larghezza 180mm	DLP-Cover 180mm
010582	DLP-Separatore per canale altezza 35/50mm	DLP-Separation partitions 35/50mm
010583	DLP-Separatore per canale altezza 65/80mm	DLP-Separation partitions 65/80 mm
010602	DLP-Angolo int var. 85°-95° x p/a alt 50mm	DLP-Internal angle 85° to 95° 50mm
010603	DLP-Angolo int var. 85°-95° x p/a alt 65mm	DLP-Internal angle 85° to 95° 65mm
010622	DLP-Angolo est var 60°-120° x p/a h 50mm	DLP-External angle 60° to 120° 50mm
010623	DLP-Angolo est var 60°-120° x p/a h 65mm	DLP-External angle 60° to 120° 65mm
010682	DLP-Graffa x coperchio larghez 40-65-85 mm	DLP-Clips fo cover 40-65-85 mm
010686	DLP-Graffa x coperchio larghez 130-180 mm	DLP-Clips to cover 130-180 mm
010692	DLP-GIUNTO BASE	DLP-Body joint
010702	DLP-Terminale x canale 105x50mm	DLP-End cap 105x50mm
010704	DLP-Terminale x canale 105x65-80mm	DLP-End cap 105x65-80mm
010706	DLP-Terminale x canale 150x35-50-65-80mm	DLP-End cap 150x35-50-65-80mm
010707	DLP-Terminale x canale 195x35-50-65-80mm	DLP-End cap 195x35-50-65-80mm



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

Allegato al Certificato di Approvazione
Appendix to the Approval Certificate

CA02.03227

Emesso / Issued 2007-12-05
Data di aggiornamento / Updated on 2010-05-03
Sostituisce / Replaces 2007-12-05

010722	DLP-Terminale x canale 80x35-50mm	DLP-End cap 80x35-50mm
010732	DLP-Derivazione piana x canale altezza 50mm	DLP-Flat junctions 50mm
010735	DLP-DERIVAZ. PIANA DA H35-50 A 80X35-50	DLP-Flat junction h35-50 to 80x35-50
010736	DLP-DERIVAZ. PIANA DA H35-50 A 105X35-50	DLP-Flat junction h35-50 to 105x35-50
010738	DLP-DERIVAZ. PIANA DA H65-80 A 105X50	DLP-Flat junction h65-80 to 105x50
010766	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 60X35-50	DLP-Flat angle 60x35-50
010767	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 80X35-50	DLP-Flat angle 80x35-50
010768	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 80X65	DLP-Flat angle 80x65
010785	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 105X50	DLP-Flat angle 105x50
010787	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 105X65	DLP-Flat angle 105x65
010789	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 150X50	DLP-Flat angle 150x50
010790	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 150X65	DLP-Flat angle 150x65
010792	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 195X50	DLP-Flat angle 195x50
010793	DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 195X65	DLP-Flat angle 195x65
010800	DLP-Giunto x coperchio 40mm	DLP-Cover joint for 40 mm cover
010801	DLP-Giunto x coperchio 65mm	DLP-Cover joint for 65 mm cover
010802	DLP-Giunto x coperchio 85mm	DLP-Cover joint for 85 mm cover
010804	DLP-Giunto x coperchio 130mm	DLP-Cover joint for 130 mm cover
010806	DLP-Giunto x coperchio 180mm	DLP-Cover joint for 180 mm cover
010910	DLP-Supp Mosaic-Vela 1 modulo x cop 40mm	DLP-Support Hor. for Mosaic-Vela 1 modules for 40 mm
010916	DLP-Supp universale 3 moduli x cop 85mm	DLP-Support universal 3 modules for 85 mm
010917	DLP-SC.ISOL 3MOD	DLP-Insulation unit for 3 modules
010926	DLP-Supp universale 4 moduli x cop 85mm	DLP-Support universal 4 modules for 85 mm
010927	DLP-Scatola isolamento 2 moduli	DLP-Insulation unit for 2 modules
010936	DLP-Supp universale 6 moduli x cop 85mm	DLP-Support universal 6 modules for 85 mm
010937	DLP-Scatola isolamento 3 moduli	DLP-Insulation unit for 3 modules
031350	DLP-SCATOLA DER. 163X163X65 X P/A BIANCO	DLP-White junction boxes 163x163x65
031351	DLP-SCATOLA DER. 208X208X80 X P/A BIANCO	DLP-White junction boxes 208x208x80
031352	DLP-SCATOLA DER. 258X258X80 X P/A BIANCO	DLP-White junction boxes 258x258x80
031353	DLP-SCATOLA DER. 308X308X80 X P/A BIANCO	DLP-White junction boxes 308x308x80

IMQ S.p.A.

I-20138 Milano - via Quintiliano,43
Tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Questo allegato ha validità solo se visto con il certificato di pagina 1.
This appendix is only valid in conjunction with page 1 of the certificate.

Allegato / Annex 1
Pag.2/2

IMQ S.p.A.

Product Certification Specialist
Electric and Electronic
Products Department

Mod. 905/1