

# Tanúsítvány Certificate




Tanúsítvány szám *Certificate No.* UP 69261357  
Oldal *Page* 0001

Jegyzőkönyv szám *Test Report No.* 28248244 001  
Kiadás dátuma *Date of Issue* 2019-02-11

Tanúsítvány Tulajdonos *Certificate Holder*  
**HELLINIKI LEGRAND SA**  
184A Kifissias Avenue,  
15231 Athens Greece

Gyártóhely *Manufacturing Plant*  
**NINGBO BANMEN ELECTRIC  
APPLIANCE CO., LTD**  
East Industrial Zone, Guanhaiwei Town,  
Cixi, 315314 Zhejiang -CHINA

Vizsgálati Jel *Test Mark*

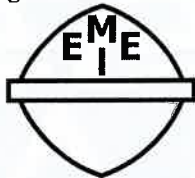

Tanúsítás alapjául szolgáló előírások *Tested according to*  
IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013

Tanúsított Termék (Termék azonosítás)  
*Certified Product (Product Identification)*

Többférőhelyes hosszabbító készletek

Multiple cord extension sets

Type: Series G21

Type designation: See detailed information in Annex

Rated data: 16A AC 250V; Max 3680W AC 230V

Degree of Protection: IP 20

Existence of Shutters: with shutters

Trade Mark: legrand

A tanúsítvány a fenti termék típusra vonatkozik. A tanúsítvány a TÜV Rheinland InterCert Kft. Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzatán alapszik. A tanúsított termék megfelel a fenti vizsgálati előírásoknak, a sorozatgyártása ellenőrzött. A MEEI megfelelőségi jel használatának joga engedélyezett a tanúsított terméken.

*This certificate refers to the above mentioned product type. The certificate is based on the Testing, Inspection and Certification Regulation of TÜV Rheinland InterCert Kft. The certified product fulfils the above listed requirements and its manufacturing is subject to surveillance. The right to use the MEEI conformity mark is permitted on the certified product.*

TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division – Product Certification  
H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B  
www.tuv.hu

Tanúsító Szervezet  
*Certification Body*



1. Ferencné Schmidt

Type references	Package references	Colour	Number sockets	Cable length H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup> (m)	Switch	Characteristics
G21	694621	white / grey	3	1,5	x	-
	694601	black	3	1,5	x	-
	694622	white / grey	3	3	x	-
	694602	black	3	3	x	-
	694626	white / grey	4	1,5	x	-
	694604	black	4	1,5	x	-
	694627	white / grey	4	3	x	-
	694605	black	4	3	x	-
	694631	white / grey	5	1,5	x	-
	694607	black	5	1,5	x	-
	694632	white / grey	5	3	x	-
	694636	white / grey	6	1,5	x	-
	694609	black	6	1,5	x	-
	694637	white / grey	6	3	x	-
	694641	white / grey	4	1,5	x	CBE
	694643	white / grey	4	3	x	CBE
	694646	white / grey	6	1,5	x	CBE
	694647	white / grey	6	3	x	CBE
	694651	white / grey	4	1,5	x	SPD
	694611	black	4	1,5	x	SPD
	694656	white / grey	6	1,5	x	SPD
	694612	black	6	1,5	x	SPD
	694615	white / grey	4	1,5	x	USB
	694616	black	4	1,5	x	USB
694617	white / grey	6	1,5	x	USB	
694618	black	6	1,5	x	USB	

SPD: Surge Protective Device,

CBE: Circuit Breaker Equipment

Type of incorporated plug on all types cord extension sets: A14

**Date of issue:**

Budapest, 2019.02.11.



**TÜV Rheinland InterCert Kft. – Product Certification Body — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.com**