



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 593021E

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
B.P. 36 - Route d'Evron - 72140 SILLE LE GUILLAUME - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

0212PR

0662PR

Produit:
Product:

Systèmes de goulottes prévus pour être montés sur les murs et les plafonds
Cable trunking systems intended for mounting on walls and ceilings

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Gamme/series DLP-D
Références : voir annexe

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

voir annexe

Informations complémentaires:
Additional informations:

Mise à jour de la raison sociale du titulaire et de l'unité de fabrication n°
212/update of licence holder's name and factory's name number 212

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 50085-1:2005, EN 50085-2-1:2006

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapport d'essai SMT/SMT test report n°NF/CO/28/059

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°583749C du 2009-06-09

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2010-02-12

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

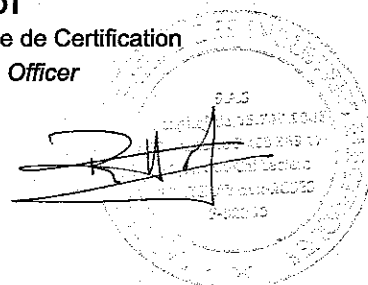

LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES – GAMME/SERIES DLP-D
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS
CLASSIFICATION

Matériau/material	Non métallique/non metallic
Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage / Resistance to impact for installation and application	2J
Température minimale de stockage et de transport /Minimum storage and transport temperature	-25°C
Température minimale d'installation et d'usage / Minimum installation and application temperature	+15°C
Température maximale d'usage / Maximum application temperature	+60°C
Résistance à la propagation de la flamme / Resistance to flame propagation	Non-propagateur / Non-flame propagation
Continuité électrique / Electrical continuity	Sans continuité / Without continuity
Caractéristique d'isolation électrique / Electrical insulating characteristics	Electriquement isolant / With electrical insulating
Degrés de protection procurés par l'enveloppe / Degree of protection provided by enclosure	IP30-D
Degré de protection contre les chocs mécaniques Degree of protection against external mechanical impacts	IK07
Mode d'ouverture du couvercle d'accès du système / System access cover retention	Avec un outil / With tools only
Séparation de protection électrique / Electric separation of protection	Avec ou sans cloison With or without partition
Positions d'installation prévues / Intended installation positions	Semi-encastré ou en saillie sur le mur / Semi flush or surface mounted on the wall Semi-encastré ou en saillie sur le plafond / Semi flush or surface mounted on the ceiling Fixé au mur et soutenu par le sol / Wall fixed and supported by the floor Fixé au mur et supporté par une surface horizontale autre que le sol / Wall fixed and supported by a horizontal surface other than the floor
Mesures prises pour empêcher les contacts entre les liquides et les conducteurs isolés ainsi que les parties actives dans le cas de SG/SCP montés en plinthe et de traitement humide du sol / Measurements taken to prevent the contacts between the liquids and the insulated conductors as well as live parts in the case of SG/SCP assembled in plinth and of wet treatment of the floor	Dépendant en totalité des instructions du fabricant restreignant la position d'installation du SG/SCP / Depending entirely on the instructions of the manufacturer restricting the position of installation of the SG/SCP
Fonctions assurées / Assured functions	Type 2 (SG/SCP de distribution / of distribution)
Mode de marquage / Method of marking	Encre Gravure / Ink Engraving



L C I E

Composants/ Components	Références	Dimension/Size	Couleur/ colour	type	Matière/ material
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637300	40x40	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637310	60x40	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637350	60x60	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637320	90x40	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637330	120x40	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637340	150x40	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637360	90x60	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637370	120x60	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637380	150x60	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637390	200x60	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637400	90x80	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637410	120x80	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637420	150x80	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637430	200x80	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637301	40x40	blanc / white	2	ABS
Angle intérieur / Inside angle	637311	60x40	blanc / white	2	ABS
Angle intérieur / Inside angle	637351	60x60	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637321	90x40	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637331	120x40	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637341	150x40	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637361	90x60	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637371	120x60	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637381	150x60	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637391	200x60	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637401	90x80	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637411	120x80	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637421	150x80	blanc / white	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637431	200x80	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637302	40x40	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637312	60x40	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637352	60x60	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637322	90x40	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637332	120x40	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637342	150x40	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637362	90x60	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637372	120x60	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637382	150x60	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637392	200x60	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637402	90x80	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637412	120x80	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637422	150x80	blanc / white	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637432	200x80	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637303	40x40	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637313	60x40	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637353	60x60	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637323	90x40	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637333	120x40	blanc / white	2	PVC
Angle plat /  Flat angle	637343	150x40	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637363	90x60	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637373	120x60	blanc / white	2	PVC

Composants/ Components	Références	Dimension/Size	Couleur/ colour	type	Matière/ material
Angle plat / Flat angle	637383	150x60	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637393	200x60	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637403	90x80	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637413	120x80	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637423	150x80	blanc / white	2	PVC
Angle plat / Flat angle	31353	200x80	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637304	40x40	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637314	60x40	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637354	60x60	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637324	90x40	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637334	120x40	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637344	150x40	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637364	90x60	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637374	120x60	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637384	150x60	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637394	200x60	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637404	90x80	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637414	120x80	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637424	150x80	blanc / white	2	PVC
Embout / Terminal	637434	200x80	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637305	40x40	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637315	60x40	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637355	60x60	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637325	90x40	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637335	120x40	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637345	150x40	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637365	90x60	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637375	120x60	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637385	150x60	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637395	200x60	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637405	90x80	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637415	120x80	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637425	150x80	blanc / white	2	PVC
Joint couvercle/cover	637435	200x80	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637308	90x40	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637308	120x40	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637308	150x40	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	90x60	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	120x60	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	150x60	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	200x60	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637408	90x80	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637408	120x80	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637408	150x80	blanc / white	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637408	200x80	blanc / white	2	PVC
Té / T	637306	40x40	blanc / white	2	PVC
Té / T	637316	60x40	blanc / white	2	PVC
Té / T	637356	60x60	blanc / white	2	PVC
Té / T	637326	90x40	blanc / white	2	PVC
Té / T	637326	120x40	blanc / white	2	PVC
Té / T	637326	150x40	blanc / white	2	PVC



L C I E

Composants/ Components	Références	Dimension/Size	Couleur/ colour	type	Matière/ material
Té / T	637366	90x60	blanc / white	2	PVC
Té / T	637366	120x60	blanc / white	2	PVC
Té / T	637366	150x60	blanc / white	2	PVC
Té / T	637366	200x60	blanc / white	2	PVC
Té / T	637406	90x80	blanc / white	2	PVC
Té / T	637406	120x80	blanc / white	2	PVC
Té / T	637406	150x80	blanc / white	2	PVC
Té / T	637406	200x80	blanc / white	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637500	40x40	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637510	60x40	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637550	60x60	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637520	90x40	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637530	120x40	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637540	150x40	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637560	90x60	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637570	120x60	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637580	150x60	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637590	200x60	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637610	120x80	gris / grey	2	PVC
Socle+couvercle/ Trunking+cover	637630	200x80	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637501	40x40	gris / grey	2	ABS
Angle intérieur / Inside angle	637511	60x40	gris / grey	2	ABS
Angle intérieur / Inside angle	637551	60x60	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637521	90x40	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637531	120x40	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637541	150x40	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637561	90x60	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637571	120x60	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637581	150x60	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637591	200x60	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637611	120x80	gris / grey	2	PVC
Angle intérieur / Inside angle	637631	200x80	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637502	40x40	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637512	60x40	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637552	60x60	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637522	90x40	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637532	120x40	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637542	150x40	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637562	90x60	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637572	120x60	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637582	150x60	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637592	200x60	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637612	120x80	gris / grey	2	PVC
Angle extérieur / Outside angle	637632	200x80	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637503	40x40	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637513	60x40	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637553	60x60	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637523	90x40	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637533	120x40	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637543	150x40	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637563	90x60	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637573	120x60	gris / grey	2	PVC

Composants/ Components	Références	Dimension/Size	Couleur/ colour	type	Matière/ material
Angle plat / Flat angle	637583	150x60	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637593	200x60	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	637613	120x80	gris / grey	2	PVC
Angle plat / Flat angle	31357	200x80	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637504	40x40	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637514	60x40	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637554	60x60	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637524	90x40	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637534	120x40	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637544	150x40	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637564	90x60	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637574	120x60	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637584	150x60	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637594	200x60	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637614	120x80	gris / grey	2	PVC
Embout / Terminal	637634	200x80	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637505	40x40	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637515	60x40	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637555	60x60	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637525	90x40	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637535	120x40	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637545	150x40	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637565	90x60	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637575	120x60	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637585	150x60	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637595	200x60	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637615	120x80	gris / grey	2	PVC
Joint couvercle/cover	637635	200x80	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637308	90x40	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637308	120x40	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637308	150x40	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	90x60	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	120x60	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	150x60	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637358	200x60	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637408	120x80	gris / grey	2	PVC
Cloison séparation / Separator	637408	200x80	gris / grey	2	PVC
Té / T	637506	40x40	gris / grey	2	PVC
Té / T	637516	60x40	gris / grey	2	PVC
Té / T	637556	60x60	gris / grey	2	PVC
Té / T	637526	90x40	gris / grey	2	PVC
Té / T	637526	120x40	gris / grey	2	PVC
Té / T	637526	150x40	gris / grey	2	PVC
Té / T	637566	90x60	gris / grey	2	PVC
Té / T	637566	120x60	gris / grey	2	PVC
Té / T	637566	150x60	gris / grey	2	PVC
Té / T	637566	200x60	gris / grey	2	PVC
Té / T	637606	120x80	gris / grey	2	PVC

RIA