



Accréditation
N° 5-0014



Ref. Certif. No.

FR 60044591C

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Indicator light

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND
290 avenue de Colmar BP 101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 -
FRANCE

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND
290 avenue de Colmar BP101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 - FRANCE

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

LEGRAND
290 avenue de Colmar BP 101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 -
FRANCE

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

(See annex 1)

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

LEGRAND

Model / Type Ref.
Ref. de type

Series ACS (See annex 1)

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

/

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-5-1:2003 (ed. 3)


As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

Test report n° 60044591-544515B

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



Laboratoire Central des Industries Electriques
33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

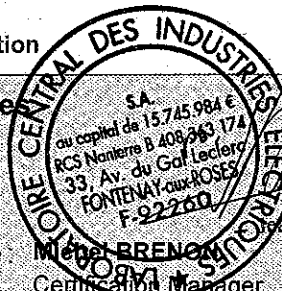

Signature

Michael BRENON
Certification Manager

Jean-François BRUEL

01/01-00-12

Date: 2006-06-23

Pa


Annex 1

CHARACTERISTICS

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
22910	BLOCK LED 24V WHI SC	300	24	ac + dc	0,5 W
22911	BLOCK LED 24V RED SC	300	24	ac + dc	0,5 W
22912	BLOCK LED 24V GRE SC	300	24	ac + dc	0,5 W
22913	BLOCK LED 24V BLU SC	300	24	ac + dc	0,5 W
22914	BLOCK LED 24V YEL SC	300	24	ac + dc	0,5 W
22920	BLOCK LED 48V WHI SC	300	48	ac + dc	0,5 W
22921	BLOCK LED 48V RED SC	300	48	ac + dc	0,5 W
22922	BLOCK LED 48V GRE SC	300	48	ac + dc	0,5 W
22923	BLOCK LED 48V BLU SC	300	48	ac + dc	0,5 W
22924	BLOCK LED 48V YEL SC	300	48	ac + dc	0,5 W

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
22930	BLOCK LED 130V WHI SC	300	130	ac	0,5 W
22931	BLOCK LED 130V RED SC	300	130	ac	0,5 W
22932	BLOCK LED 130V GRE SC	300	130	ac	0,5 W
22933	BLOCK LED 130V BLU SC	300	130	ac	0,5 W
22934	BLOCK LED 130V YEL SC	300	130	ac	0,5 W
22940	BLOCK LED 230V WHI SC	300	230	ac	0,5 W
22941	BLOCK LED 230V RED SC	300	230	ac	0,5 W
22942	BLOCK LED 230V GRE SC	300	230	ac	0,5 W
22943	BLOCK LED 230V BLU SC	300	230	ac	0,5 W
22944	BLOCK LED 230V YEL SC	300	230	ac	0,5 W

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
33ETTMR	BLOCK TEST 130V RED SC	300	130	ac	0,5 W
33ETTMG	BLOCK TEST 130V GRE SC	300	130	ac	0,5 W
33ETTMW	BLOCK TEST 130V WHI SC	300	130	ac	0,5 W
33ETTM Y	BLOCK TEST 130V YEL SC	300	130	ac	0,5 W
33ETTMB	BLOCK TEST 130V BLU SC	300	130	ac	0,5 W
33ETT HR	BLOCK TEST 230V RED SC	300	230	ac	0,5 W
33ETT HG	BLOCK TEST 230V GRE SC	300	230	ac	0,5 W
33ETT HW	BLOCK TEST 230V WHI SC	300	230	ac	0,5 W
33ETT HY	BLOCK TEST 230V YEL SC	300	230	ac	0,5 W
33ETT HB	BLOCK TEST 230V BLU SC	300	230	ac	0,5 W

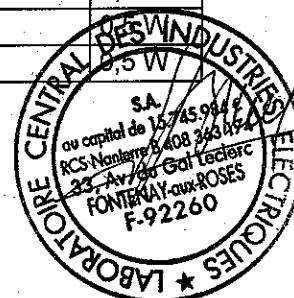




L C I E

FR 60044591C

Annex 1 (Next)

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
24250	BLOCK LED 24V WHI REAR	300	24	ac + dc	0,5 W
24251	BLOCK LED 24V RED REAR	300	24	ac + dc	0,5 W
24252	BLOCK LED 24V GRE REAR	300	24	ac + dc	0,5 W
24253	BLOCK LED 24V BLU REAR	300	24	ac + dc	0,5 W
24254	BLOCK LED 24V YEL REAR	300	24	ac + dc	0,5 W
24260	BLOCK LED 130V WHI REAR	300	130	ac	0,5 W
24261	BLOCK LED 130V RED REAR	300	130	ac	0,5 W
24262	BLOCK LED 130V GRE REAR	300	130	ac	0,5 W
24263	BLOCK LED 130V BLU REAR	300	130	ac	0,5 W
24264	BLOCK LED 130V YEL REAR	300	130	ac	0,5 W
24270	BLOCK LED 230V WHI REAR	300	230	ac	0,5 W
24271	BLOCK LED 230V RED REAR	300	230	ac	0,5 W
24272	BLOCK LED 230V GRE REAR	300	230	ac	0,5 W
24273	BLOCK LED 230V BLU REAR	300	230	ac	0,5 W
24274	BLOCK LED 230V YEL REAR	300	230	ac	0,5 W

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
33PARL	BLOCK LED 24V RED PIN	250	24	ac + dc	0,5 W
33PAGL	BLOCK LED 24V GRE PIN	250	24	ac + dc	0,5 W
33PAWL	BLOCK LED 24V WHI PIN	250	24	ac + dc	0,5 W
33PAYL	BLOCK LED 24V YEL PIN	250	24	ac + dc	0,5 W
33PABL	BLOCK LED 24V BLU PIN	250	24	ac + dc	0,5 W
33PARM	BLOCK LED 130V RED PIN	250	130	ac	0,5 W
33PAGM	BLOCK LED 130V GRE PIN	250	130	ac	0,5 W
33PAWM	BLOCK LED 130V WHI PIN	250	130	ac	0,5 W
33PAYM	BLOCK LED 130V YEL PIN	250	130	ac	0,5 W
33PABM	BLOCK LED 130V BLU PIN	250	130	ac	0,5 W
33PARH	BLOCK LED 230V RED PIN	250	230	ac	0,5 W
33PAGH	BLOCK LED 230V GRE PIN	250	230	ac	0,5 W
33PAWH	BLOCK LED 230V WHI PIN	250	230	ac	0,5 W
33PAYH	BLOCK LED 230V YEL PIN	250	230	ac	0,5 W
33PABH	BLOCK LED 230V BLU PIN	250	230	ac	0,5 W

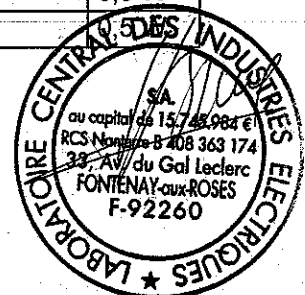


Annex 1 (Next)

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
23060	BLOCK LED 24V WHI CAGE CL	300	24	ac + dc	0,5 W
23061	BLOCK LED 24V RED CAGE CL	300	24	ac + dc	0,5 W
23062	BLOCK LED 24V GRE CAGE CL	300	24	ac + dc	0,5 W
23063	BLOCK LED 24V BLU CAGE CL	300	24	ac + dc	0,5 W
23064	BLOCK LED 24V YEL CAGE CL	300	24	ac + dc	0,5 W
23070	BLOCK LED 130V WHI CAGE CL	300	130	ac	0,5 W
23071	BLOCK LED 130V RED CAGE CL	300	130	ac	0,5 W
23072	BLOCK LED 130V GRE CAGE CL	300	130	ac	0,5 W
23073	BLOCK LED 130V BLU CAGE CL	300	130	ac	0,5 W
23074	BLOCK LED 130V YEL CAGE CL	300	130	ac	0,5 W
23080	BLOCK LED 230V WHI CAGE CL	300	230	ac	0,5 W

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
23081	BLOCK LED 230V RED CAGE CL	300	230	ac	0,5 W
23082	BLOCK LED 230V GRE CAGE CL	300	230	ac	0,5 W
23083	BLOCK LED 230V BLU CAGE CL	300	230	ac	0,5 W
23084	BLOCK LED 230V YEL CAGE CL	300	230	ac	0,5 W
22952	BLOCK FILTER 130V SC	300	130	ac	nc
22953	BLOCK FILTER 230V SC	300	230	ac	nc
23092	BLOCK FILTER 130V CAGE CL	300	130	ac	nc
23093	BLOCK FILTER 230V CAGE CL	300	230	ac	nc
22954	TRANSF 230/24V SC	250	230	ac	1,5 VA
22955	TRANSF 400/24V SC	440	400	ac	1,5 VA

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
33DARL	BLOCK LED 24V RED FAST	300	24	ac + dc	0,5 W
33DAGL	BLOCK LED 24V GRE FAST	300	24	ac + dc	0,5 W
33DAWL	BLOCK LED 24V WHI FAST	300	24	ac + dc	0,5 W
33DAYL	BLOCK LED 24V YEL FAST	300	24	ac + dc	0,5 W
33DABL	BLOCK LED 24V BLU FAST	300	24	ac + dc	0,5 W
33DARM	BLOCK LED 130V RED FAST	300	130	ac	0,5 W
33DAGM	BLOCK LED 130V GRE FAST	300	130	ac	0,5 W
33DAWM	BLOCK LED 130V WHI FAST	300	130	ac	0,5 W
33DAYM	BLOCK LED 130V YEL FAST	300	130	ac	0,5 W
33DABM	BLOCK LED 130V BLU FAST	300	130	ac	0,5 W
33DARH	BLOCK LED 230V RED FAST	300	230	ac	0,5 W
33DAGH	BLOCK LED 230V GRE FAST	300	230	ac	0,5 W
33DAWH	BLOCK LED 230V WHI FAST	300	230	ac	0,5 W
33DAYH	BLOCK LED 230V YEL FAST	300	230	ac	0,5 W
33DABH	BLOCK LED 230V BLU FAST	300	230	ac	0,5 W

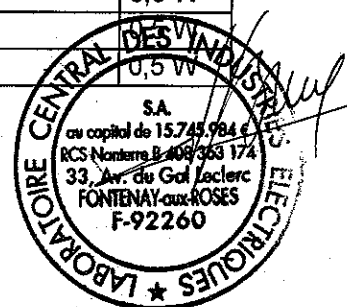




L C I E

FR 60044591C

Annex 1 (Next)

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
24101	PILOT LIGHT DIR SUP RED	400		ac	2,6 W
24141	PILOT LIGHT LED 230V RED	300	230	ac	0,5 W
24121	PILOT LIGHT LED 24V RED	300	24	ac + dc	0,5 W
24131	PILOT LIGHT LED 130V RED	300	130	ac	0,5 W
24102	PILOT LIGHT DIR SUP GRE	400		ac	2,6 W
24142	PILOT LIGHT LED 230V GRE	300	230	ac	0,5 W
24122	PILOT LIGHT LED 24V GRE	300	24	ac + dc	0,5 W
24132	PILOT LIGHT LED 130V GRE	300	130	ac	0,5 W
24100	PILOT LIGHT DIR SUP TRAN	400		ac	2,6 W
24104	PILOT LIGHT DIR SUP YEL	400		ac	2,6 W
24144	PILOT LIGHT LED 230V YEL	300	230	ac	0,5 W
24124	PILOT LIGHT LED 24V YEL	300	24	ac + dc	0,5 W
24134	PILOT LIGHT LED 130V YEL	300	130	ac	0,5 W

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
24105	PILOT LIGHT DIR SUP WHI	400		ac	2,6 W
24140	PILOT LIGHT LED 230V WHI	300	230	ac	0,5 W
24120	PILOT LIGHT LED 24V WHI	300	24	ac + dc	0,5 W
24130	PILOT LIGHT LED 130V WHI	300	130	ac	0,5 W
24103	PILOT LIGHT DIR SUP BLU	400		ac	2,6 W
24143	PILOT LIGHT LED 230V BLU	300	230	ac	0,5 W
24123	PILOT LIGHT LED 24V BLU	300	24	ac + dc	0,5 W
24133	PILOT LIGHT LED 130V BLU	300	130	ac	0,5 W
24150	PILOT LIGHT 2 COL G-R 24V	300	24	ac + dc	0,5 W
24151	PILOT LIGHT 2 COL G-R 230V	300	230	ac	

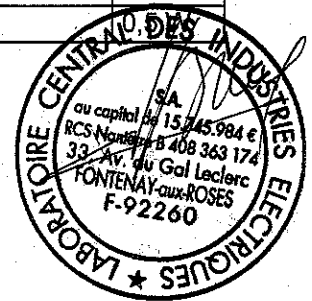

Annex 1 (Next and End)

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
L20SA31	PILOT LIGHT DIR SUP RED MARK	400		ac	2,6 W
L20SA31H	PILOT LIGHT LED 230V RED MARK	300	230	ac	0,5 W
L20SA31L	PILOT LIGHT LED 24V RED MARK	300	24	ac + dc	0,5 W
L20SA31M	PILOT LIGHT LED 130V RED MARK	300	130	ac	0,5 W
L20SA32	PILOT LIGHT DIR SUP GRE MARK	400		ac	2,6 W
L20SA32H	PILOT LIGHT LED 230V GRE MARK	300	230	ac	0,5 W
L20SA32L	PILOT LIGHT LED 24V GRE MARK	300	24	ac + dc	0,5 W
L20SA32M	PILOT LIGHT LED 130V GRE MARK	300	130	ac	0,5 W
L20SA33	PILOT LIGHT DIR SUP TRAN MARK	400		ac	2,6 W
L20SA34	PILOT LIGHT DIR SUP YEL MARK	400		ac	2,6 W
L20SA34H	PILOT LIGHT LED 230V YEL MARK	300	230	ac	0,5 W
L20SA34L	PILOT LIGHT LED 24V YEL MARK	300	24	ac + dc	0,5 W
L20SA34M	PILOT LIGHT LED 130V YEL MARK	300	130	ac	0,5 W
L20SA35	PILOT LIGHT DIR SUP WHI MARK	400		ac	2,6 W
L20SA35H	PILOT LIGHT LED 230V WHI MARK	300	230	ac	0,5 W
L20SA35L	PILOT LIGHT LED 24V WHI MARK	300	24	ac + dc	0,5 W
L20SA35M	PILOT LIGHT LED 130V WHI MARK	300	130	ac	0,5 W
L20SA36	PILOT LIGHT DIR SUP BLU MARK	400		ac	2,6 W
L20SA36H	PILOT LIGHT LED 230V BLU MARK	300	230	ac	0,5 W
L20SA36L	PILOT LIGHT LED 24V BLU MARK	300	24	ac + dc	0,5 W
L20SA36M	PILOT LIGHT LED 130V BLU MARK	300	130	ac	0,5 W
L20SC31H	PILOT LIGHT 2 COL G-R 24V MARK	300	24	ac + dc	0,5 W
L20SC31L	PILOT LIGHT 2 COL G-R 230V MARK	300	230	ac	0,5 W

Legrand references	Designation	Ui (V)	Ue (V)	ac 50 Hz/60Hz or dc	(W or VA)
L20SE31	PILOT LIGHT RED MARK	nc	nc		nc
L20SE32	PILOT LIGHT GRE MARK	nc	nc		nc
L20SE34	PILOT LIGHT YEL MARK	nc	nc		nc
L20SE35	PILOT LIGHT WHI MARK	nc	nc		nc
L20SE36	PILOT LIGHT BLU MARK	nc	nc		nc
24161	PILOT LIGHT RED	nc	nc		nc
24162	PILOT LIGHT GRE	nc	nc		nc
24164	PILOT LIGHT YEL	nc	nc		nc
24160	PILOT LIGHT WHI	nc	nc		nc
24163	PILOT LIGHT BLU	nc	nc		nc

