

# Tanúsítvány *Certificate*




Tanúsítvány szám *Certificate No.* Oldal *Page*  
UP 69257310 0002

Jegyzőkönyv szám *Test Report No.* Kiadás dátuma *Date of Issue*  
28240413 001 2017-09-12

Tanúsítvány Tulajdonos *Certificate Holder*  
**Helliniki Legrand S.A.**  
GR-15231 Athens, 184A Kifissias  
Avenue, Greece

Gyártóhely *Manufacturing Plant*  
**Legrand Magyarország Villamossági  
Rendszerek Rt.**  
H-6600 Ipartelepi út 14. Szentes,  
Hungary

Vizsgálati Jel *Test Mark*

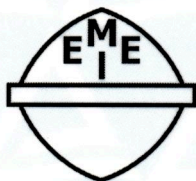

Tanúsítás alapjául szolgáló előírások *Tested according to*

MSZ IEC 60884-1:2007  
MSZ IEC 60884-1:2002/A2:2015  
MSZ 9871-2:2013

Tanúsított Termék (Termék azonosítás)  
*Certified Product (Product Identification)*

"Plexo" (IP55) socket-outlets with side earthing contacts

Type reference: TSA; TSV; TSA2H; TSA2V

Rated voltage: AC 250V

Rated current: 16A

Trade mark: legrand

See detailed information in Annex, page 1/3-3/3.

A tanúsítvány a fenti termék típusra vonatkozik. A tanúsítvány a TÜV Rheinland InterCert Kft. Vizsgálati, Ellenőrzési és Tanúsítási Szabályzatán alapszik. A tanúsított termék megfelel a fenti vizsgálati előírásoknak, a sorozatgyártása ellenőrzött. A MEEI megfeleléségi jel használatának joga engedélyezett a tanúsított terméken.

*This certificate refers to the above mentioned product type. The certificate is based on the Testing, Inspection and Certification Regulation of TÜV Rheinland InterCert Kft. The certified product fulfils the above listed requirements and its manufacturing is subject to surveillance. The right to use the MEEI conformity mark is permitted on the certified product.*

**TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division – Product Certification**  
H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B  
www.tuv.hu





Type variants:

Commercial Number	Colour/Gang	Mechanism	Cover	Lid	Support frame	Frame cover	Claws	Membrane gland 1 input	Remarks
69639	White / 1 gang	TSV	0043 B19	322	-	-	-	-	composable
69571	Grey / 1 gang	TSV	0043 B19	322	-	-	-	-	composable
70722	White Artic / 1 gang	TSV	0043 B19	322	-	-	-	-	composable
70773	White Artic / 1 gang	TSV	0043 B19	322	70792/93	R47	84901	-	complete
69834	Grey / 1 gang	TSV	0043 B19	322	69681/82	R47	84901	-	complete
69868	White / 1 gang	TSV	0043 B19	322	69692/93	R47	84901	-	complete
69733	Grey / 1 gang	TSV	0043 B19	322	69651/55	R47	-	0046 306	complete
69771	White / 1 gang	TSV	0043 B19	322	69689	R47	-	0046 306	complete
69576	Grey / 2 gang (horizontal)	TSA2H	0043 B19	322	-	-	-	-	composable
69577	Grey / 2 gang (vertical)	TSA2V	0043 B19	322	-	-	-	-	composable

Date of issue:

Budapest, 2017.09.12.





## Accessories:

Commercial reference	Colour / Gang	Surface mounting box	Frame Support Cover	Membrane gland (1 input)	Membrane gland (2 input)
69661	Grey/2 gang (vertical)	69661	R58	0046 306	0046 325
69691	White/2 gang (vertical)	69691	R58	0046 306	0046 325
70743	White Artic/2 gang (vertical)	70743	R58	0046 306	0046 325
69672	Grey/2 gang (horizontal)	69672	U33	0046 306	0046 325
69690	White/2 gang (horizontal)	69690	U33	0046 306	0046 325
70742	White Artic/2 gang (horizontal)	70742	U33	0046 306	0046 325
69651	Grey/1 gang	69651/55	R47	0046 306	-
69689	White/1 gang	69689	R47	0046 306	-
70741	White Artic/1 gang	70741	R47	0046 306	0046 325
69680	Grey/3 gang (horizontal)	69680	T49	0046 306	0046 325

Commercial reference	Colour / Gang	Flush mounting frame	Frame support cover	Claws
69693	White/1 gang	69692/93	R47	84901
69682	Grey /1 gang	69681/82	R47	84901
70793	White Artic/1 gang	70792/93	R47	84900

Date of issue:

Budapest, 2017.09.12.





Commercial reference	Colour / Gang	Flush mounting frame	Frame support cover
69685	Grey/2 gang (vertical)	69683/85	R58
69696	White /2 gang (vertical)	69694/96	R58
70749	White Artic/2 gang (vertical)	70794/49	R58
69683	Grey/2 gang (horizontal)	69683/85	U33
69694	White/2 gang (horizontal)	69694/96	U33
70794	White Artic/2 gang (horizontal)	70794/49	U33
69687	Grey/3 gang (horizontal)	69687	T49
69698	White/3 gang (horizontal)	69698	T49



**Certification Body**

**Date of issue:**

Budapest, 2017.09.12.

1. *Zoltan Rostas*  
Zoltan Rostas