

Evolution parfaite




Tercode 1060

tout l'intérêt du 1050... **10 innovations en plus.**


- **2 relais indépendants.** Les deux NO/NF.
Pour commander un portail et un portillon.
- Touches **rétro-éclairées**
- **Touches résistantes** aux salissures
- **Reconnaissance automatique de l'alimentation** 12 à 30 Vcc ou ca
- **Design conforme** à celui des portiers villas
- Compact **28 mm d'épaisseur**
- **Programmation identique** à celle de notre gamme de clavier rétro-éclairé (Tercode 2050N, Tercode 3100)
- **100 Codes** de 4 à 6 termes
- **Plaque de fond en métal et joint d'étanchéité fourni dans le kit**
- **Passage de câble et 2 points de fixation identiques au tercode 1050**



INSTALLATION AVEC GACHE A EMISSION DE COURANT

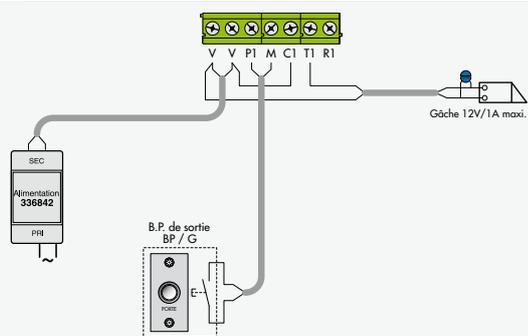

INSTALLATION POUR COMMANDE D'AUTOMATISME DE PORTAIL

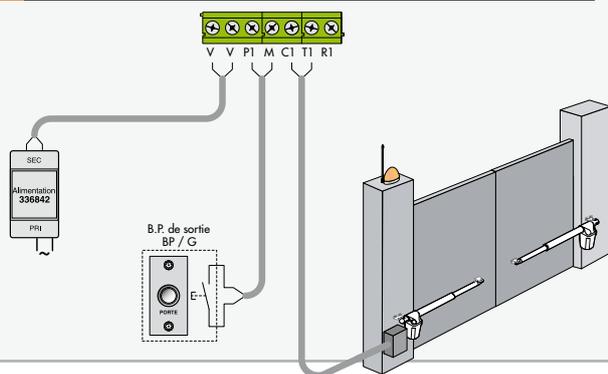

TERCODE 1060 : MONOBLOC SAILLIE

2 sorties indépendantes - programmation directe par le clavier, protégée par un code maître interchangeable – touche 0 pour commande gâche jour avec une horloge réf. HD7 (Code info : 004772) en accessoire – Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données.

- Consommation : – en veille : 15 mA en cc
– maximum : 120 mA en cc
- Dimensions de la façade : 140 x 85 x 28 mm
- Indice de protection : IP 54
- Température de fonctionnement ; de -20°C à +50°C
- Pouvoir de coupure : 5 A - 24 V

Code info	Référence	Description
005292	Tercode 1060	Clavier codé - coloris argent
Accessoires		
004837	AL121	Alimentation alternative 12 V 2 x 1A
003570	FAS 300	Ventouse 300 Kg saillie
003036	GSAPL	Gâche à émission
004240	BPG	Poussoir + plaque

