

VEILIGHEIDSVERICHTING



X-LIGHT  
180

Discreet en  
compact voor  
uw veiligheid



X-LIGHT  
360

# Verschillende montagemogelijkheden voor elke omgeving



X-light 180 verzekert uw veiligheid als signalisatie van de nooduitgang of voor het aanduiden van de evacuatieroutes.



OP DE MUUR  
**Opbouwmontage**

Discreet maar steeds zichtbaar



OP HET PLAFOND  
**Opbouwmontage**



X-Light 180  
armatuur  
+  
Signalisatieplaat  
(ref. 660193)  
+  
Zelfklevend  
Pictogram  
(ref. 661670)



IN HET PLAFOND  
**Inbouwmontage**



Inbouwkader  
(ref. 660195)  
+  
X-Light 180  
armatuur  
+  
Signalisatieplaat  
(ref. 660193)  
+  
Zelfklevend  
Pictogram  
(ref. 661670)

## DETAILS DIE EEN VERSCHIL MAKEN



### SIGNALISATIEPLAAT

De signalisatieplaat is snel en gemakkelijk te installeren dankzij de gemarkeerde bevestigingspunten voor de zelfborende schroeven en het eenvoudige clip bevestigingssysteem.



### INBOUWMONTAGE

De inbouwkader wordt geleverd met twee plastic steunvoetjes die kwetsbare systeemplafonds beschermen bij de montage.



# Compact met hoge performance

Met zijn compacte formaat, zijn veiligheidsprestaties en de bijhorende accessoires is de noodverlichting X-Light 180 uiterst veelzijdig. Met zijn rechthoekig formaat leent hij zich ideaal voor installatie boven de deur, altijd zichtbaar, waar en wanneer het nodig is.

## Autonomie

1,2 en 3 uur

## Aantal lumen

100 tot 350lm

## Beschermingsgraad

IP42 – IK07

## Werkingsmode


Niet permanent  
Permanent / niet permanent

## Testmode

Standaard



De basis van X-light 180 is ontworpen voor een optimale kabelgeleiding, onafhankelijk van de richting van de kabelinvoer.

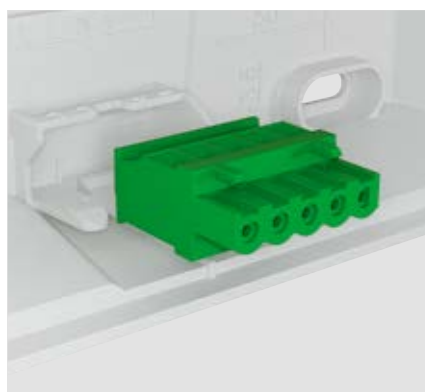

Stekerbare connector voor een vlotte en snelle aansluiting.

## Intuïtief, snel en gemakkelijk te installeren

X-Light 180 is voorzien van verschillende kabelingangen voor stijve buis en een stekerbare connector met schroefklemmen voor een eenvoudige aansluiting en montage.




## Toegang tot informatie via uw smartphone

Dankzij de QR-code op de voorzijde heeft u onmiddellijk toegang tot de technische datasheet, onderhoud instructies, technische kenmerken, enz.

# Eenvoudige en snelle installatie

X-light 360 wordt ingebouwd in valse plafonds zonder toebehoren of voorschakelapparatuur.

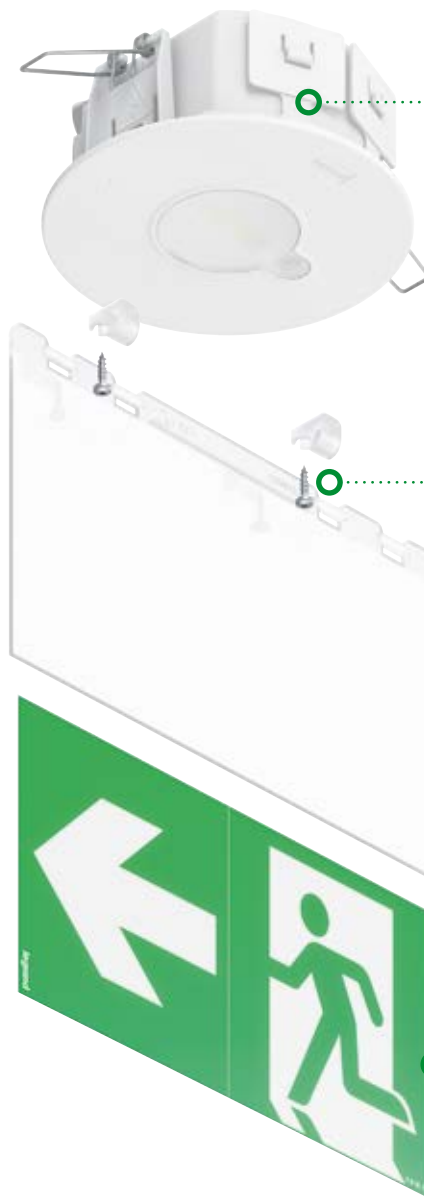


**PLASTIC STEUNVOETEN**  
Om kwetsbare systeemplafonds te beschermen bij de montage.



**SIGNALISATIEPLAAT**  
Gemakkelijk te installeren dankzij de gemarkeerde bevestigingspunten voor de zelfborende schroeven (ref. 660193)



**ZELFKLEVEN PICTOGRAM**  
(ref. 661670)

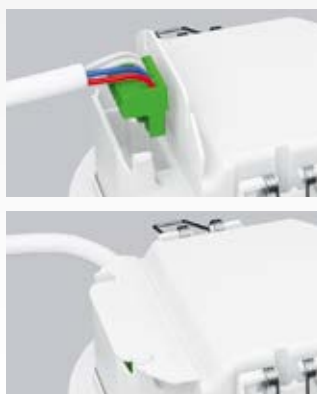

**STEKERBARE CONNECTOR**  
X-Light 360 is voorzien een stekerbare connector met schroefklemmen voor een eenvoudige aansluiting en montage.



**TOEGANG TOT INFORMATIE VIA UW SMARTPHONE**  
Dankzij de QR-code op de achterzijde heeft u onmiddellijk toegang tot de technische datasheet, onderhoud instructies, technische kenmerken, enz.



# Nieuw formaat

De spotplossing zorgt voor een mooie esthetische integratie in valse plafonds.



## Autonomie

1,2 en 3 uur

## Aantal lumen

100 tot 350lm

## Beschermingsgraad

IP42 - IK07

## Werkingsmode

Permanent /  
niet permanent

## Testmode


Standaard  
Autotest



X-light 360 verzekert een perfecte aanduiding van de evacuatie-route.



X-light 360 kan ook gebruikt worden als anti-paniek verlichting voor werkplekken.

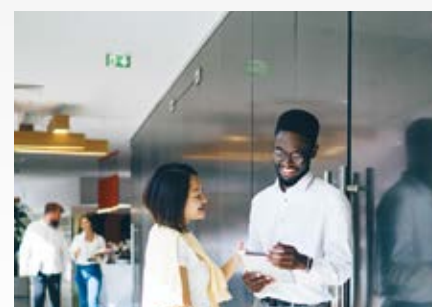

X-light 360 werd ontwikkeld met een discreet design voor toepassing in elk type ruimte.

## X-Light 180

### LED veiligheidsverlichting



660051

660051 + signalisatieplaat 660193

Conform aan de normen: NBN C 71-598-2-22, EN 60598-2-22: 2014 + AMD: 2020, EN 60598-1 2015 + A1 2018, EN 50172, EN 1838  
 Autonoom veiligheidsverlichtingstoestel dat is uitgerust met niet vervangbare ledlampen en bestaat in twee variantes nl. niet permanent of permanent/niet permanent d.m.v. keuze van aansluiting. De armatuur is van het standaard type en niet adresseerbaar.  
 Het is voorzien voor wand- of plafondmontage en kan ingebouwd worden in vals plafond en holle wand via een inbouwkader (ref 660195).  
 Beschermingsgraad IP 42 - IK 07 – Klasse II  
 Voeding: 230V ± 10% - 50/60 Hz  
 Schroefklemmen met een capaciteit van 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Afmetingen (mm): 202 x 104 x 40  
 Laadtijd: 24 uur

## X-Light 360

### LED veiligheidsverlichting



660044



660044 + 660193 + 661670

Conform aan de normen: NBN C 71-598-2-22, EN 60598-2-22: 2014 + AMD: 2020, EN 60598-1 2015 + A1 2018, EN 50172, EN 1838  
 Autonoom veiligheidsverlichtingstoestel in spotvorm dat is uitgerust met niet vervangbare ledlampen en heeft een werkwijze permanent/ niet permanent d.m.v. keuze van aansluiting. De armatuur is van het type standaard of autotest en niet adresseerbaar, voorzien voor plafondmontage. Bij de autotest versie test de armatuur zelf zijn werking en de status van de batterij.  
 - Wekelijks automatische test van de noodwerking met inschakeling van de verlichtingsleds  
 - Driemaandelijkse automatische test van de nominale batterij autonomie  
 - Het testresultaat en het eventuele storingstype worden opgeslagen en permanent weergegeven met leds (groen = OK / geel = defect)  
 Beschermingsgraad IP 42 - IK 07 – Klasse II  
 Voeding: 230V ± 10% - 50/60 Hz  
 Schroefklemmen met een capaciteit van 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Afmetingen (mm): 125 x 40  
 De uitsparing voor de montage bedraagt 110mm  
 Laadtijd: 24 uur

Ref.	Standaard LED veiligheidsverlichting
660052	<b>Niet permanent</b>
660054	100 lm - 1u
660057	200 lm - 1u
660059	200 lm - 2u
	100 lm - 3u
660072	<b>Permanent / niet permanent</b>
660074	100 lm - 1u
660075	200 lm - 1u
660077	350 lm - 1u
660079	200 lm - 2u
	100 lm - 3u

Ref.	Standaard LED verlichting
660042	<b>Permanent / niet permanent</b>
660044	100 lm - 1u
660045	200 lm - 1u
660047	350 lm - 1u
660048	200 lm - 2u
	100 lm - 3u
	<b>Autotest LED verlichting</b>
660142	<b>Permanent / niet permanent</b>
660144	100 lm - 1u
660145	200 lm - 1u
660147	350 lm - 1u
	200 lm - 2u

Gamma	Referentie	Werkwijze	Test mode	Lumen	Verstrooier	Autonomie	IP	Batterij
X-Light 180	660052	NP	Standaard	100	Opaal	1u	42	660180
	660054	NP	Standaard	200	Opaal	1u	42	660181
	660057	NP	Standaard	200	Opaal	2u	42	660184
	660059	NP	Standaard	100	Opaal	3u	42	660181
	660072	P/NP	Standaard	100	Opaal	1u	42	660180
	660074	P/NP	Standaard	200	Opaal	1u	42	660181
	660075	P/NP	Standaard	350	Opaal	1u	42	660184
	660077	P/NP	Standaard	200	Opaal	2u	42	660184
	660079	P/NP	Standaard	100	Opaal	3u	42	660181
X-Light 360	660042	P/NP	Standaard	100	Opaal	1u	42	660180
	660044	P/NP	Standaard	200	Opaal	1u	42	660181
	660045	P/NP	Standaard	350	Opaal	1u	42	660184
	660047	P/NP	Standaard	200	Opaal	2u	42	660184
	660048	P/NP	Standaard	100	Opaal	3u	42	660181
	660142	P/NP	Autotest	100	Opaal	1u	42	660182
	660144	P/NP	Autotest	200	Opaal	1u	42	660183
	660145	P/NP	Autotest	350	Opaal	1u	42	660184
	660147	P/NP	Autotest	200	Opaal	2u	42	660184



# X-Light 180 & 360


## toebehoren

Ref.	Toebehoren
660193	<b>Verticale signalisatieplaat</b> Verticale signalisatieplaat voor het aanduiden van de evacuatie route of nooduitgang
660195	<b>Inbouwkader X-Light 180</b> Voor vals plafond
<b>Zelfklevende pictogrammen</b>	
661670	100 x 200 mm
661671	100 x 200 mm
661672	100 x 200 mm
661690	100 x 200 mm
661691	100 x 200 mm
<b>Batterijen</b>	
660180	3,6 V 0,7 Ah Ni-Cd
660181	3,6 V 1,1 Ah Ni-Cd
660182	3,6 V 0,5 Ah Ni-MH
660183	3,6 V 1,1 Ah Ni-MH
660184	3,6 V 1,5 Ah Ni-MH


# X-Light 180 & 360

## technische kenmerken


### X-Light 180

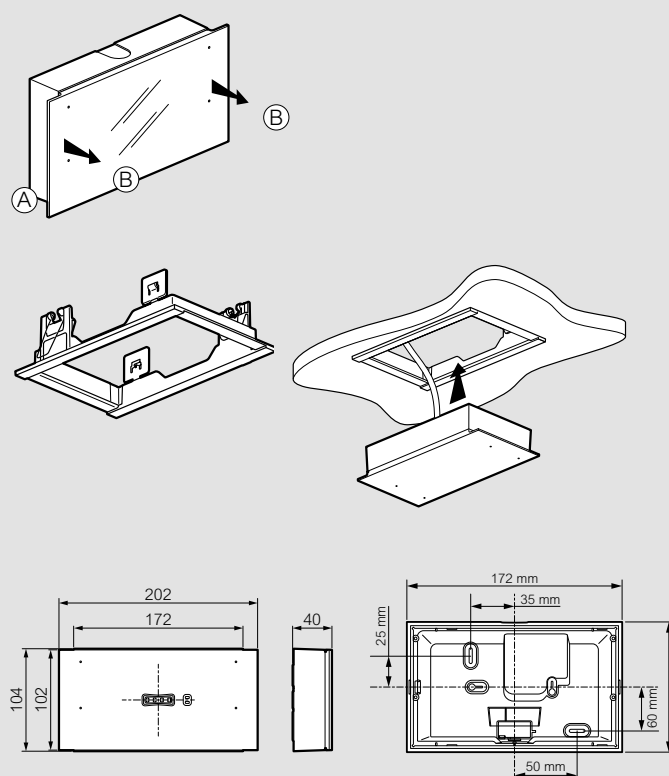

### X-Light 360

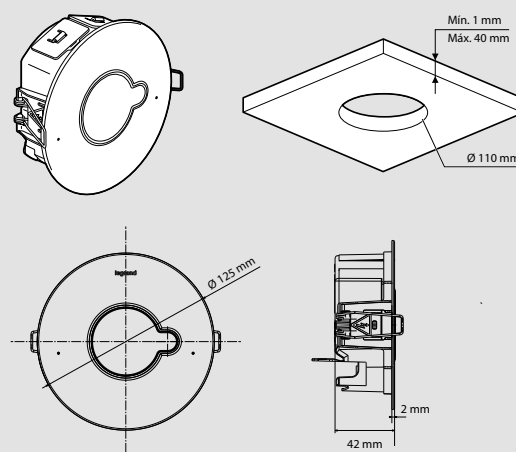



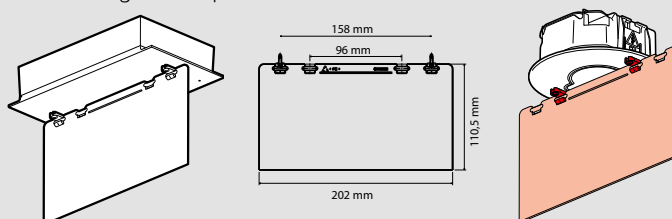

Verticale signalisatieplaat ref. 660193





## VOLG ONS OP

-  [www.facebook.com/LegrandGroupBelgium](https://www.facebook.com/LegrandGroupBelgium)
-  [www.linkedin.com/company/legrandgroup-belgium](https://www.linkedin.com/company/legrandgroup-belgium)
-  [www.youtube.com/legrandgroupbelgium](https://www.youtube.com/legrandgroupbelgium)
-  [www.instagram.com/legrand\\_belgium](https://www.instagram.com/legrand_belgium)



### **Legrand Group Belgium nv**

Hector Henneaulaan 366  
1930 Zaventem  
+32 (0)2 719 17 11  
[www.legrand.be](http://www.legrand.be)  
[info.belux@legrand.com](mailto:info.belux@legrand.com)