


Mini-colonnes Snap-on

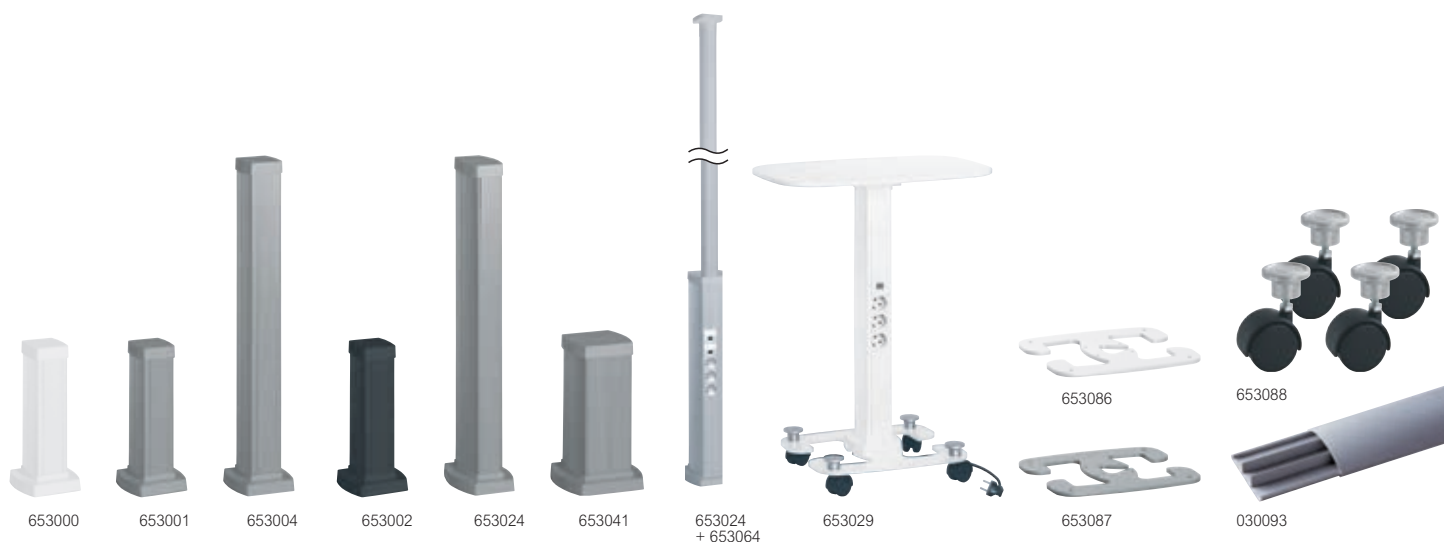

Caractéristiques techniques p. 1021 et www.ecatalog.be

Conformes aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4. Permettent une distribution des courants en vertical. Alimentation par le sol ou le plafond (avec kits Ovaline). À équiper d'appareillage Mosaic. Largeur de couvercle 45 mm

Réf.	Mini-colonnes 1 compartiment / 2 faces
653000 653003	Peuvent recevoir des kits Ovaline réf. 653060/61/62 Blanc Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 0,30 m Hauteur 0,68 m
653001 653004	Aluminium Corps et couvercles aluminium Hauteur 0,3 m Hauteur 0,68 m
653002 653005	Noir Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 0,30 m Hauteur 0,68 m

Réf.	Mini-colonnes 2 compartiments
653020 653023	Peuvent recevoir des kits Ovaline réf. 653063/64/65 Blanc Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 0,30 m Hauteur 0,68 m
653021 653024	Aluminium Corps et couvercles aluminium Hauteur 0,3 m Hauteur 0,68 m
653022 653025	Noir Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 0,30 m Hauteur 0,68 m

Réf.	Mini-colonnes 4 compartiments
653040 653043	Blanc Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 0,30 m Hauteur 0,68 m
653041 653044	Aluminium Corps et couvercles aluminium Hauteur 0,3 m Hauteur 0,68 m
653042 653045	Noir Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 0,30 m Hauteur 0,68 m

Réf.	Mini-colonne mobile
653029	Colonne précâblée et pouvant être déplacée Corps aluminium Tablette : blanc Équipée de : - 7 prises 2P+T standard allemand, - 1 double prise chargeur USB, - 1 pied à 4 roulettes, - 1 câble de 4 m Hauteur 0,75 m

Réf.	Kits Ovaline
653060 653061 653062	Pour alimenter la mini-colonne par le plafond Pour mini-colonnes 1 compartiment / 2 faces Blanc Aluminium Noir
653063 653064 653065	Pour mini-colonnes à clippage direct 2 ou 4 compartiments Blanc Aluminium Noir

Réf.	Accessoires pour mini-colonnes 1 ou 2 compartiments
653084 653086 653087 653088	Tablette - blanc Pied pour mini-colonne mobile - blanc Pied pour mini-colonne mobile - aluminium Jeu de 4 roulettes et ranges cordons

Réf.	Moules de sol
030088 030090 030093	Moulure de sol 75 x 18 mm 3 compartiments IP 40 - IK 07 Longueur : 2 m