


Colonnes à clippage direct

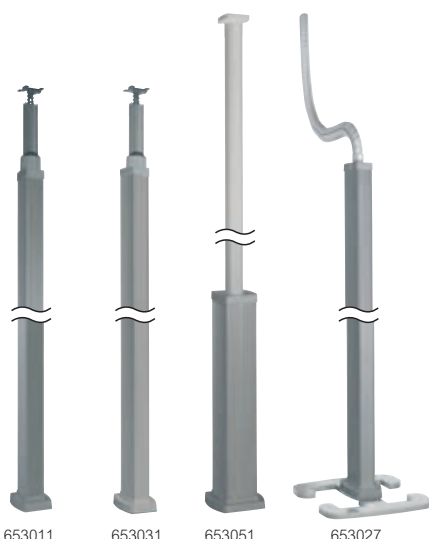

Caractéristiques techniques p. 1021 en www.ecatalog.be

Conformes aux normes IEC 61084-2-1 et EN 50085-2-4. Permettent une distribution des courants en vertical. Alimentation par le plafond et/ou le sol A équiper d'appareillage Mosaic. Largeur de couvercle 45 mm

Réf.	Colonnes 1 compartiment / 2 faces
653010	Blanc Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 2,70 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 3,9 m
653013	 Hauteur 3,9 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 5,1 m
653011	Aluminium Corps et couvercles aluminium Hauteur 2,70 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 3,9 m
653014	 Hauteur 3,9 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 5,1 m
653012	Noir Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 2,70 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 3,9 m
653015	 Hauteur 3,9 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 5,1 m

Réf.	Colonnes 2 compartiments
653030	Blanc Corps et couvercles PVC Hauteur 2,70 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 3,9 m
653033	 Hauteur 3,9 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 5,1 m
653031	Aluminium Corps et couvercles aluminium Hauteur 2,70 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 3,9 m
653034	 Hauteur 3,9 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 5,1 m
653032	Noir Corps aluminium, couvercles PVC Hauteur 2,70 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 3,9 m
653035	 Hauteur 3,9 m Peut s'adapter à une hauteur de plafond jusqu'à 5,1 m

Réf.	Colonnes 4 compartiments
653050	Blanc Hauteur jusqu'à 3,35 m Corps aluminium de la mini-colonne de 0,68 m + profil réglable de 2,70 m avec couvercles PVC Montage de l'appareillage possible jusqu'à 0,68 m
653051	 Aluminium Hauteur jusqu'à 3,35 m Corps aluminium de la mini-colonne de 0,68 m + profil réglable de 2,70 m avec couvercles PVC
653052	Noir Hauteur jusqu'à 3,35 m Corps aluminium de la mini-colonne de 0,68 m + profil réglable de 2,70 m avec couvercles PVC

Réf.	Colonnes mobiles 1 compartiment / 2 faces
	Hauteur colonne 2 m, longueur gaine 1,8 m Peuvent être équipées d'un élément de liaison pour faux-plafond réf. 653076
653006	Blanc Corps aluminium, couvercles PVC
653007	 Aluminium Corps et couvercles aluminium
653008	Noir Corps aluminium, couvercles PVC

Réf.	Colonnes mobiles 2 compartiments
	Hauteur colonne 2 m, longueur gaine 1,8 m Peuvent être équipées d'un élément de liaison pour faux-plafond réf. 653076
653026	Blanc Corps aluminium, couvercles PVC
653027	 Aluminium Corps et couvercles aluminium
653028	Noir Corps aluminium, couvercles PVC

Réf.	Élément de liaison pour faux-plafond
653076	Pour colonnes mobiles réf. 653006/07/08/26/27/28