

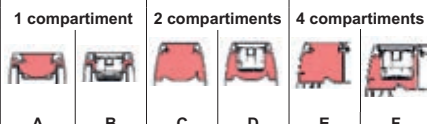


Colonnes en mini-colonnes à clippage direct

Tableaux de capacité

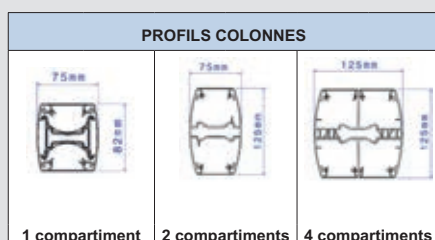

		A	B	C	D	E	F
ø du câble	Section (mm ²)	1440	20	3110	1470	2760	1110
	Ø7 mm	16	-	43	18	40	14
	Ø9 mm	10	-	26	11	23	8
	Ø11 mm	6	-	14	6	14	4

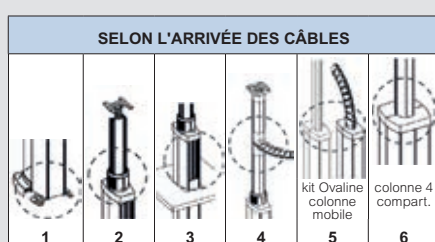

		1	2	3	4	5	6
ø du câble	Ø7 mm	14	16	32	12	17	
	Ø9 mm	8	12	20	6	6	
	Ø11 mm	4	6	12	4	4	

		1	2	3	4	5	6
ø du câble	Ø7 mm	42	26	86	12	12	
	Ø9 mm	24	14	52	6	6	
	Ø11 mm	16	8	28	4	4	

		1	2	3	4	5	6
ø du câble	Ø7 mm	52			12		28
	Ø9 mm	32			6		16
	Ø11 mm	24			4		8

Minimale / Maximale hauteur

Pour les minimale et maximale hauteurs, voir fiche technique sur www.ecataleg.be


Installation

Installation en intérieur uniquement. Bien respecter les règles d'installation électrique et de mise à la terre. A utiliser avec l'appareillage Mosaic. Merci d'ajouter l'accessoire Normaclip.

	Références	Couleur
	603857	blanc
	603856	noir

Cet accessoire assure :

- l'anti-glissement,
- le respect de l'indice de protection (IP40)
- une parfaite finition de la jonction avec les couvercles
- empêche l'arrachement de l'appareillage

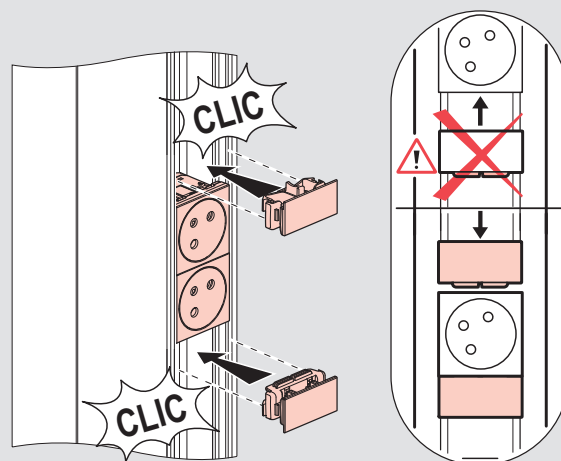

Merci de respecter l'installation ci-dessous. Mettre entre 2 Normaclips une combinaison de 2 prises maxi (4 modules maxi).

