

Colonnes d'énergie MZ-6+


Appareillage encastré pour colonnes d'énergie MZ-6+ Click-it®



■ **Support de plafond flexible sans vis**



■ **Terre du couvercle intégré unique**

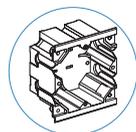

■ **Montage de l'appareillage**
A équiper d'une boîte de dérivation Click-it



080251

079002

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.	Colonne d'énergie MZ-6+											
	<p>Slanke aluminium zuilen met geïntegreerde deksel-aarding en schroefloze verende plafondbeugel Montage schakelmateriaal met Click-it wandgootdoos of Mosaic frontmontage adapter</p> <p>MZ-6+ simple 90 x 59 mm Le MZ-6+ simple est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corps en aluminium - 2 couvercles à clipser - Pied en acier, noir RAL 9005 - 2 cloisons de séparation en acier WAVE - Raccord de plafond flexible avec serre-câble - Compensation de hauteur max. 400 mm - Bride de plafond en plastique noir - Ouverture standard pour 1 prise double <p>Disponible sur demande :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Changements de longueur - Autres couleurs RAL - Colonnes pré-câblées - Autres ouvertures pour les prises multiples 											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Couleur</th> <th>Longueur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anodisé naturel</td> <td>2880 mm</td> </tr> <tr> <td>RAL 9010</td> <td>2880 mm</td> </tr> <tr> <td>Anodisé naturel</td> <td>3280 mm</td> </tr> <tr> <td>RAL 9010</td> <td>3280 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Couleur	Longueur	Anodisé naturel	2880 mm	RAL 9010	2880 mm	Anodisé naturel	3280 mm	RAL 9010	3280 mm	
Couleur	Longueur											
Anodisé naturel	2880 mm											
RAL 9010	2880 mm											
Anodisé naturel	3280 mm											
RAL 9010	3280 mm											
	<p>MZ-6+ double 90 x 118 mm Le MZ-6+ double est composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corps en aluminium - 4 couvercles à clipser - Pied en acier, noir RAL 9005 - 4 cloisons de séparation en acier WAVE - Raccord de plafond flexible avec serre-câble - Compensation de hauteur max. 400 mm - Plafondrozet zwart kunststof - Ouverture standard sur les deux côtés pour 1 prise double <p>Disponible sur demande :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Changements de longueur - Autres couleurs RAL - Colonnes pré-câblées - Autres ouvertures pour les prises multiples 											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Couleur</th> <th>Longueur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anodisé naturel</td> <td>2880 mm</td> </tr> <tr> <td>RAL 9010</td> <td>2880 mm</td> </tr> <tr> <td>Anodisé naturel</td> <td>3280 mm</td> </tr> <tr> <td>RAL 9010</td> <td>3280 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Couleur	Longueur	Anodisé naturel	2880 mm	RAL 9010	2880 mm	Anodisé naturel	3280 mm	RAL 9010	3280 mm	
Couleur	Longueur											
Anodisé naturel	2880 mm											
RAL 9010	2880 mm											
Anodisé naturel	3280 mm											
RAL 9010	3280 mm											
8570430	Anodisé naturel	2880 mm										
8570433	RAL 9010	2880 mm										
8570440	Anodisé naturel	3280 mm										
8570443	RAL 9010	3280 mm										
8570450	Anodisé naturel	2880 mm										
8570453	RAL 9010	2880 mm										
8570460	Anodisé naturel	3280 mm										
8570463	RAL 9010	3280 mm										

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.	Encastré dans colonnes MZ-6+ (pour appareillage de 80 mm)	
8510101	<p>Click-it® boîte de montage simple 71 x 71 mm pour encastrement avec support ou anneau de max. 71 mm</p>	
351359	<p>Connecteur Prévoir pièces par raccord Pour raccorder des boîtes de montage et de dérivation</p>	
8510103	<p>Click-it® boîte de dérivation 71 x 71 mm Boîte avec couvercle en plastique</p>	
351369	<p>Serre-câble Peut être utilisé avec toutes les boîtes de montage et de dérivation</p>	
Réf.	Encastré dans colonnes MZ-6+ (pour appareillage de 45 mm)	
8510101	<p>Support enclissable pour 2/3 modules Mosaic pour colonnes MZ-6+ 118 x 80 mm</p>	
351049	<p>Plaque de finition blanc En combinaison avec support enclissable pour 2/3 modules Mosaic réf. 8505326</p>	
351059	<p>2 modules 3 modules</p>	
8505628	<p>Support enclissable pour 4/6 modules Mosaic pour colonnes MZ-6+ 191 x 80 mm</p>	
351089	<p>Plaque de finition blanc En combinaison avec support enclissable pour 4/6 modules Mosaic réf. 8505628</p>	
351099	<p>4 modules 6 modules</p>	

Appareillage Mosaic Link
(p. 1023)