

## Incara™ Disq 80

pour bureaux individuels et espaces collaboratifs

## Incara™ Disq 80 Qi

pour bureaux individuels et espaces collaboratifs



654701

654704



654705

654708

A encastrer dans le mobilier, épaisseur 1-40 mm, diamètre de perçage Ø79 mm. Prise RJ 45 : prise traversée  
Prises 2P+T conformes à la norme NF C 61-314  
Chargeurs USB conformes à la norme IEC 62368-1

### Réf **Prise 2P+T Surface + chargeur USB Type-A + Type-C 15 W + prise RJ 45 cat. 6 FTP**

Prises 2P+T : 16 A 250 V~ 50/60 Hz  
Chargeurs USB : alimentation 110/240 V~ 50/60 Hz  
Prises spécialement adaptées aux lieux de passage (30000 manœuvres), équipées d'éclips de protection

#### **Avec cordon 0,5 m et fiche GST18i3 Wieland**

- Finition Métal
- Finition Blanc
- Finition Noir

#### **Avec cordon 2 m et fiche 2P+T**

- Finition Métal
- Finition Blanc
- Finition Noir

654703F  
654701F  
654702F

654703  
654701  
654702

### Réf **Prises 2P+T + chargeur USB Type-A + Type-C 15 W + prise RJ 45 cat. 6 FTP avec couvercle**

Prises 2P+T : 16 A 250 V~ 50/60 Hz  
Chargeurs USB : alimentation 110/240 V~ 50/60 Hz  
Prises spécialement adaptées aux lieux de passage (30000 manœuvres) et équipées d'éclips de protection  
Couvercle pivotant pour une protection de la prise et une esthétique soignée

#### **Avec cordon 0,5 m et fiche GST18i3 Wieland**

- Couvercle métallique

#### **Avec cordon 2 m et fiche 2P+T**

- Couvercle métallique

654704F

654704

### Réf **Prise 2P+T Surface + chargeur USB Type-A + Type-C 15 W + passage de cordon**

Prises 2P+T : 16 A 250 VA 50/60 Hz  
Chargeurs USB : alimentation 110/220 VA 50/60 Hz  
Prises spécialement adaptées aux lieux de passage (30000 manœuvres), équipées d'éclips de protection

#### **Avec cordon 0,5 m et fiche GST18i3 Wieland**

- Finition Métal
- Finition Blanc
- Finition Noir

#### **Avec cordon 2 m et fiche 2P+T**

- Finition Métal
- Finition Blanc
- Finition Noir

654708F  
654705F  
654707F

654708  
654705  
654707

### **Accessoires Wieland**

#### **Cordon mixte Wieland GST18i3 / fiche 2P+T**

Longueur 2 m  
Longueur 3 m

#### **Boîtier de protection**


Pour connecteurs Wieland GST18i3

654986  
654987

654799



077640L livré avec autocollant

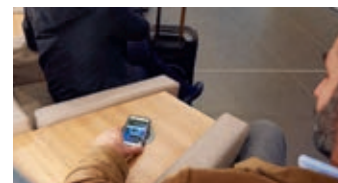

Chargeur sans fil - induction permettant la charge rapide sans cordon d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction Qi  
Consommation en veille < 0,07 W  
Rendement énergétique > 85 %  
Conforme au standard WPC Qi (Wireless Power Consortium)  
Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)  
Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)  
Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

### Réf **Prêt-à-Poser chargeurs sans fil - induction**

Spécialement adapté au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine...  
IP 44 - IK 08 - Classe II TBTS  
Équipé d'une antenne à induction de 8 cm<sup>2</sup> garantissant une mise en charge rapide du smartphone  
Diamètre de perçage 80 mm à l'aide de la scie cloche réf. 088508, diamètre posé 85 mm, extra-plat avec épaisseur < 1,5 mm  
Verrouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon serre-joint  
Certifié Qi-WPC  
Couleur aluminium

077640L

#### **Kit 1 chargeur mobilier Ø80 complet (fiche)**

1 Chargeur 15 W avec 1 alimentation 25 W  
Alimentation équipée d'un cordon de 2,5 m  
Fiche 2P Euro (existe avec fiche US, BS, AU, CH, nous consulter)  
Livré avec accessoires :  
- Cordon RJ 45 longueur 2,5 m  
- Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons  
- Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique

077645L

#### **Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (câble)**

4 Chargeurs 15 W avec 1 alimentation 100 W  
Alimentation 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> pour raccordement par câble  
Permet plusieurs alimentations sur une même ligne  
Livré avec 4 cordons RJ 45 1 m et petits accessoires  
Câblage des chargeurs en étoile ou en série  
Plug & Play

077646L

#### **Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (fiche)**

4 chargeurs 15 W avec 1 alimentation 100 W  
Alimentation équipée d'un cordon de 2,5 m  
Fiche 2P Euro (existe avec fiche US, BS, AU, CH, nous consulter)  
Livré avec 4 cordons RJ 45 1 m et petits accessoires  
Câblage des chargeurs en étoile ou en série  
Plug & Play

### **Chargeurs mobiliers à composer**

Chargeurs sans fils - induction 15 W IP44 IK08  
Pose unitaire avec alimentation ref. 077638L  
Pose multiple avec alimentation(s) ref. 077639L  
Possibilité d'impression d'un logo à la demande

077642L

077643L

077641L

○ Blanc

● Noir

● Alu

### **Alimentations mobiles pour chargeurs sans fils**

077638L

077639L

Alimentation 25 W avec fiche 2P et cordon RJ45  
Alimentation 100 W 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> repiquable  
Livrée avec 4 cordons RJ 45, 1 m  
Câblage des chargeurs en étoile ou en série  
Plug & Play