

## Incara™ Disq 60


caractéristiques techniques

## Incara™ Disq 80

caractéristiques techniques


### ■ Dimensions (mm)

**Incara™ Disq 60 sans couvercle**  
réf. 654720/20F/21/21F/22  
22F/30/30F/31/31F/32/32F

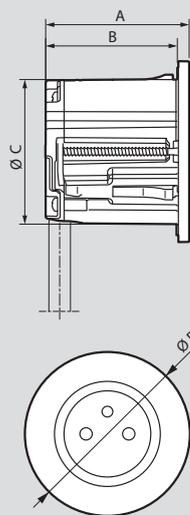

A	B	C	D
54,5	50	59	74


**Incara™ Disq 60 avec couvercle**  
réf. 654723/23F/33/33F

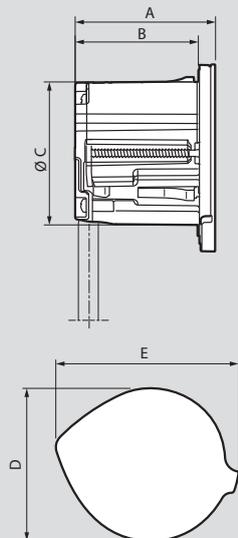


A	B	C	D	E
57	50	59	77	91

### ■ Mise en situation

Installation dans un mobilier type bureau

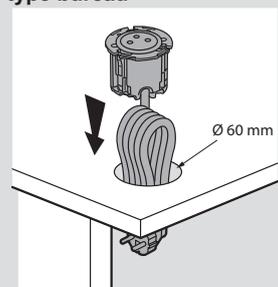


Cotes de perçage

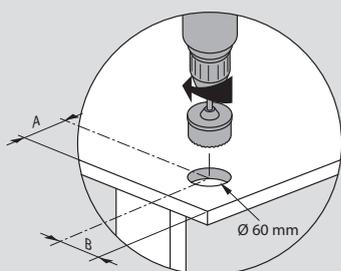


	A > 95	B > 95
	A > 125	B > 95

Installation sur un mobilier métallique type casier

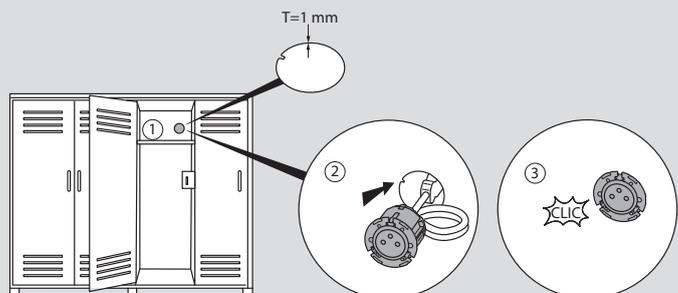


Installation sur une assise

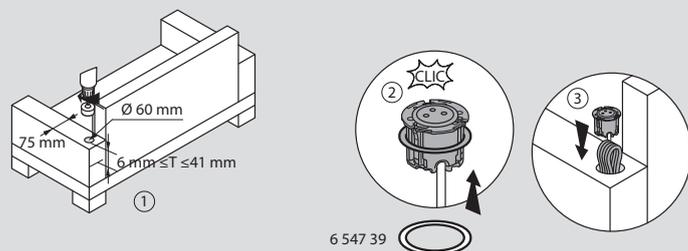


6 547 39

### ■ Dimensions (mm)

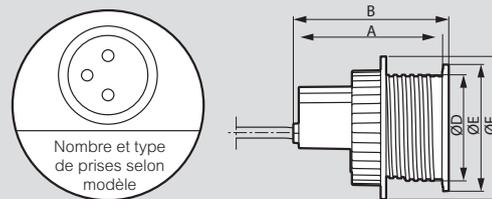


Références	A	B	C	D	E	F
654701/02/03/01F/02F/03F	109	113	-	78	93	105
654705/07/08/05F/07F/08F			115			

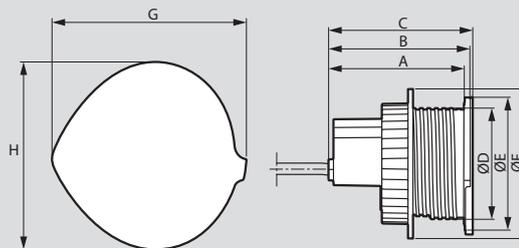

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	
654704/04F	109	113	116	78	93	105	105	114	96

### ■ Mise en situation



Installation sur un bureau

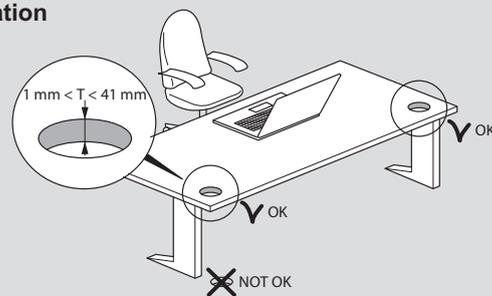

### ■ Cotes de perçage

**Incara™ Disq 80 sans couvercle**  
Réfs 654701/01F/02/02F/03/03F/  
05/05F/07/07F/08/08F

**Incara™ Disq 80 avec couvercle**  
Réfs 654704/04F

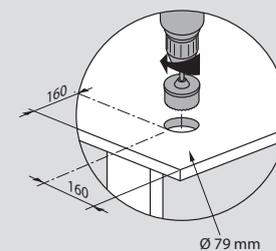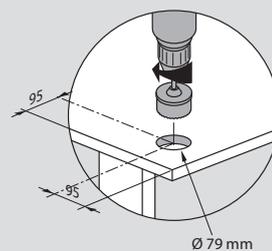

### ■ Introduction

