


Incara™ Disq'In

pour bureaux individuels et salles de réunion

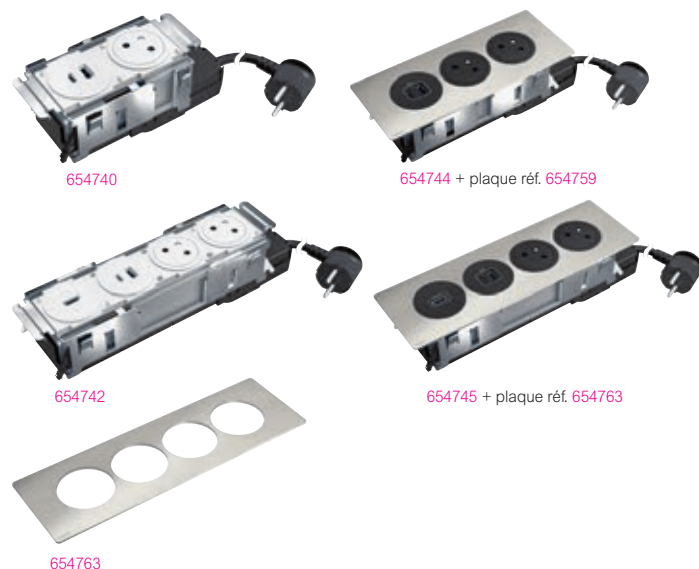

A encastrer dans le mobilier, épaisseur du bureau compatible 15-40 mm
 Encombrement optimisé avec borniers déportés
 Cordon de 2 m avec fiche 2P+T
 Prises HDMI : prises traversées
 Fixation rapide par griffes rétractables

Réf.	Incara™ Disq'In
654740 654743	Prises 2P+T 16 A 250 V~ équipées d'éclips de protection, conformes à la norme NF C 61-314 Chargeurs USB : alimentation 110/240 V~ 50/60 Hz, conformes à la norme IEC 62368-1 Avec cordon longueur 2 m et fiche 2P+T Plaque de finition à commander séparément 2 postes Composition : - 1 prise 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + Type-C 15 W ○ Appareillage blanc ● Appareillage noir
654741 654744	3 postes Composition : - 2 prises 2P+T Surface - 1 chargeur USB Type-A + Type-C 15 W ○ Appareillage blanc ● Appareillage noir
654742 654745	4 postes Composition : - 2 prises 2P+T Surface - 1 prise HDMI - 1 chargeur USB Type-A + Type-C 15 W ○ Appareillage blanc ● Appareillage noir

Réf.	Plaques de finition Incara™ Disq'In
654755 654756 654757	Matière métal 2 postes ● Métal ○ Blanc ● Noir
654759 654760 654761	3 postes ● Métal ○ Blanc ● Noir
654763 654764 654765	4 postes ● Métal ○ Blanc ● Noir

Incara™ Pop up

pour bureaux individuels et salles de réunion



A encastrer dans le mobilier, épaisseur du bureau compatible 15 à 40 mm
 Matière métal. Film de protection

Réf.	Incara™ Pop up à équiper
654800 654801 654802 654803 2023	A équiper de fonctions Mosaïc 4 modules ● Finition Inox ○ Blanc ● Noir ● Aluminium
654812 654814 2023	● Finition Inox IP 44 ● Finition Inox avec chargeur sans fils - induction Voyant bleu lumineux pour indiquer le bon fonctionnement du produit
654804 654805 654806 654807 2023	2 x 4 modules ● Finition Inox ○ Blanc ● Noir ● Aluminium
654808 654809 654810 654811 654813	8 modules ● Finition Inox ○ Blanc ● Noir ● Aluminium ● Finition Inox IP 44
654827 654816 654817 2023	Incara™ Pop up pré-équipés Prises 2P+T 16 A 250 V~ équipées d'éclips de protection, conformes à la norme NF C 61-314 Chargeurs USB : alimentation 110/240 V~ 50/60 Hz, conformes à la norme IEC 62368-1 Avec cordon de longueur 2 m et fiche 2P+T 4 modules Composition : 1 prise 2P+T + 1 chargeur USB Type-C 30 W Power Delivery ● Finition Inox Composition : 1 prise 2P+T Surface + 1 chargeur USB Type-A + Type-C 15 W ● Finition Inox Composition : 1 prise 2P+T Surface + 1 chargeur USB Type-A + Type-C 15 W ○ Blanc Composition : 1 prise 2P+T Surface + 1 chargeur USB Type-A + Type-C 15 W + 1 chargeur sans fils - induction. Voyant bleu lumineux pour indiquer le bon fonctionnement du produit ● Finition Inox
654821 2023	2 x 4 modules Composition : 2 prises 2P+T Surface + 2 chargeurs USB Type-A + Type-C 15 W ● Finition Inox ○ Blanc
654818 654819 2023	8 modules Composition : 3 prises 2P+T Surface + 1 chargeur USB Type-A + Type-C 15 W ● Finition Inox
654820	● Finition Inox

Autres configurations, standards de prise et finitions sur demande ou via le logiciel pCon

Références en rouge : produits nouveaux