



DESIGN


- +** COMPACTS
- +** DE PLACE SUR LES BUREAUX

Retrouvez les références dans le tableau de correspondance

DESIGN



**FONCTIONS AVANCÉES
ET ACCESSOIRES**

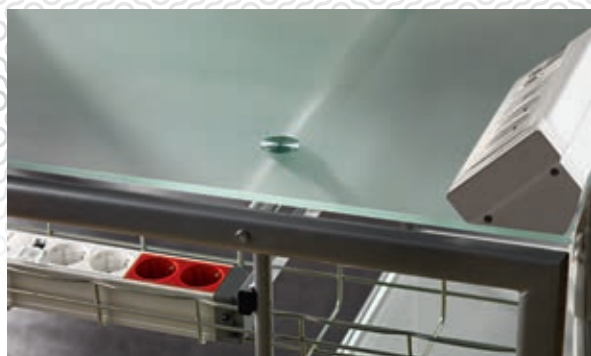

**MISE À DISPOSITION DES COURANTS
EN TOUTE DISCRÉTION**



**ENCOMBREMENT RÉDUIT
ET ESTHÉTISME**

Blocs bureaux équipés munis de cordon de branchement



Blocs aluminium
Prises Mosaic Link 2P+T avec puits inclinés à 45° pour faciliter l'insertion de fiches coudées - 16 A - 250 V~, équipées d'éclips de protection
Câblés et équipés d'un cordon 3 m muni d'une fiche 2P+T (H05VVf, 3G 1,5 mm²)
Conformes à la norme NF C 61-314
Puissance maxi 3680 W en 230 V~ par circuit

Réf.	Avec prises Mosaic Link courant fort	
054608	Avec inter lumineux Equipé de : - 4 prises 2P+T - 1 inter lumineux	
054609	Equipé de : - 6 prises 2P+T - 1 inter lumineux	
054610	Equipé de : - 4 prises 2P+T à détrompage - 1 inter lumineux	
054617	Avec module de charge 2 USB A+C - 3000 mA Equipé de : - 3 prises 2P+T - 1 module de charge 2 USB A+C 15W 3000mA	
054614	Avec prises Mosaic Link courant fort et courant faible Pour la partie courant faible branchement possible sur prise RJ 45 ou boîte de distribution de zone à l'aide d'un cordon mixte RJ 45 - dégainé réf. 051796/97/98 Equipé de : - 4 prises 2P+T - 3 prises RJ 45 cat. 6 FTP 1 module	
054613	Equipé de : - 2 prises 2P+T - 1 module de charge 2 USB A+C 15W 3000mA - 2 prises RJ 45 cat. 6 FTP	
054699	Accessoire Accessoire de support pour fixation du bloc sur le bureau	

Autres configurations sur mesure,
Veillez nous contacter

