

Blocs nourrices équipés à connecter - raccordement rapide



073451




073455

Blocs aluminium (52 x 52 mm)

Câblés et livrés avec connecteurs à raccordement rapide mâles, avec système de rétention, encastrés dans l'embout
Raccordement des courants forts sur connecteurs à l'aide de connecteurs femelles
Prises 2P+T inclinées à 45° - 16 A - 250 V \sim avec éclips de protection
Puissance maxi : 3680 W en 230 V \sim par circuit
Fixation possible avec accessoires de fixation
Conformes à la norme NF C 61-314

Réf. Avec prises courant fort

073451	Avec prises 2P+T 4 prises 2P+T
073455	Equipé de : - 3 prises 2P+T - 3 prises 2P+T à détrompage

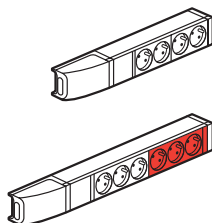

Accessoires de fixation

073470	Jeu de fixation standard
073471	Jeu de fixation latérale
073472	Jeu de fixation par aimant

Blocs nourrices équipés munis de cordon(s) à raccordement rapide



073436




073445

Blocs aluminium (52 x 52 mm)

Prises 2P+T à puits inclinés à 45° - 16 A - 250 V \sim , équipées d'éclips de protection
Puissance maxi : 3680 W en 230 V \sim par circuit
Câblés et équipés d'un cordon 5 m H07 RNF 3G 2,5 mm² muni d'un connecteur mâle à raccordement rapide (1 cordon par type de courant)
Fixation possible avec accessoires de fixation
Conformes à la norme NF C 61-314

Réf. Avec prises courant fort

073436	Avec prises 2P+T 4 prises 2P+T
073445	Avec prises 2P+T et disjoncteur différentiel Avec capot de protection pour éviter les déclenchements intempestifs Equipé de : - 4 prises 2P+T - 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16 A 30 mA

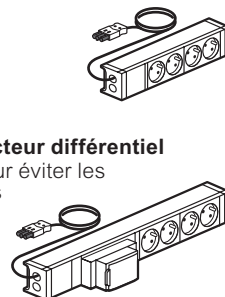

Accessoires de fixation

073470	Jeu de fixation standard
073471	Jeu de fixation latérale
073472	Jeu de fixation par aimant

Autres configurations sur mesure,
Veillez nous contacter

Boîtes de sol avec raccordement rapide
p. 1051