



 

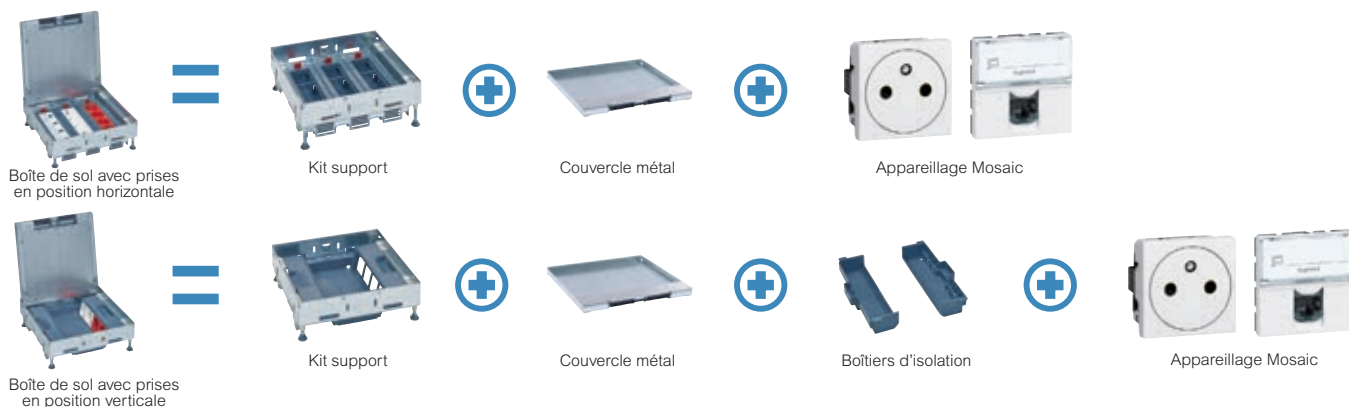


Boîtes de sol version affleurante (rebord de marquage) pour plancher technique tableau de choix

Position de montage des prises	Capacité	Kit support	Couvercle version affleurante (rebord de marquage), épaisseur < 15 mm		Plaque de finition (optionnel)		Boîtier d'isolation
			 Couvercle métal 088105 + Kit support 088141		 088047		 088027
Horizontale réglable  Hmini : 92 mm ⁽¹⁾	12 (3 x 4) modules	088120	Inox	088103	Inox	088145	-
	18 (3 x 6) modules	088121	Inox	088104	Inox	088146	-
	24 (3 x 8) modules	088122	Inox	088105	Inox	088147	-
Verticale  Hmini : 92 mm ⁽¹⁾	8 (2 x 4) modules	088123	Inox	088103	Inox	088145	088026
	12 (2 x 6) modules	088124	Inox	088104	Inox	088146	088027
	16 (2 x 8) modules	088125	Inox	088105	Inox	088147	088028
Trappe de visite  Hmini : 80 mm ⁽¹⁾	8/12 modules	088139	Inox	088103	Inox	088145	-
	12/18 modules	088140	Inox	088104	Inox	088146	-
	16/24 modules	088141	Inox	088105	Inox	088147	-

Principe de montage



(1) La hauteur minimale d'encastrement inclus le revêtement