


# Boîtes de sol version affleurante (rebord de marquage) pour chape béton

## tableau de choix

Position de montage des prises	Capacité	Kit support	Boîte d'encastrement		Couverture version affleurante, épaisseur < 15 mm		Plaque de finition (optionnelle)	
			Boîte auto-ajustable, hauteur chape 65 - 90 mm <sup>(2)</sup>	Universelle réglable pour chape hauteur 55 à 125 mm (hauteur extensible jusqu'à 250 mm) <sup>(2)</sup>				
<b>Horizontale réglable</b>    Hmini : 92 mm	12 (3 x 4) modules	088120	088090 <sup>(1)</sup> hauteur chape + revêtement ≥ 92 mm	<b>OU</b> 088080 + 088081 hauteur chape ≥ 100 mm	Inox	088103	Inox	088145
	18 (3 x 6) modules	088121	088091 <sup>(1)</sup> hauteur chape + revêtement ≥ 92 mm	<b>OU</b> 088080 + 088082 hauteur chape ≥ 100 mm	Inox	088104	Inox	088146
	24 (3 x 8) modules	088122	088092 <sup>(1)</sup> hauteur chape + revêtement ≥ 92 mm	<b>OU</b> 088080 + 088083 hauteur chape ≥ 100 mm	Inox	088105	Inox	088147
<b>Verticale</b>    Hmini : 80 mm	8 (2 x 4) modules	088123	088090	<b>OU</b> 088080 + 088081	Inox	088103	Inox	088145
	12 (2 x 6) modules	088124	088091	<b>OU</b> 088080 + 088082	Inox	088104	Inox	088146
	16 (2 x 8) modules	088125	088092	<b>OU</b> 088080 + 088083	Inox	088105	Inox	088147
<b>Trappe de visite</b>    Hmini : 80 mm	8/12 modules	088139	088090	<b>OU</b> 088080 + 088081	Inox	088103	Inox	088145
	12/18 modules	088140	088091	<b>OU</b> 088080 + 088082	Inox	088104	Inox	088146
	16/24 modules	088141	088092	<b>OU</b> 088080 + 088083	Inox	088105	Inox	088147

### Principe de montage

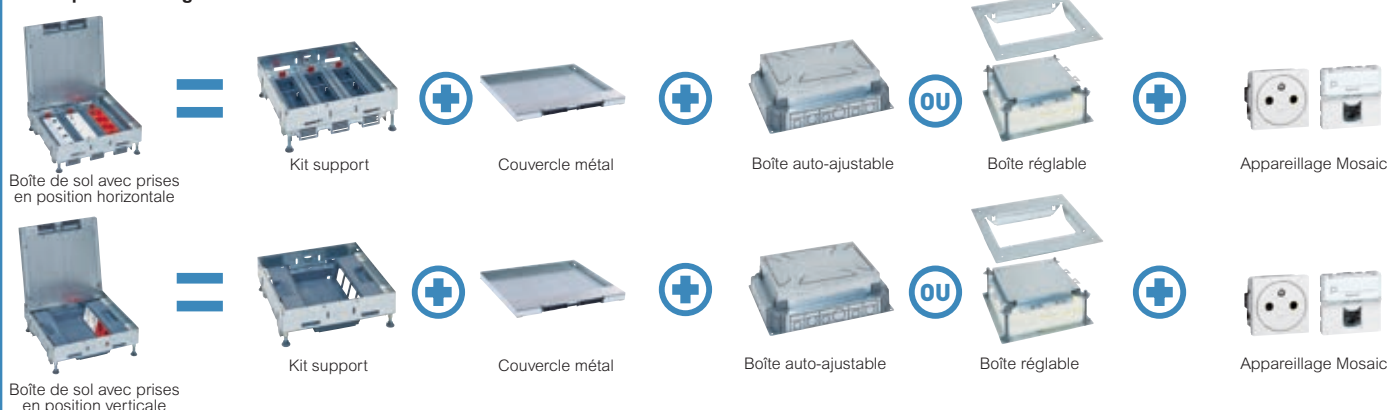

(1) Ne permet pas l'utilisation de fiches droites

(2) Hauteur de la chape pour carrelage - voir informations techniques p. 1066