

# Boîte de sol ronde IP66 – 4 modules

pour le béton et les planches techniques



Caractéristiques techniques [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Conformes aux normes EN 60-670-1 et EN 60 670-23  
IP66 (fermé) / IP55 (avec l'accessoire sortie de câble réf. 088062)  
IK09

Réf.	Couvercle boîtes de sol ronde IP66 4 modules
088061	<p>Fournie avec capot et support appareillage 4 modules pour appareillage Mosaic. A installer dans la boîte d'encastrement réf. 088069 ou directement en plancher technique.</p> <p><b>Avec couvercle amovible</b> Peut être équipée de l'accessoire pour sortie de câble réf. 088062 Finition inox</p>
088064	<p><b>Avec couvercle à charnière</b> Uniquement compatible avec les fiches coudées Finition inox</p>
088069	<p><b>Boîte d'encastrement</b> Boîte d'encastrement auto-ajustable pour installation dans sol en béton. Fournie avec couvercle de protection Pour conduits Ø 16, 20 et 25 mm. Hauteur mini de béton : 65 mm</p>
088062	<p><b>Sortie de câble</b> Accessoire sortie de câble IP55 Uniquement pour boîte réf. 088060 et 088061</p>
077111L 079342 079121L	<p><b>Appareillage Mosaic</b></p> <p> Blanc  Alu  Noir</p>


Autres mécanismes Mosaic p. 1023

# Boîte de sol ronde IP66 – 4 modules


information techniques / instruction-montage

## Programme


Boîte de sol livrée avec support pour l'encastrement de 4 modules Mosaic (sans l'appareillage)

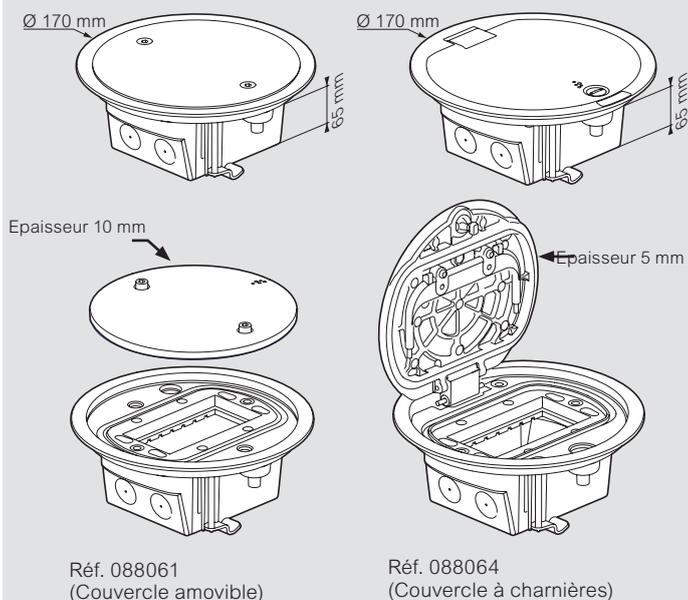

## Boîte d'encastrement pour installation dans sol béton

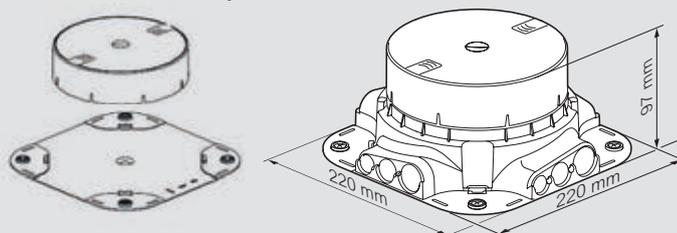


## Sortie de câble IP54

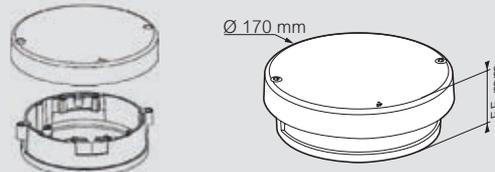

## Montage : 2 options

Dans le béton

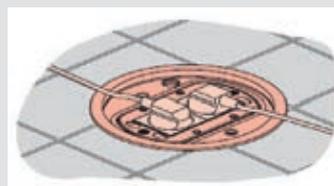

Dans un plancher technique (épaisseur 15-55 mm)

