

## Mosaic™

chargeurs sans fil - induction versions intégrables dans mobilier



077640L livré avec autocollant



088508



Chargeurs sans fils - induction permettant la charge rapide sans cordon d'un Smartphone équipé d'un récepteur à induction Qi  
 Consommation en veille < 0,07 W  
 Rendement énergétique > 85 %  
 Conforme au standard WPC Qi (Wireless Power Consortium)  
 Conforme à la norme EN 62479 (émission CEM)  
 Conforme aux spécifications ICNIRP (protection santé)  
 Ne perturbe pas les autres transmissions sans fil (ZigBee, TNT, GSM 4G...)

### Réf. Prêt-à-Poser chargeurs sans fils - induction

Spécialement adaptés au montage sur mobilier en plan horizontal dans les lieux de passage ou de transit, bureaux ou plan de cuisine...  
 IP 44 - IK 08 - Classe II TBTS  
 Équipés d'une antenne à induction de 8 cm<sup>2</sup> garantissant une mise en charge rapide du smartphone  
 Diamètre de perçage 80 mm à l'aide de la scie cloche réf. 088508, diamètre posé 85 mm, extra-plat avec épaisseur < 1,5 mm  
 Verrouillage du chargeur sous le mobilier par écrou papillon serre-joint  
 Certifié Qi-WPC  
 Couleur aluminium

077640L

#### Kit 1 chargeur mobilier Ø80 complet (fiche)

1 chargeur 3 A - 15 W avec 1 alimentation 25 W  
 Livré avec accessoires :  
 - Cordon RJ 45 longueur 2,5 m entre chargeur et alimentation + alimentation équipée d'un cordon de 2,5 m avec fiche 2P  
 - Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons  
 - Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique

077646L

#### Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (fiche)

4 chargeurs 3 A - 15 W avec 1 alimentation 100 W  
 Livré avec accessoires :  
 - 4 cordons RJ 45 longueur 1 m + alimentation équipée d'un cordon de 2,5 m avec fiche 2P  
 - Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons  
 - Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique  
 Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

077645L

#### Kit 4 chargeurs mobilier Ø80 complet (câble)

4 chargeurs 3 A - 15 W avec 1 alimentation 100 W  
 Permet plusieurs alimentations sur une même ligne  
 Livré avec accessoires :  
 - 4 cordons RJ 45 longueur 1 m + alimentation 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> pour raccordement par câble  
 - Embases adhésives et colliers pour fixation des cordons  
 - Autocollant Ø85-110 favorisant le repérage en zone publique  
 Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

#### Chargeurs mobiliers à composer

Chargeurs sans fils - induction 3 A - 15 W - IP 44 - IK 08  
 Pose unitaire avec alimentation réf. 0 776 38L  
 Pose multiple avec alimentation(s) réf. 0 776 39L  
 Possibilité d'impression d'un logo à la demande

077642L  
 077641L  
 077643L

- Blanc
- Alu
- Noir

#### Alimentations mobiles pour chargeurs sans fils

077638L  
 077639L

Alimentation 25 W avec fiche 2P et cordon RJ 45  
 Alimentation 100 W 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> repiquable  
 Livrée avec 4 cordons RJ 45, 1 m  
 Câblage des chargeurs en étoile ou en série Plug & Play

#### Accessoire

088508



Pour chargeur induction intégrable dans mobilier  
 Scie cloche Ø80 avec forêt de centrage  
 Perçage jusqu'à 30 mm  
 Compatible plaque de plâtre, mélaminé et plancher technique

## Mosaic™

chargeurs sans fil - induction versions intégrables dans mobilier


### Ergonomie de câblage selon configuration du mobilier

Déploiement en série (adapté aux plans en longueur)  
 Déploiement en étoile (adapté aux situations de vis-à-vis)  
 Flexibilité de reconfiguration (déconnexion-reconnexion RJ 45)  
 Verrouillage antivolt sur mobilier par écrou papillon  
 Evite l'usage de blocs multiprise et les risques de panne ou débranchements

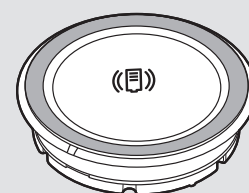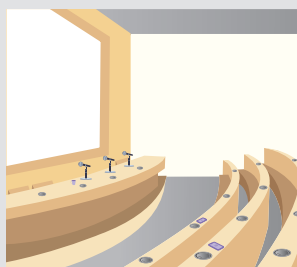


### Câblage série : 4 chargeurs 15 W par alimentation

Chaque chargeur est équipé d'une entrée RJ 45 et d'une sortie RJ 45  
 Possibilité de repiquage de 6 alimentations en série soit 24 chargeurs

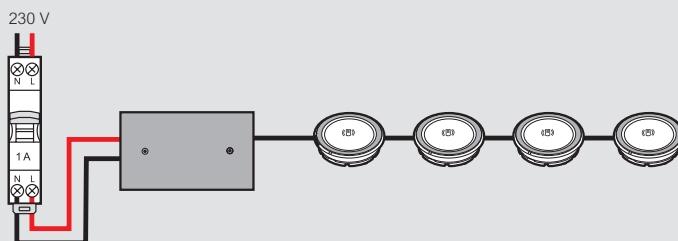

### Câblage étoile : 4 chargeurs 15 W par alimentation

Chaque chargeur peut être directement raccordé à l'alimentation via un cordon RJ 45  
 Possibilité de repiquage de 6 alimentations en série soit 24 chargeurs

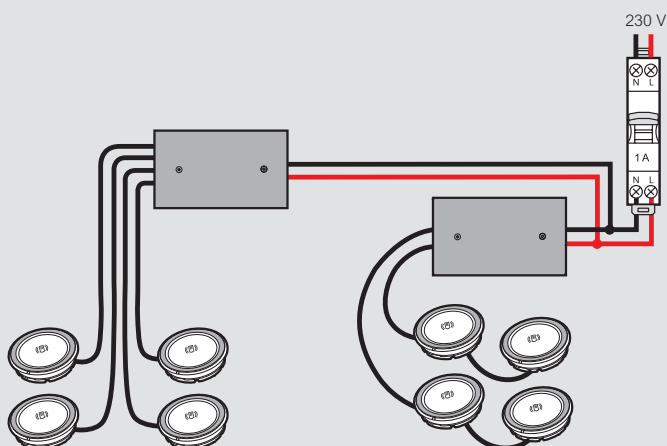

### Liaison alimentation chargeur par cordon RJ 45

Cordon RJ 45 universel facilitant le choix des longueurs nécessaires  
 Fiche RJ 45 garantissant la sécurité de connexion (clic de verrouillage)  
 Possibilité de mixer câblage série et étoile sur une même alimentation