


## LCS<sup>3</sup> connecteurs RJ 45 - pour cassettes, panneaux en angle et boîtes de distribution de zone

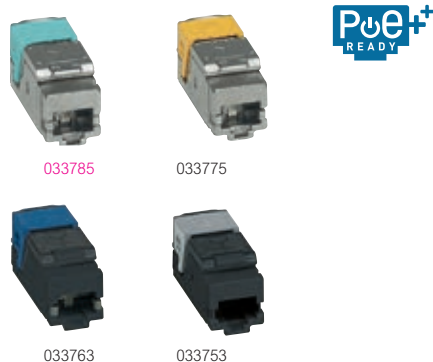

Tableaux de choix p. 1134

A connexion rapide sans outil  
Repérage T568A et B avec codes couleurs  
Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568  
A installer dans des cassettes pour panneaux droits (p. 1134) ou directement dans un panneau en angle (p. 1134) ou une boîte de distribution de zone à équiper (p. 1161)  
Set de 6 connecteurs RJ 45

Réf.	Connecteur RJ 45 cat. 8
033785	STP - set de 6
<b>Connecteurs RJ 45 Haute Densité cat. 6<sub>A</sub></b>	
033773	UTP - set de 6
033775	STP - set de 6
<b>Connecteurs RJ 45 Haute Densité cat. 6</b>	
033763	UTP - set de 6
033764	FTP - set de 6
033765	STP - set de 6
<b>Connecteurs RJ 45 Haute Densité cat. 5e</b>	
033753	UTP - set de 6
033754	FTP - set de 6


## PHASES DE RACCORDEMENT DES NOUVEAUX CONNECTEURS SANS OUTIL



1 Prenez le support de câble




2 Passez le câble à travers l'arrière du support de câble

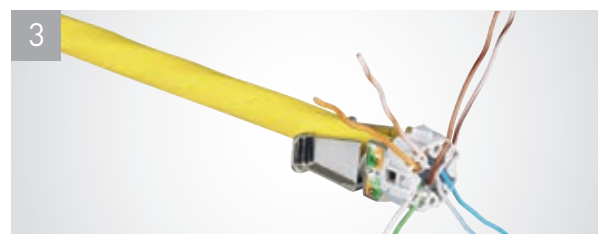

3 Séparez et insérez les paires



4 Coupez les paires

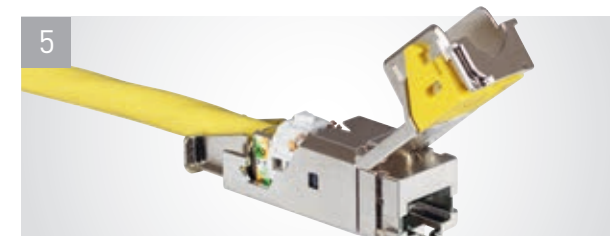

5 Installez le support de câble sans le pousser



6 Réf.rmez le levier et verrouillez le connecteur

LCS<sup>3</sup> panneaux droits p. 1148  
LCS<sup>3</sup> panneaux en angle p. 1149  
LCS<sup>3</sup> cassettes p. 1150