


## LCS<sup>3</sup> cordons


cat. 6

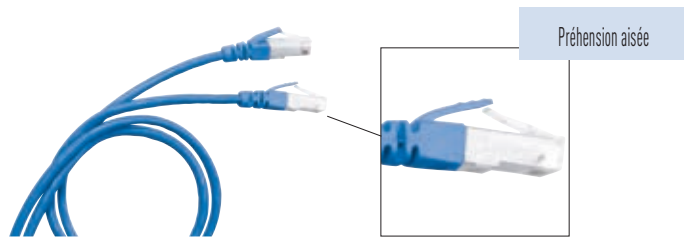

051754

## LCS<sup>3</sup> cordons

cat. 6 Haute Densité

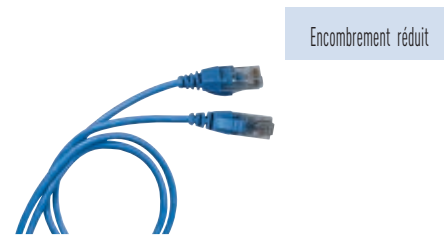

051541

Tableaux de choix p. 1136

Réf.	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6
PVC	RJ 45/RJ 45 droit Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
RAL 5015	<b>S/FTP blindés impédance 100 Ω</b>
051752	Long. 1 m
051753	Long. 2 m
051754	Long. 3 m
051755	Long. 5 m
	<b>F/UTP écrantés impédance 100 Ω</b>
051815	Long. 0,5 m
051762	Long. 1 m
051763	Long. 2 m
051764	Long. 3 m
051765	Long. 5 m
LSOH	
RAL 3020	RAL 6026
051854	051850
051855	051851
051856	051852
051857	051853
	Long. 1 m
	Long. 2 m
	Long. 3 m
	Long. 5 m
PVC	
RAL 5015	<b>U/UTP sans écran impédance 100 Ω</b>
051818	Long. 0,5 m
051772	Long. 1 m
051773	Long. 2 m
051774	Long. 3 m
051775	Long. 5 m
LSOH	
RAL 3020	RAL 6026
051862	051858
051863	051859
051864	051860
051865	051861
	Long. 1 m
	Long. 2 m
	Long. 3 m
	Long. 5 m

Tableaux de choix p. 1136

Réf.	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 6 - Haute Densité
LSOH	Câbles de brassage RJ 45 avec gaine anti-accrochage Diamètre de câble réduit pour les applications à haute densité. Conforme aux normes ISO/CEI 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Couleur : bleu
RAL 5015	<b>F/UTP blindés impédance 100 Ω</b>
051540	Long. 0,5 m
051541	Long. 1 m
051542	Long. 2 m
051543	Long. 3 m
051544	Long. 5 m
	<b>U/UTP écrantés impédance 100 Ω</b>
051545	Long. 0,5 m
051546	Long. 1 m
051547	Long. 2 m
051548	Long. 3 m
051549	Long. 5 m
	<b>Kit pour repérage</b>
051890	Kit de 200 bagues couleurs pour repérage des cordons RJ 45 Positionnement des bagues par clippage sur les cordons de brassage