


## LCS<sup>3</sup> câbles cat. 5e

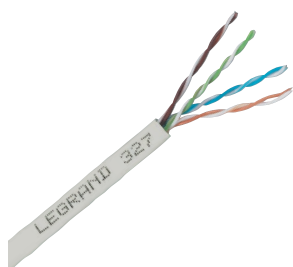


032752

Tableaux de choix p. 1136

Réf	Câbles pour réseaux locaux cat. 5e
	Câbles 4 paires torsadées 100 Ω Gaine LSOH : sans halogène Gris RAL 7035 Code couleur ANSI/TIA Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Références conformes à la nouvelle réglementation RPC
032752	<b>F/UTP - 4 paires Dca</b> Long. 305 m Livré en boîte carton. Poids 11,6 kg
032850	Long. 500 m Livré sur touret. Poids 26 kg
032750	<b>U/UTP - 4 paires Dca</b> Long. 305 m Livré en boîte carton. Poids 9 kg
032853	Long. 500 m Livré sur touret. Poids 30 kg

## LCS<sup>3</sup> snoeren cat. 5e

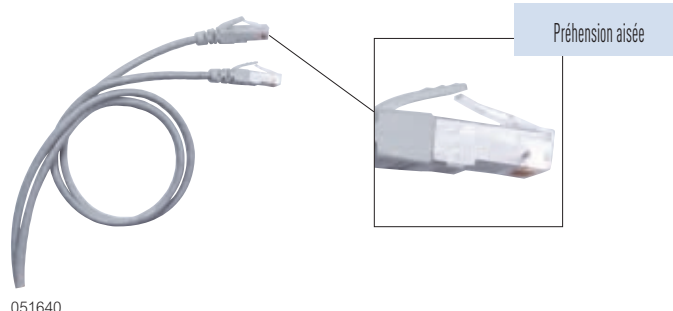

051640

Tableaux de choix p. 1136

Réf	Cordons de brassage et utilisateurs RJ 45 cat. 5e
	RJ 45/RJ 45 droit Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
	<b>F/UTP écrantés impédance 100 Ω PVC</b>
051814	Long. 0,5 m
051640	Long. 1 m
051641	Long. 2 m
051642	Long. 3 m
051643	Long. 5 m
	<b>Cordons de brassage RJ 45 cat. 5e</b>
	RJ 45/RJ 45 droit
	<b>U/UTP impédance 100 Ω</b>
pvc	
051817	Long. 0,5 m
051636	Long. 1 m
051637	Long. 2 m
051638	Long. 3 m
051639	Long. 5 m

LCS<sup>3</sup> connecteurs RJ 45  
p. 1152



LCS<sup>3</sup> prises RJ 45  
p. 1158

