

Legrand cabling system LCS³ Cat. 5e prises RJ 45




Prises avec connecteur LCS³ à connexion rapide sans outil
Acceptent les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26. Repérage des contacts par double code couleur 568 A et B et numéros. Conformés aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568. Mécanismes Mosaic livrés sans support ni plaque de finition : voir p. 1126

Réf	Prises RJ 45 Mosaic Cat. 5e
076551 079451	UTP - 1 module ○ Blanc ● Alu
076554	UTP - 2 modules ○ Blanc
076552 079452	FTP - 1 module ○ Blanc ● Alu
076555 079455	FTP - 2 modules ○ Blanc ● Alu
076542	FTP 2 RJ 45 avec accessoire Soluclip - 3 modules Pour montage sur goulotte DLP à clippage direct couvercle 45 mm ○ Blanc

Réf	Prises RJ 45 Living Now	Catégorie	Type connexion
<input type="checkbox"/> KW4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> KG4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> KM4279C5E		5E UTP	Sans outils IDC

Réf	Prises RJ 45 LivingLight Cat. 5e
<input type="checkbox"/> N4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> NT4279C5E <input checked="" type="checkbox"/> L4279C5E <input type="checkbox"/> N4279C5F <input checked="" type="checkbox"/> NT4279C5F <input checked="" type="checkbox"/> L4279C5F	Mécanismes livrés avec l'enjoliveur. A équiper avec le support et la plaque de finition : voir p. 610 5e UTP 5e FTP

Legrand cabling system™ LCS³ boîtes de distribution de zone à équiper

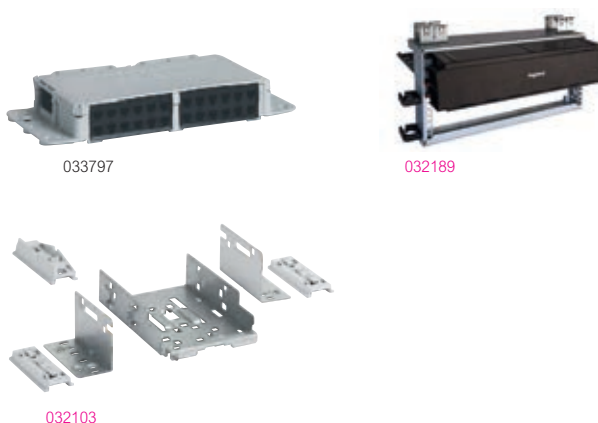

Réf	Boîtes de distribution de zone à équiper
033796 033797	Permettent la distribution des courants faibles dans une zone équipée de 1 à 24 prises RJ 45 Centralisent les connexions pour garantir la flexibilité et l'évolutivité de l'installation S'installent en faux-plafond ou faux-plancher Se raccordent à la baie de brassage ou au coffret d'étage Connexion à une prise RJ 45 avec un cordon dégainé (voir p. 1159) ou à une prise RJ 45 traversée cuivre Mosaic avec un cordon RJ 45/RJ 45 (p. 1159) IP 21 - IK 07 Conformes aux normes : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Repérage T568A et B avec codes couleurs Caractéristiques techniques : - capot polycarbonate PC - socle polypropylène PP - RAL 7035 A équiper directement de connecteurs RJ 45 Haute Densité 12 ports à équiper 24 ports à équiper
032189	Kit Zero U pour montage universel Solution de brassage à distance s'adaptant aux panneaux 19" complets, jusqu'à 4 U pour le montage sur les chemins de câbles et les plateaux Cablofil. Fonctionne notamment avec les panneaux suivants, réf. 032175/76/77
032103	Solution de patch à distance nulle (zéro) U. Pour une fixation universelle : Colonnes de 19", plancher flottant, chemin de câbles en fil et en tôle, montants de montage d'armoires, ... Convient aux cassettes de soudage compactes réf. 032168/69/70, cassettes de soudage réf. 032141 (p. 1166), pré-câblé réf. 032142/43/44/45 (p. 1167) et type cuivre réf. 033755 (p. 1150)

	UTP	FTP	STP
Cat. 8	-	-	033785
Cat. 6 _A	033773	-	033775
Cat. 6	033763	033764	033765
Cat. 5e	033753	033754	-

Connecteurs LCS³, par 6 pièces