

## Coffret 10" & 19" Linkeo

## Coffrets 19" Linkeo fixes et pivotants



646230




646240



Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

| Réf.   | <b>Coffret 10" Linkeo fixes</b>  |                      |                      |                              |
|--------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|
|        | IP 20 - IK 08  |                      |                      |                              |
|        | Coffrets avec porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée                        |                      |                      |                              |
|        | Equipés de 2 montants 10" réglables en profondeur  |                      |                      |                              |
|        | Entrées de câbles prédécoupées hautes, basses et arrières, livrées avec un balai pour entrée de câbles |                      |                      |                              |
|        | Oüies hautes pour ventilation naturelle  |                      |                      |                              |
|        | Livrés avec kit de mise à la masse   |                      |                      |                              |
|        | Coffrets compatibles avec les équipements 10" des coffrets LCS <sup>3</sup> fixes                      |                      |                      |                              |
|        | Gris anthracite RAL 7016   |                      |                      |                              |
|        | <b>Coffret profondeur 300 mm (livré monté)</b>   |                      |                      |                              |
| 646230 | Capacité<br>6 U  | Haut.<br>(mm)<br>362 | Larg.<br>(mm)<br>320 | Charge admissible (kg)<br>12 |

|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
|        | <b>Equipements 10"</b>  |  |  |  |
|        | Livrés avec visserie  |  |  |  |
|        | <b>Panneau de brassage droit 6 connecteurs 1 U à équiper</b>      |  |  |  |
| 033798 | Reçoit jusqu'à 6 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 8               |  |  |  |
|        | Panneau 10" - 1 U (p. 1152)                                       |  |  |  |
|        | <b>Panneau de brassage droit 12 connecteurs 1 U à équiper</b>     |  |  |  |
| 033799 | Reçoit jusqu'à 12 connecteurs RJ 45 cat. 5e à cat. 6 <sub>A</sub> |  |  |  |
|        | Panneau 10" - 1 U (p. 1152)                                       |  |  |  |
|        | <b>Tablette fixe 1 U</b>  |  |  |  |
| 046223 | Prof. 120 mm  |  |  |  |
|        | Charge maxi 10 kg   |  |  |  |
|        | Noir RAL 9005   |  |  |  |
|        | <b>PDU - 10" - 1 U</b>  |  |  |  |
|        | Alimentation 230 V alternatif - 50/60 Hz                          |  |  |  |
|        | Cuve aluminium  |  |  |  |
|        | Embouts avec équerres métalliques. Guidage du cordon intégré      |  |  |  |
|        | Fixation rapide sans vis sur montants 19"                         |  |  |  |
|        | Prises noires   |  |  |  |
| 646800 | 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection           |  |  |  |
|        | Cordon d'alimentation 1 m avec fiche 2P+T 16 A                    |  |  |  |
| 646898 | A équiper   |  |  |  |
|        | Reçoit 8 modules Mosaic   |  |  |  |

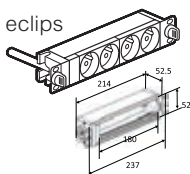

| Réf.   | <b>Coffret vertical Linkeo 19"</b>   |                      |                      |  |
|--------|--|----------------------|----------------------|--|
|        | IP20 - IK 08   |                      |                      |  |
|        | Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire ou coffret divisionnaire |                      |                      |  |
|        | Montage des équipements à la verticale   |                      |                      |  |
|        | Livré monté  |                      |                      |  |
|        | Equipé de :  |                      |                      |  |
|        | - Porte plate métallique avec serrure intégrée                                   |                      |                      |  |
|        | - 2 montants 19" 3U à l'avant et 1U à l'arrière (pour montage PDU)               |                      |                      |  |
|        | - 1 balai pour entrée de câble arrière   |                      |                      |  |
|        | - Oüies pour ventilation naturelle   |                      |                      |  |
|        | Livré avec kit de mise à la masse  |                      |                      |  |
|        | Gris anthracite RAL 7016   |                      |                      |  |
|        | Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire                          |                      |                      |  |
|        | Livré monté  |                      |                      |  |
|        | <b>Coffret profondeur 140 mm</b>   |                      |                      |  |
| 646240 | Capacité<br>3 U + 1 U  | Haut.<br>(mm)<br>569 | Larg.<br>(mm)<br>538 |  |



646212

Livré monté ou à plat



646520



646521

IP 20 - IK 08  
Coffrets avec porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée  
Equipés de 2 montants 19" réglables en profondeur (possibilité d'ajouter 2 montants supplémentaires)  
Oüies hautes pour ventilation naturelle pouvant recevoir le kit ventilateur  
Livrés avec kit de mise à la masse  
Coffrets compatibles avec les équipements 19" des coffrets LCS<sup>3</sup> fixes

| Réf. | <b>Coffrets 19" Linkeo fixes RAL 7016</b>  |               |          |               |               |                        |
|------|--|---------------|----------|---------------|---------------|------------------------|
|      | Panneaux latéraux démontables  |               |          |               |               |                        |
|      | Entrées de câbles prédécoupées hautes, basses et arrières, livrées avec un balai pour entrée de câbles |               |          |               |               |                        |
|      | Gris anthracite RAL 7016   |               |          |               |               |                        |
|      | <b>Coffrets profondeur 450 mm</b>  |               |          |               |               |                        |
|      | Livrés montés  | Livrés à plat | Capacité | Haut.<br>(mm) | Larg.<br>(mm) | Charge admissible (kg) |
|      | 646200   | 646250        | 6 U      | 362           | 600           | 18                     |
|      | 646201   | 646251        | 9 U      | 494           | 600           | 27                     |
|      | 646202   | 646252        | 12 U     | 626           | 600           | 36                     |
|      | 646203   | 646253        | 15 U     | 758           | 600           | 45                     |
|      | 646204   | 646254        | 18 U     | 890           | 600           | 54                     |
|      | 646205   | 646255        | 21 U     | 1022          | 600           | 63                     |

| Réf. | <b>Coffrets profondeur 600 mm</b> |               |          |               |               |                        |
|------|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------------|
|      | Livrés montés                     | Livrés à plat | Capacité | Haut.<br>(mm) | Larg.<br>(mm) | Charge admissible (kg) |
|      | 646210                            | 646260        | 6 U      | 362           | 600           | 18                     |
|      | 646211                            | 646261        | 9 U      | 494           | 600           | 27                     |
|      | 646212                            | 646262        | 12 U     | 626           | 600           | 36                     |
|      | 646213                            | 646263        | 15 U     | 758           | 600           | 45                     |
|      | 646214                            | 646264        | 18 U     | 890           | 600           | 54                     |
|      | 646215                            | 646265        | 21 U     | 1022          | 600           | 63                     |

| Réf. | <b>Coffrets 19" Linkeo pivotants</b> |          |               |               |                        |  |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------|--|
|      | <b>Coffrets profondeur 600 mm</b>    |          |               |               |                        |  |
|      | Livrés montés                        | Capacité | Haut.<br>(mm) | Larg.<br>(mm) | Charge admissible (kg) |  |
|      | 646221                               | 9 U      | 494           | 600           | 27                     |  |
|      | 646222                               | 12 U     | 626           | 600           | 36                     |  |
|      | 646223                               | 15 U     | 758           | 600           | 45                     |  |
|      | 646224                               | 18 U     | 890           | 600           | 54                     |  |
|      | 646225                               | 21 U     | 1022          | 600           | 63                     |  |

| Réf. | <b>Tablettes fixes Linkeo 19"</b>      |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | Fixation en drapeau sur 2 montants 19" |  |  |  |
|      | Hauteur 2 U. Charge maxi : 15 kg       |  |  |  |
|      | Noir RAL 9005                          |  |  |  |
|      | Prof. 200 mm                           |  |  |  |
|      | Pour coffrets prof. 450, 600 mm        |  |  |  |
|      | Prof. 360 mm                           |  |  |  |
|      | Pour coffrets prof. 600 mm             |  |  |  |



| Réf. | <b>Panneaux de gestion 19"</b>        |      |  |  |
|------|---------------------------------------|------|--|--|
|      | Panneau passe fils 1U                 |      |  |  |
|      | Panneau passe fils 2U                 |      |  |  |
|      | <b>Montants 19"</b>                   |      |  |  |
|      | Jeu de 2 montants 19" supplémentaires |      |  |  |
|      | 646242                                | 12 U |  |  |
|      | 646243                                | 15 U |  |  |
|      | 646244                                | 18 U |  |  |
|      | 646245                                | 21 U |  |  |



| Réf. | <b>Accessoires</b>   |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | <b>Jeu de 4 roulettes</b>  |  |  |  |
|      | Pour coffret pivotant  |  |  |  |
|      | <b>Kits ventilateurs Linkeo 19"</b>                                    |  |  |  |
|      | Pour coffrets réf. 646200 à 646265                                     |  |  |  |
|      | Kit composé de : 2 ventilateurs / 1 thermostat / 1 interrupteur ON/OFF |  |  |  |
|      | Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz   |  |  |  |