


Coupe-circuits sectionnables SP à bornes protégées

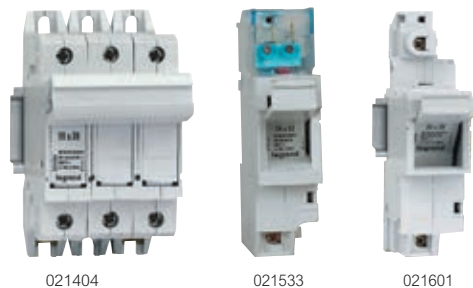

021404

021533

021601

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataloge.be

Conformes aux normes NF C 63-210 et IEC 60269-2
Agréés Bureau Véritas. Hauteur sous plastron 44 mm
Têtes de vis empreinte mixte pour faciliter le serrage des câbles
Fixation à vis ou sur rail

Réf.		SP 38 pour cartouches industrielles 10 x 38		
		Pour protection des départs moteur Se fixent également sur rail avec l'accessoire réf. 036478 (p. 373)		
Sans voyant	A voyant de fusion	Raccordement	Nbre de modules de 17,5 mm	
021400		Neutre équipé	1	
021401	021427	1 P	1 x 16 mm ²	
021403		2 P	ou	
021404		3 P	2 x 10 mm ²	
021405		3 P+N équipé	4	

Réf.		SP 51 pour cartouches industrielles 14 x 51		
		Nbre de modules de 17,5 mm		
Sans microrupteur	Avec microrupteur ¹	Raccordement	Nbre de modules de 17,5 mm	
021500		Neutre équipé	1,5	
021501	021533 ²	1 P	1 x 35 mm ²	
021503		2 P	ou	
021504	021536 ²	3 P	2 x 16 mm ²	
021505		3 P+N équipé	6	


Réf.		SP 58 pour cartouches industrielles 22 x 58		
		Nbre de modules de 17,5 mm		
Sans microrupteur	Avec microrupteur ¹	Raccordement	Nbre de modules de 17,5 mm	
021600		Neutre équipé	2	
021601	021633 ²	1 P	ou	
021604	021636 ²	3 P	2 x 25 mm ²	
021605		3 P+N équipé	8	

Réf.		Accessoires	
021692		Détection coupe-circuit ouvert 5 A - 250 V[~] A fixation latérale sur les SP 51 et SP 58	
021695		Microrupteur de remplacement Pour les SP 51 et SP 58 (réf. 021536 et 021636)	
021696		Poignée de solidarisation Pour SP 38, SP 51 et SP 58 Longueur 300 mm, découpable	
021698		Plaque de sécurité Permet de cadenasser en position ouverte les SP 51 et SP 58 multipolaires, avec cadenas réf. 022797 (p. 197)	

(1) 5 A - 250 V[~]

(2) Présence cartouche, pré-capture (dispositif de protection contre la marche en monophasé)

Cartouches industrielles à couteaux socles et accessoires

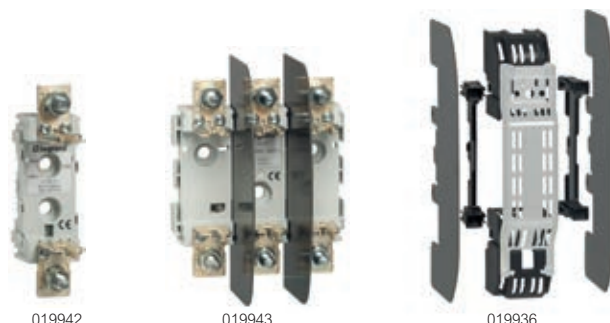

019942

019943

019936

Conformes à la norme IEC 60269-2

Réf.		Socles pour cartouches à couteaux			
		Taille 000/00 à 3 Base en matière plastique auto-extinguible Serrage à ressort Fixation vis ou rail			
1P sans minirupteur	3P sans minirupteur	Taille	In (A)	Raccordement	
019942	019943 ¹	000/00	100	M8	
019944	019945 ¹	000/00	160	M8	
1P sans minirupteur	1P à minirupteur	Taille	In (A)	Raccordement	
019946	019947 ²	0	160	M8	
019948	019949 ²	1	250	M10	
019950	019951 ²	2	400	M10	
	019952 ²	3	630	M12	
1P à minirupteur	019953 ²	In (A)	1250	Raccordement	M12

Réf.		Poignée de manipulation	
019902		Pour toutes cartouches, toutes tailles	

Réf.		Accessoires pour socles		
		Pour socles ci-dessus sans minirupteur		
		Kits de cloisons de séparation et de jumelage Permettent d'associer des socles 1P ensemble et de réaliser la séparation électrique entre pôles		
	Pour socle taille	Nb de cloisons	Nb d'accessoires de jumelage	
019930	000/00	2	0	
019931	0	2	2	
019932	1/2	2	2	
019933	3	2	2	
019919	4	1	0	

Réf.		Kits de protection	
		Protection contre les contacts fortuits. Kits composés de cloisons de séparation, d'accessoires de jumelage et de caches de protection (fusibles et bornes)	
	Pour socle taille	Accessoire de jumelage	
019935	000/00	sans	
019936	0	avec	
019937	1	avec	
019938	2	avec	

(1) Livré avec 2 cloisons de séparation

(2) Socle avec minirupteur (10 A - 250 VA) pour cartouche à percuteur avec signalisation "présence et fusion cartouche"