



Interrupteurs-sectionneurs à fusibles SPX-D

160 à 630 A

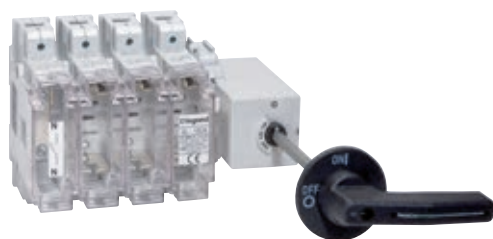

605110 + 605123

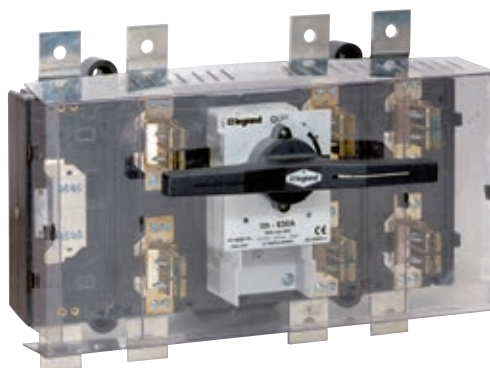

605113 + 605122



605133

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecatleg.be

Réf.	Interrupteurs-sectionneurs à fusibles	Réf.	Accessoires pour interrupteurs-sectionneurs SPX-D
	<p>Pour coupure en charge À équiper de fusibles de type cartouche à couteaux pour une protection contre les surcharges et les courts-circuits Contacts à double coupure avec ouverture et fermeture à force positive Conformes à la norme IEC/EN 60947-3 Catégorie d'usage 23 A - AC Verrouillage :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couverture de fusible en position ON (marche) • Porte/panneau en position ON (marche) • Commandes en position OFF (arrêt) (jusqu'à trois cadenas) <p>Commandes, contacts auxiliaires et blindages de bornes non fournis</p>		<p>Commandes directes 605120 Pour interrupteurs-sectionneurs de 160 A 605121 Pour interrupteurs-sectionneurs de 250 A et 400 A 605122 Pour interrupteurs-sectionneurs de 630 A</p> <p>Commandes extérieures 605123 Pour interrupteurs-sectionneurs de 160 A Profondeur de tableau 129 - 246 mm 605124 Pour interrupteurs-sectionneurs de 250 A et 400 A Profondeur de tableau 210 - 278 mm 605125 Pour interrupteurs-sectionneurs de 630 A Profondeur de tableau 229 - 278 mm</p> <p>Axes de prolongement pour commandes extérieures 605128 Pour commande extérieure réf. 605123 Profondeur de tableau 129 - 393 mm 605129 Pour commande extérieure réf. 605124 Profondeur de tableau 210 - 428 mm 605130 Pour commande extérieure réf. 605125 Profondeur de tableau 229 - 428 mm</p> <p>Contacts auxiliaires 605126 2 NO + 2 NF Pour interrupteurs-sectionneurs 160 A réf. 605100/10 605127 2 NO + 2 NF Pour interrupteur-sectionneurs 250 A, 400 A et 630 A réf. 605101/02/03/11/12/13</p> <p>Cache-bornes 605132 Pour interrupteurs-sectionneurs 250 A et 400 A réf. 605101/02/11/12, kit de 4 cache-bornes 605133 Pour interrupteurs-sectionneurs 630 A réf. 605103/13, kit de 4 cache-bornes</p>
605100	<p>160 A À équiper de fusibles de type cartouche à couteaux taille 00 (p. 125) Bornes à cage 3P</p>		
605110	<p>3P+N (neutre non protégé)</p>		
605101	<p>250 A À équiper de fusibles de type cartouche à couteaux taille 1 (p. 125) Branchement avec cosse 3P</p>		
605111	<p>3P+N (neutre non protégé)</p>		
605102	<p>400 A À équiper de fusibles de type cartouche à couteaux taille 2 (p. 125) Branchement avec cosse 3P</p>		
605112	<p>3P+N (neutre non protégé)</p>		
605103	<p>630 A À équiper de fusibles de type cartouche à couteaux taille 3 (p. 125) Branchement avec cosse 3P</p>		
605113	<p>3P+N (neutre non protégé)</p>		