

Interrupteurs différentiels TX³

interrupteurs différentiels de 16 A à 80 A
types A et F



Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Conformes à la norme IEC 61008-1

- Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue
- Type F : détectent les défauts à composante alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo ...) et détection des courants de défauts hautes fréquences.

Conformes à la contrainte thermique (3000 A 22,5 kA²s) et livrés avec cache-bornes (sauf les calibres 80 A et la version F)
Reçoivent les auxiliaires (ci-contre)

Réf.	Bipolaires 230 V ~		Nbre de modules
	Type A - 10mA		
	Intensité nominale (A)		
411910	16		2
411911	25		2
411912	40		2
411913	63		2
411914	80		2
	Type A - 300mA		
411922	40		2
411923	63		2
411924	80		2
	Type A - 300mA sélectif		
411927	40		2
411928	63		2
	Type F - 30mA		
411595	25		2
411596	40		2
411597	63		2

Réf.	Tétrapolaires 230/400 V ~		Nbre de modules
	Neutre à droite		
	Type A - 30mA		
	Intensité nominale (A)		
411931	25		4
411932	40		4
411933	63		4
411767	80		4
	Type A - 100mA		
411936	25		4
411937	40		4
411938	63		4
	Type A - 300mA		
411942	40		4
411943	63		4
411787	80		4
	Type A - 300mA sélectif		
411947	40		4
411948	63		4
411806	80		4
	Type F - 30mA		
411814	25		4
411815	40		4
411816	63		4
411817	80		4

Peignes à fourches et à dents
Voir p. 224

XL PRO³




Le logiciel pour toutes vos installations


■ Choix des produits facile



■ Choix du tableau de distribution

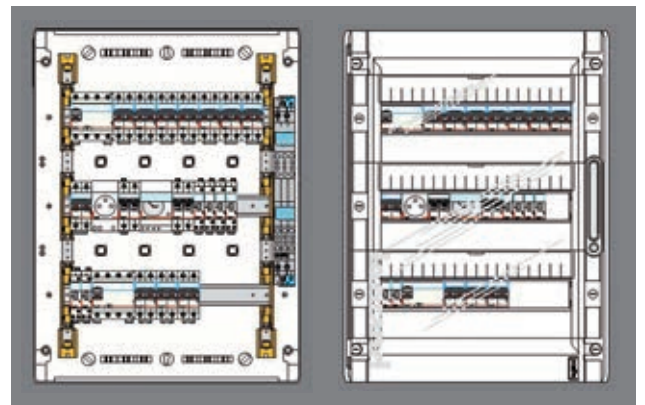

■ Réalisez vos étiquettes de rangée et des produits

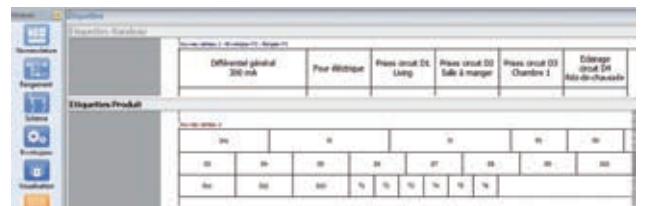

■ Liste de matériel + chiffrage

Fabricant	Référence	Désignation	Quantité	P.U. Tarif	P.U. Site	Total Site
Legrand	00430	Peigne 2P-7 0/100 A à visser	1	20,7500	20,7500	20,75
Legrand	00380	Coffret 10-120 3 rangées 18 modules porte transparente	1	115,4000	115,4000	115,40
Legrand	00017	Disj. 1P 3000A 3P-C 10A	30	12,2500	12,2500	367,50
Legrand	00018	Disj. 1P 3000A 3P-C 15A	1	14,3800	14,3800	14,38
Legrand	00012	Programmeur vertical 22° auto - 40 à -3 rangées	1	12,2500	12,2500	12,25
Legrand	00780	Disj. 01° 4000A 3P-C 16A	2	26,3300	26,3300	52,66
Legrand	02082	Inter. air 1P 4P 40A 30mA Type A avec cache borne	1	111,2000	111,2000	111,20
Legrand	02084	Inter. air 1P 4P 40A 30mA Type A avec cache borne	1	102,8000	102,8000	102,80
Legrand	02308	Télérupteur 1P 25A cdt 230V	8	28,3500	28,3500	226,80
Legrand	02361	Disj. horaire enclayé 10A jour	1	198,2000	198,2000	198,20

Voir www.ecatalog.be/services