

# Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 10000 - 16 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 1 A à 100 A  
courbe B




408869



408943



409015

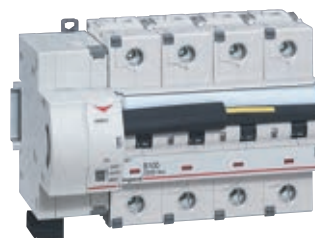

409090 + 406292 (p. 181)

DX<sup>3</sup> 1,5 module/pôle :  
acceptent la  
commande motorisée  
réf. 406292

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Conformes à la norme IEC 60898-1

Pouvoir de coupure :

10000 - IEC 60898-1 - 400 V~

16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

32 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4/P)

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX<sup>3</sup> (voir p. 192 et 196)

Peignes à fourches et à dents (p. 224) sauf réf.<sup>(1)</sup>

## Réf. Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 10000 - 16 kA - courbe B

Courbe B	Unipolaires - 230/400V~	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
408865	1	1
408866	2	1
408867	3	1
408868	4	1
408869	6	1
408870	10	1
408872	16	1
408873	20	1
408874	25	1
408875	32	1
408876	40	1
408877	50	1
408878	63	1
	Bipolaires - 230/400V~	
408935	1	2
408936	2	2
408937	3	2
408938	4	2
408939	6	2
408940	10	2
408942	16	2
408943	20	2
408944	25	2
408945	32	2
408946	40	2
408947	50	2
408948	63	2
408966 <sup>1</sup>	80	3
408967 <sup>1</sup>	100	3

## Réf. Disjoncteurs DX<sup>3</sup> 10000 - 16 kA - courbe B (suite)

Courbe B	Tripolaires - 400V~	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
408984	1	3
408985	2	3
408986	3	3
408987	4	3
408988	6	3
408989	10	3
408991	16	3
408992	20	3
408993	25	3
408994	32	3
408995	40	3
408996	50	3
408997	63	3
409015 <sup>1</sup>	80	4,5
409016 <sup>1</sup>	100	4,5
	Tétrapolaires - 400V~	
409058	1	4
409059	2	4
409060	3	4
409061	4	4
409062	6	4
409063	10	4
409065	16	4
409066	20	4
409067	25	4
409068	32	4
409069	40	4
409070	50	4
409071	63	4
409089 <sup>1</sup>	80	6
409090 <sup>1</sup>	100	6

<sup>1</sup> : Non peignable

Commandes déportées  
p. 197

