


Disjoncteurs DX³ - 25 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 6 A à 125 A
courbe C

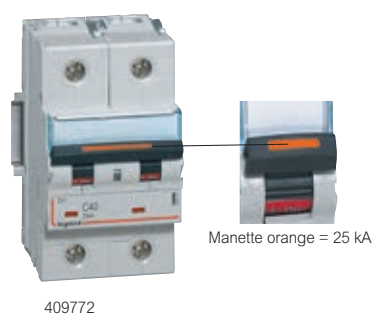

Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Pouvoir de coupure :
25 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
50 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)
Peignes à fourches et à dents (p. 224) sauf réf.⁽¹⁾
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 191 et 192)

Réf. Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe C

Courbe C	Bipolaires - 230/400V \sim		
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules	
409766	6	2	
409767	10	2	
409768	16	2	
409769	20	2	
409770	25	2	
409771 ¹	32	3	
409772 ¹	40	3	
409773 ¹	50	3	
409774 ¹	63	3	
409775 ¹	80	3	
409776 ¹	100	3	
409777 ¹	125	3	
409779	Tripolaires 400 V \sim		
		6	3
	409780	10	3
	409781	16	3
	409782	20	3
	409783	25	3
	409784 ¹	32	4,5
	409785 ¹	40	4,5
	409786 ¹	50	4,5
	409787 ¹	63	4,5
	409788 ¹	80	4,5
	409789 ¹	100	4,5
409790 ¹	125	4,5	

Réf. Disjoncteurs DX³ - 25 kA - courbe C (suite)

Courbe C	Tétrapolaires 400 V \sim	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
409792	6	4
409793	10	4
409794	16	4
409795	20	4
409796	25	4
409797 ¹	32	6
409798 ¹	40	6
409799 ¹	50	6
409800 ¹	63	6
409801 ¹	80	6
409802 ¹	100	6
409803 ¹	125	6

1 : Non peignable

Blocs différentiels adaptables
Voir p. 191 et 192

