


Disjoncteurs DX³ - 25 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 10 A à 125 A
courbe B

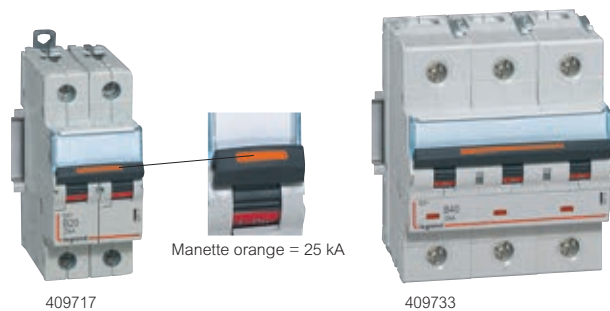

Disjoncteurs DX³ - 25 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 6 A à 125 A
courbe D



Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Pouvoir de coupure :
25 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
50 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)
Peignes à fourches et à dents (p. 224) sauf réf.⁽¹⁾
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 191 et 192)

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Pouvoir de coupure :
25 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
50 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)
Peignes à fourches et à dents (p. 224) sauf réf.⁽¹⁾
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 191 et 192)

Réf.	Disjoncteurs DX ³ - 25 kA - courbe B	
	Bipolaires 230/400 V\sim	
	In (A)	Nbre de modules
Courbe B		
409715	10	2
409716	16	2
409717	20	2
409718	25	2
409719	32	2
409720 ¹	40	3
409721 ¹	50	3
409722 ¹	63	3
	Tripolaires 400 V\sim	
409728	10	3
409729	16	3
409730	20	3
409731	25	3
409732 ¹	32	4,5
409733 ¹	40	4,5
409734 ¹	50	4,5
409735 ¹	63	4,5
	Tétrapolaires 400 V\sim	
409741	10	4
409742	16	4
409743	20	4
409744	25	4
409745 ¹	32	6
409746 ¹	40	6
409747 ¹	50	6
409748 ¹	63	6
409749 ¹	80	6
409750 ¹	100	6
409751 ¹	125	6

Réf.	Disjoncteurs DX ³ - 25 kA - courbe D	
	Bipolaires 230/400 V\sim	
	In (A)	Nbre de modules
Courbe D		
409818	6	2
409819	10	2
409820	16	2
409821	20	2
409822	25	2
409823 ¹	32	3
409824 ¹	40	3
	Tripolaires 400 V\sim	
409832	10	3
409833 ¹	16	4,5
409834 ¹	20	4,5
409835 ¹	25	4,5
409836 ¹	32	4,5
409837 ¹	40	4,5
409838 ¹	50	4,5
409839 ¹	63	4,5
409840 ¹	80	4,5
409841 ¹	100	4,5
409842 ¹	125	4,5
	Tétrapolaires 400 V\sim	
409845	10	4
409846 ¹	16	6
409847 ¹	20	6
409848 ¹	25	6
409849 ¹	32	6
409850 ¹	40	6
409851 ¹	50	6
409852 ¹	63	6
409853 ¹	80	6
409854 ¹	100	6
409855 ¹	125	6

1 : Non peignable