



Disjoncteurs DX³ MA - 25 kA magnétique seul

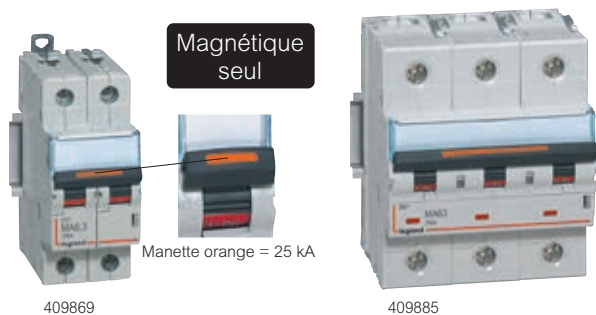

Disjoncteurs DX³ - 36 kA disjoncteurs magnéto-thermiques de 10 A à 80 A courbe C

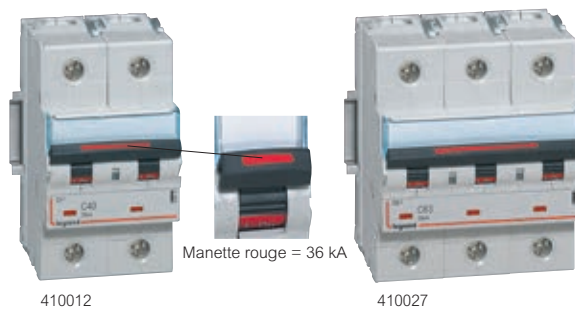

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Pouvoir de coupure :
25 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
50 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)
Peignes à fourches et à dents (p. 224) sauf réf.⁽¹⁾
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 191 et 192)
Magnétique réglé entre 12 et 14 In

Réf.	Disjoncteurs DX ³ MA - 25 kA magnétique seul		
	Bipolaires 230/400 V\sim		
	In (A)	Seuil magnétique (A)	Nbre de modules
409866	1,6	20	2
409867	2,5	32	2
409868	4	50	2
409869	6,3	80	2
409870	10	125	2
409871	12,5	160	2
409872	16	200	2
409873	25	320	2
	Tripolaires 400 V\sim		
409876	1,6	20	3
409877	2,5	32	3
409878	4	50	3
409879	6,3	80	3
409880	10	125	3
409881 ¹	12,5	160	4,5
409882 ¹	16	200	4,5
409883 ¹	25	320	4,5
409884 ¹	40	500	4,5
409885 ¹	63	780	4,5
	Tétrapolaires 400 V\sim		
409886	1,6	20	4
409887	2,5	32	4
409888	4	50	4
409889	6,3	80	4
409890	10	125	4
409891 ¹	12,5	160	6
409892 ¹	16	200	6
409893 ¹	25	320	6
409894 ¹	40	500	6
409895 ¹	63	780	6

1 : Non peignable

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Pouvoir de coupure :
36 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
72 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)
Non peignable
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 192)

Réf.	Disjoncteurs DX ³ - 36 kA - courbe C	
	Bipolaires 230/400 V\sim	
	Courbe C In (A)	Nbre de modules
410007	10	3
410008	16	3
410009	20	3
410010	25	3
410011	32	3
410012	40	3
410013	50	3
410014	63	3
410015	80	3
	Tripolaires 400 V\sim	
410020	10	4,5
410021	16	4,5
410022	20	4,5
410023	25	4,5
410024	32	4,5
410025	40	4,5
410026	50	4,5
410027	63	4,5
410028	80	4,5
	Tétrapolaires 400 V\sim	
410033	10	6
410034	16	6
410035	20	6
410036	25	6
410037	32	6
410038	40	6
410039	50	6
410040	63	6
410041	80	6

Bloc différentiels
adaptables type F
Voir p. 191 et 192

