



## Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 50 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 10 A à 63 A  
courbe C

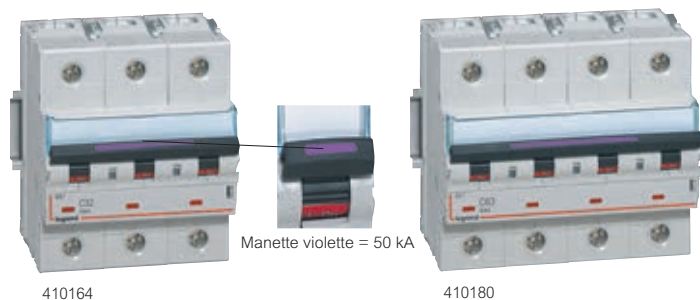

## Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 50 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 10 A à 63 A  
courbe B

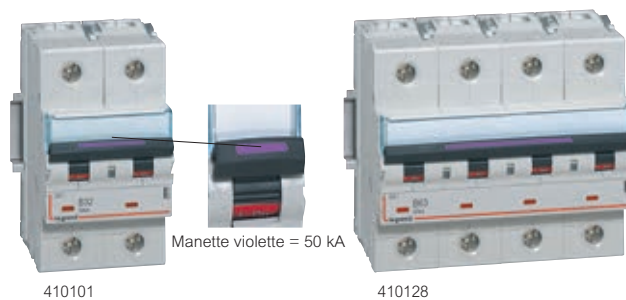

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Pouvoir de coupure :  
50 kA - EN 60947-2 - 400 V $\sim$   
100 kA - EN 60947-2 - 230 V $\sim$   
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)  
Non peignable  
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 192)

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Pouvoir de coupure :  
50 kA - EN 60947-2 - 400 V $\sim$   
100 kA - EN 60947-2 - 230 V $\sim$   
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)  
Non peignable  
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 192)

Réf.	Disjoncteurs DX <sup>3</sup> - 50 kA - courbe C	
	<b>Bipolaires 230/400 V<math>\sim</math></b>	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
410147	10	3
410148	16	3
410149	20	3
410150	25	3
410151	32	3
410152	40	3
410153	50	3
410154	63	3
	<b>Tripolaires 400 V<math>\sim</math></b>	
410160	10	4,5
410161	16	4,5
410162	20	4,5
410163	25	4,5
410164	32	4,5
410165	40	4,5
410166	50	4,5
410167	63	4,5
	<b>Tétrapolaires 400 V<math>\sim</math></b>	
410173	10	6
410174	16	6
410175	20	6
410176	25	6
410177	32	6
410178	40	6
410179	50	6
410180	63	6

Réf.	Disjoncteurs DX <sup>3</sup> - 50 kA - courbe B	
	<b>Bipolaires 230/400 V<math>\sim</math></b>	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
410097	10	3
410098	16	3
410099	20	3
410100	25	3
410101	32	3
410102	40	3
	<b>Tétrapolaires 400 V<math>\sim</math></b>	
410121	10	6
410122	16	6
410123	20	6
410124	25	6
410125	32	6
410126	40	6
410127	50	6
410128	63	6

Auxiliaires DX<sup>3</sup>  
Voir p. 196



Logiciel XL-Pro<sup>3</sup> Tableaux p. 121

