


Disjoncteurs DX³ - 50 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 10 A à 63 A
courbe D



Disjoncteurs DX³ MA - 50 kA

magnétique seul

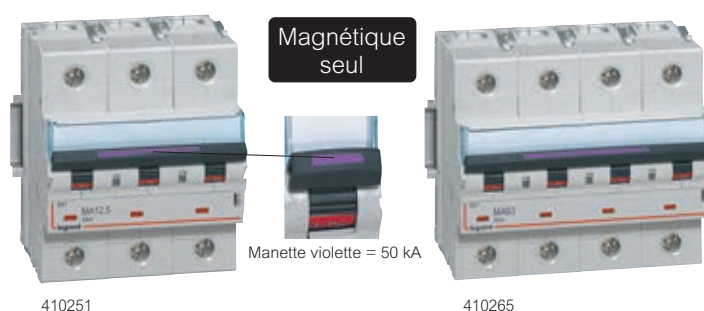

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Pouvoir de coupure :
50 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
100 kA - EN 60947-2 - 230 V \sim
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)
Non peignable
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 192)

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Pouvoir de coupure :
50 kA - EN 60947-2 - 400 V \sim
Reçoivent les auxiliaires (p. 196)
Non peignable
S'associent aux blocs différentiels adaptables (p. 192)
Magnétique réglé entre 12 et 14 In

Réf.	Disjoncteurs DX ³ - 50 kA - courbe D	
	Bipolaires 230/400 V\sim	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
410199	10	3
410200	16	3
410201	20	3
410202	25	3
410203	32	3
410204	40	3
	Tripolaires 400 V\sim	
410212	10	4,5
410213	16	4,5
410214	20	4,5
410215	25	4,5
410216	32	4,5
410217	40	4,5
410218	50	4,5
410219	63	4,5
	Tétrapolaires 400 V\sim	
410225	10	6
410226	16	6
410227	20	6
410228	25	6
410229	32	6
410230	40	6
410231	50	6
410232	63	6

Réf.	Disjoncteurs DX ³ MA - 50 kA - magnétique seul		
	Tripolaires 400 V\sim		
	In (A)	Seuil magnétique (A)	Nbre de modules
410246	1,6	20	4,5
410247	2,5	32	4,5
410248	4	50	4,5
410249	6,3	80	4,5
410250	10	125	4,5
410251	12,5	160	4,5
410252	16	200	4,5
410253	25	320	4,5
410254	40	500	4,5
410255	63	780	4,5
	Tétrapolaires 400 V\sim		
410256	1,6	20	6
410257	2,5	32	6
410258	4	50	6
410259	6,3	80	6
410260	10	125	6
410261	12,5	160	6
410262	16	200	6
410263	25	320	6
410264	40	500	6
410265	63	780	6

Auxiliaires et commandes motorisées DX³
Voir p. 196 et 197

