 
 


Peignes, bornes d'arrivée et cordons



404944



404914



404905



404906




404904




404903


Réf.	Peignes à dents	
	Nombre max. d'appareils raccordés	Longueur en nombre de mod
Unipolaires		
Réversibles : bleu pour le neutre, noir pour la phase		
404926	13	13
404937	57	57 (1m)
Bipolaires		
404938*	6	12
404939	28	56 (1m)
Bipolaires équilibrés sur 3 phases		
404940*	6	12
404941	28	56 (1m)
Tripolaires		
404942*	4	12
404943	19	57 (1m)
Tétrapolaires		
404944*	3	12
404945	14	56 (1m)
Tétrapolaires (distribution 2P)		
Alimentation tétra (inter diff. 4P)		
Distribution 2P		
L1L2L3N, L1N, L2N, L3N, L1N, ...		
404966	8	18

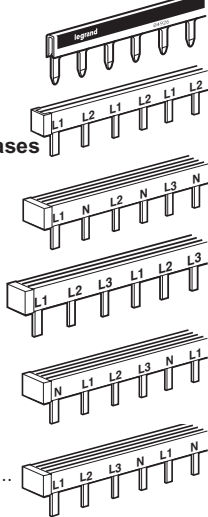

Réf.	Accessoires pour peignes	
404988	Protection des dents et fourches non utilisées 12 modules découpables	
404989	Protections d'extrémités Pour peignes unipolaires à dents (404926/37)	
404994	Pour peignes bipolaires à dents et à fourches (404913/14/38/39)	
404990	Pour peignes tripolaires à dents (404942/43)	
404995	Pour peignes tripolaires à fourches (404917/18)	
404991	Pour peignes tétrapolaires et bipolaires équilibrés sur 3 phases à dents et à fourches (404915/16/19/20/40/41/44/45/66/67)	
Bornes d'arrivée Pour raccordement des câbles d'arrivée		
Bornes à dents Pour peignes unipolaires Section de 4 à 25 mm ² - IP 2X		
404905	Pour tous les peignes à dents Section de 6 à 35 mm ²	
404906		
404904	Borne à fourche Section de 4 à 25 mm ²	
Cordons de repiquage entre 2 rangées Longueur 270 mm - section 10 mm ² Jeu de 2 cordons : 1 phase + 1 neutre		
404903	Neutre	
404907	Phase	
404908		

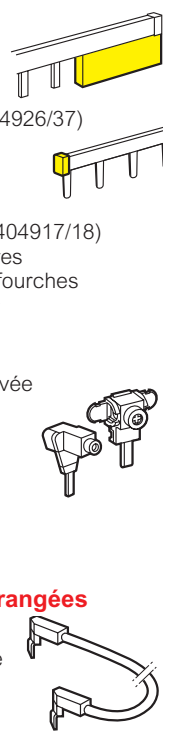

Réf.	Peignes à fourches	
	Nombre max. d'appareils raccordés	Longueur en nombre de mod
Bipolaires		
404913*	6	12
404914	28	56 (1m)
Bipolaires équilibrés sur 3 phases		
404915*	6	12
404916	28	56 (1m)
Tripolaires		
404917*	4	12
404918	19	57 (1m)
Tétrapolaires		
404919*	3	12
404920	14	56 (1m)
Tétrapolaires (distribution 2P)		
Alimentation tétra (inter diff. 4P)		
Distribution 2P		
L1L2L3N, L1N, L2N, L3N, L1N, ...		
404967	8	18

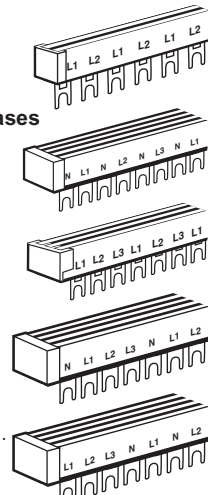

■ Caractéristiques des peignes

	Types de peignes	Nombre maxi d'appareils raccordés	Longueur en nombre de modules	Section (mm ²)	Intensités admissibles	
					1 point central d'alimentation	2 points d'alimentation
Unipolaire	1 rangée	13	13	16	80	100
	Au mètre	57	57	16	80	100
Bipolaire	1 rangée	6	12	10	63	90
	Au mètre	28	56	16	80	100
Bipolaire équilibré 3 phases	1 rangée	6	12	10	63	90
	Au mètre	28	56	16	80	100
Tripolaire	1 rangée	4	12	10	63	90
	Au mètre	19	57	16	80	100
Tétrapolaire	1 rangée	3	12	10	63	90
	Au mètre	14	56	16	80	100
Tétrapolaire (distribution 2P)	1 rangée	8	18	16	80	100

(1) Pré-équipés de protections d'extrémités