


Borniers de répartition

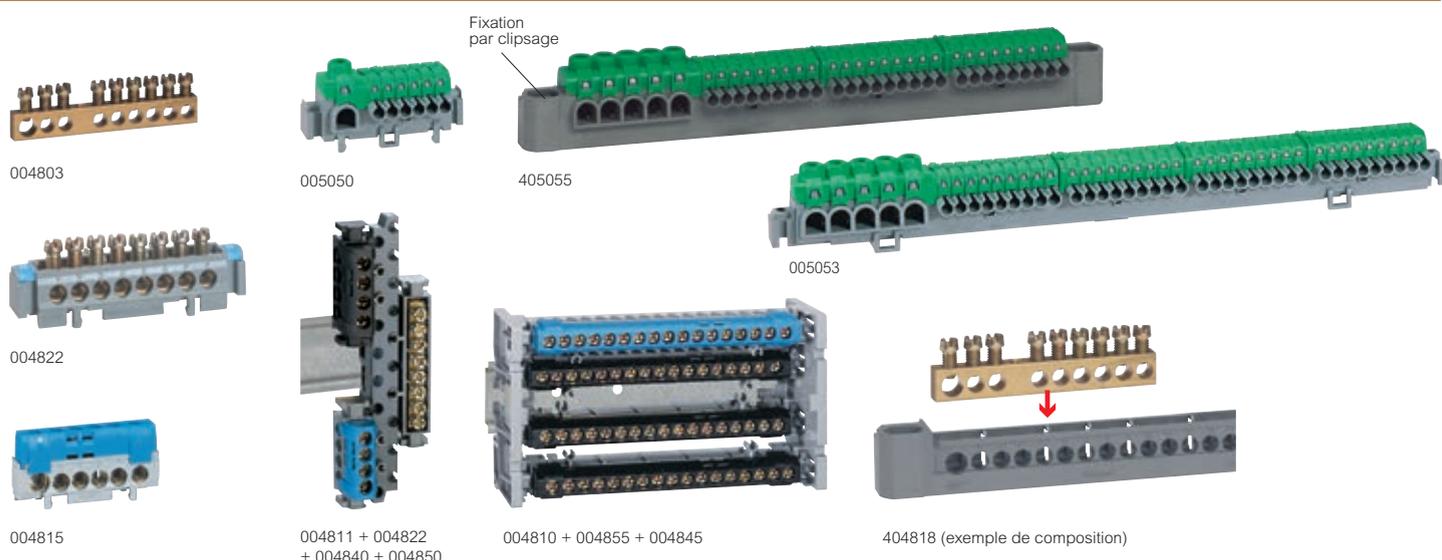

Réf.	Borniers de répartition à vis		
	Conformes à la norme IEC 60998-2-1 Livrés vis ou cages desserrées 100 A maxi - 400 V \sim avec arrivée 25 mm ² 80 A maxi - 400 V \sim avec arrivée 16 mm ²		
	Borniers nus à visser Se fixent par vis M4		
	Connexions (mm ²)	Long. (mm)	
004801	1 x 6 à 25 + 4 x 1,5 à 16	45	
004803	1 x 6 à 25 + 8 x 1,5 à 16	73	
004805	1 x 6 à 25 + 14 x 1,5 à 16	122	
004806	1 x 6 à 25 + 19 x 1,5 à 16	157	
004807	1 x 6 à 25 + 24 x 1,5 à 16	192	
	Borniers nus sur support Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 004811 ou sur barreau plat 12 x 2 Livrés avec repères Duplix		
	Connexions (mm ²)	Long. (mm)	
004820	4 x 1,5 à 16	47	
004822	8 x 1,5 à 16	75	
004824	1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113	
	Borniers isolés IP 2X Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 004811 ou sur barreau plat 12 x 2		
	Connexions (mm ²)	Long. (mm)	
Phase (noir)	Neutre (bleu)		
004816	004815	1 x 10 à 35 + 5 x 6 à 25	62
004850	004840	4 x 1,5 à 16	47
004852	004842	8 x 1,5 à 16	75
004854	004844	1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113
004855	004845	1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16	141
004856	004846	1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16	176
Terre (vert)			
004830		4 x 1,5 à 16	47
004832		8 x 1,5 à 16	75
004834		1 x 6 à 25 + 12 x 1,5 à 16	113
004835		1 x 6 à 25 + 16 x 1,5 à 16	141
004836		1 x 6 à 25 + 21 x 1,5 à 16	176
404839		1 x 6 à 25 + 26 x 1,5 à 16	227
004838		2 x 6 à 25 + 33 x 1,5 à 16	276

Réf.	Borniers IP 2X à connexion automatique		
	Conformes à la norme IEC 60998-2-1/2-2 Acceptent les fils souples et rigides		
	Pour coffrets Drivia 13 modules Bornes automatiques pour fils souples ou rigides Déconnexion à l'aide d'un tournevis plat (3,5 mm)		
	Connexions		
	à vis (mm ²)	auto (mm ²)	Long. (mm)
Terre (vert)			
405055	5 x 6 à 25	27 x 1,5 à 4	227
	Pour coffrets Plexo³ 12 modules et coffrets encastrés		
	Connexions		
	à vis (mm ²)	auto (mm ²)	Long. (mm)
Terre (vert)			
005053	5 x 6 à 25	36 x 1,5 à 4	276
	Pour coffrets Plexo³ 18 modules, XL³ 125 et XL³ 160		
	Connexions		
	à vis (mm ²)	auto (mm ²)	Long. (mm)
Terre (vert)			
005054	5 x 6 à 25 + 5 x 6 à 35	45 x 1,5 à 4	385
	Universels Se fixent sur rail ou , sur support universel réf. 004811 ou sur barreau plat 12 x 2		
	Connexions		
	à vis (mm ²)	auto (mm ²)	Long. (mm)
Terre (vert)			
005050	1 x 6 à 25	6 x 1,5 à 4	63
005051	3 x 6 à 25	9 x 1,5 à 4	98
	Supports pour borniers		
	Support universel Permet de monter tous les borniers sur rail ou		
004811			
	Support répartiteur Permet d'associer jusqu'à 4 borniers à vis de même dimension pour composer un répartiteur (sauf réf. 004815/16)		
004810			
	Supports vides		
404818	Support vide 28 trous (long. 227 mm), pour coffrets Drivia		
004817	Support vide 35 trous (long. 276 mm), pour coffrets Plexo ³ 12 modules		
404821	Support vide 50 trous pour coffrets Plexo ³ 18 modules, XL ³ 125 et XL ³ 160		
	Barreau plat 12 x 2 Reçoit les borniers IP 2X Se fixe directement dans les coffrets et armoires ou sur les supports isolants réf. 020090 Longueur 1 mètre		
004819			