

Répartition horizontale HX³ optimisée jusqu'à 400 A

en coffrets et armoires XL³ 400, 800, 4000



Réf.	Répartiteurs de rangée 250 A - HX ³
404480	Se montent en coffrets et armoires XL ³ 400 Reçoivent les bases pour DPX ³ et les bases pour appareils DX ³ Capacité 24 modules Avec connexion directe sur jeu de barres 250/400 A VX ³ en fond d'armoire
404481	Sans connexion
404482	Module d'alimentation latérale pour répartiteur sans connexion 250 et 400 A

Réf.	Répartiteurs de rangée 400 A - HX ³
404483	Se montent en coffrets et armoires XL ³ 800 et armoires XL ³ 4000 Reçoivent les bases supports pour DPX ³ et pour appareils modulaires Capacité 24 modules Avec connexion directe sur jeu de barres 800 A VX ³ en fond d'armoire
404484	Sans connexion
404482	Module d'alimentation latérale pour répartiteur sans connexion 250 et 400 A

Réf.	Bases supports HX ³ pour disjoncteurs de puissance DPX ³
404500	Permettent la connexion automatique des disjoncteurs DPX ³ sur les répartiteurs de rangée 250 A et 400 A HX ³ Livrés avec caches bornes
404501	Pour DPX³ 160 3P 4P avec ou sans différentiel
404502	Pour DPX³ 250 3P 4P avec ou sans différentiel
404503	

Réf.	Bases supports HX ³ pour appareils modulaires DX ³
404508	Permettent la connexion automatique des appareils DX ³ sur les répartiteurs de rangée 250 et 400 A HX ³ Les bases sont alimentées par le répartiteur
404509	Bases plug-in pour DX³ 1 module/pôle Pour DX ³ tétrapolaire
404510	Pour DX ³ tripolaire
404511	Pour DX ³ unipolaire - Phase L1
404512	Pour DX ³ unipolaire - Phase L2
404513	Pour DX ³ unipolaire - Neutre N
404515	Bases à fils pour DX³ 1,5 module/pôle Pour DX ³ tétrapolaire
404516	Pour DX ³ tripolaire
404517	Pour DX ³ unipolaire - Neutre N
404518	Pour DX ³ unipolaire - Phase L1
404519	Pour DX ³ unipolaire - Phase L2
404520	Pour DX ³ unipolaire - Phase L3
404521	Bases à fils pour DX³ 1 module/pôle - In ≤ 63 A Pour DX ³ tétrapolaire
404522	Pour DX ³ tripolaire
404523	Pour DX ³ unipolaire - Neutre N
404524	Pour DX ³ unipolaire - Phase L1
404525	Pour DX ³ unipolaire - Phase L2
404526	Pour DX ³ unipolaire - Phase L3
404527	Base universelle Base vide 1 module sans alimentation

Répartition horizontale HX³ optimisée jusqu'à 400 A

en coffrets et armoires XL³ 400, 800, 4000


■ Caractéristiques techniques

Tension d'emploi (U_e) : 230/400 V~
Fréquence d'emploi : 50/60 Hz
Courant de court-circuit admissible (I_{pk}) : 52 kA
Tension d'isolement (U_i) : 1000 V
Courant d'emploi : 250/400 A maximum (alimentation centrale)
Indice de protection : IP 20
Section maximum de raccordement du module d'alimentation : barres souples 32 x 4 mm

■ Mise en œuvre


Alimentation directe

Par jeu de barres en fond d'armoire

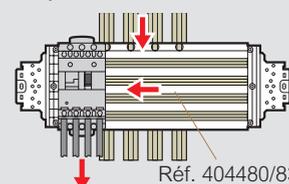


Alimentation indirecte

Par appareil de tête de rangée

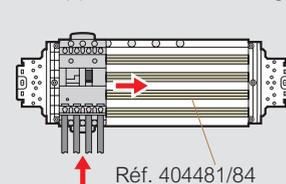


Par jeu de barres en gaine à câbles

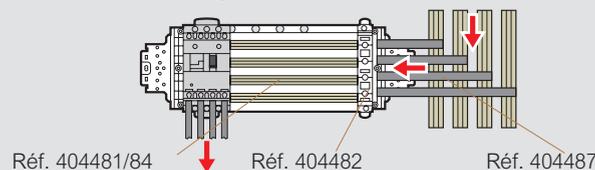


■ Dimensions

Réf. 404480/81/83/84

Réf. 404482

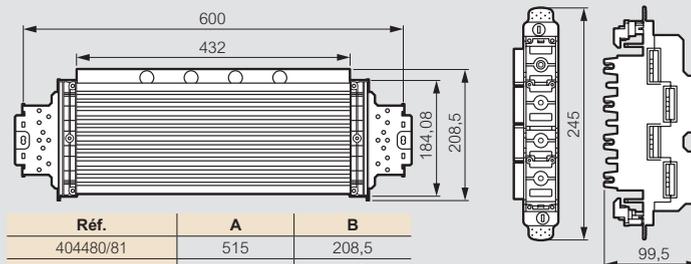

Réf. 404500/01/02/03

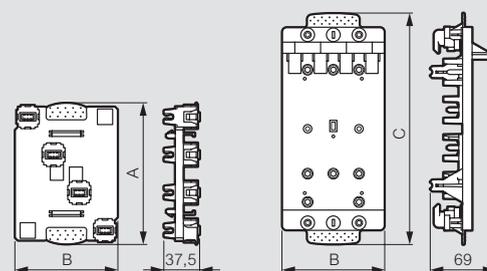

Bases pour DX³

