


## Répartition verticale VX<sup>3</sup> optimisée jusqu'à 400 A en armoire XL<sup>3</sup> 400

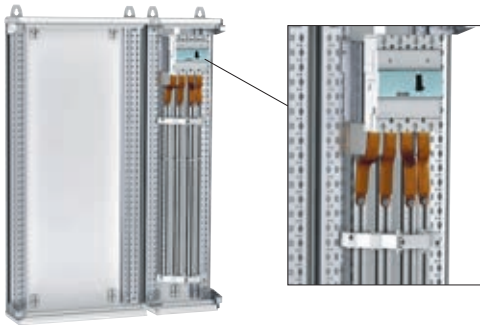

Barres en C réf. 404430 + supports réf. 404450  
+ kit de raccordement réf. 404453

### Caractéristiques techniques **ci-contre**


Réf.	Jeux de barres aluminium 250/400 A - VX <sup>3</sup>
	Constitués de barres en aluminium cuivré étamé, profil en C, insérées dans un fond isolant et maintenues par des supports isolants Entraxe des barres 43 mm
	<b>Jeu de barres en fond d'armoire</b> Se monte en armoire XL <sup>3</sup> 400
404436	Fond isolant pour armoire hauteur 1900 mm
404437	Support isolant pour barre alu en C
404438	Support talon isolant pour barre alu en C
404439	Jeu de profilés isolants pour la protection IP 2x des barres
	<b>Jeu de barres alu en gaine à câbles</b> Se monte en gaine à câbles externe XL <sup>3</sup> 400 ou en gaine à câbles interne XL <sup>3</sup> 800
404450	Support isolant pour barre alu en C
404451	Support talon isolant pour barre alu en C
	<b>Barres aluminium cuivré étamé en C</b> Compatibilité électrolytique avec le cuivre garanti
404430	250 A - hauteur 1600 mm
404431	400 A - hauteur 1600 mm
	<b>Accessoires pour barres alu 250 et 400 A</b>
404490	Borne de repiquage 250 A IP 2X
404493	Ecrous marteau longueur 22 mm
	<b>Kits de raccordement préfabriqués</b> Barres cuivre rigides préparées pour le raccordement des appareils sur le jeu de barres alu 250/400 A VX <sup>3</sup> Livrés avec visserie
	<b>Pour l'alimentation d'un jeu de barres en fond d'armoire</b>
404440	Par un DPX <sup>3</sup> 160 avec ou sans différentiel
404441	Par un DPX <sup>3</sup> 250 avec ou sans différentiel
404442	Par un DPX <sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel
404443	Par un DPX-IS 250
404444	Par un DPX-IS 630
	<b>Pour l'alimentation d'un jeu de barres en gaine à câbles par un appareil en gaine à câbles</b>
404452	Par un DPX <sup>3</sup> 160 avec ou sans différentiel
404453	Par un DPX <sup>3</sup> 250 avec ou sans différentiel
404454	Par un DPX <sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel
	<b>Pour le raccordement d'un appareil horizontal en armoire sur un jeu de barres en gaine à câbles</b>
404455	Pour un DPX <sup>3</sup> 250 avec ou sans différentiel
404457	Pour un DPX <sup>3</sup> 160 avec ou sans différentiel
404458	Pour un DPX <sup>3</sup> 630 sans différentiel
	<b>Pour le raccordement d'un répartiteur de rangée 250 A HX<sup>3</sup> sur un jeu de barres en gaine à câbles</b>
404487	Pour un répartiteur de rangée réf. 404481 équipé du module d'alimentation réf. 404482

Equipements, plastrons et façades pour gaine à câbles XL<sup>3</sup> 400 **Voir p. 305**


## Répartition HX<sup>3</sup>/VX<sup>3</sup> optimisée en armoire XL<sup>3</sup> 400

### ■ Possibilités de montage

#### Jeu de barres en fond d'armoire

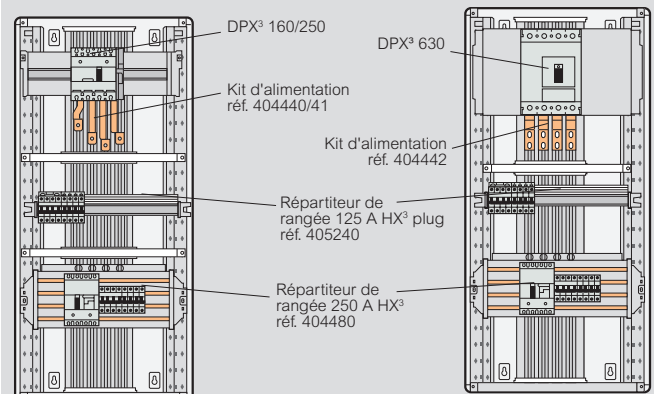

#### Jeu de barres et appareil de tête en gaine à câbles externe

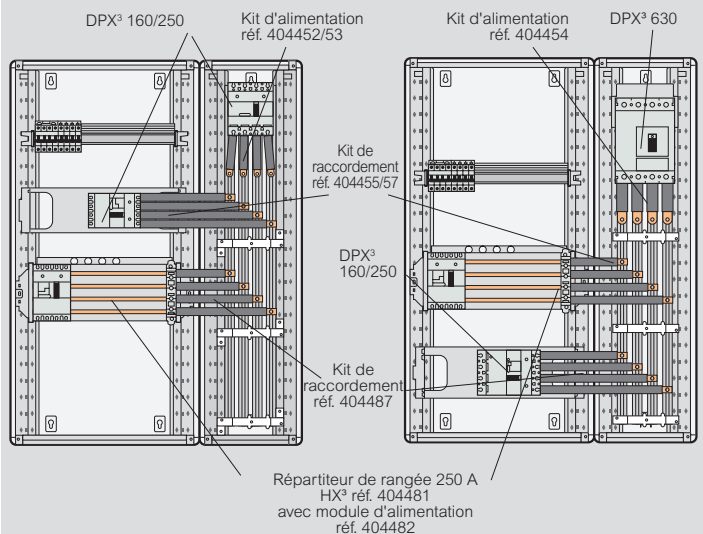

Les répartiteurs de rangée alimentés par jeu de barres latéral doivent être équipés du module d'alimentation réf. 404482

#### Jeu de barres en gaine à câbles externe et appareil de tête en armoire

