



Répartition IS verticale VX³ IS jusqu'à 2000 A en armoire XL³ 4000

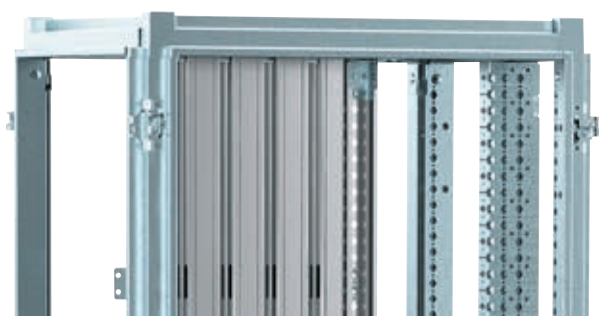

404600

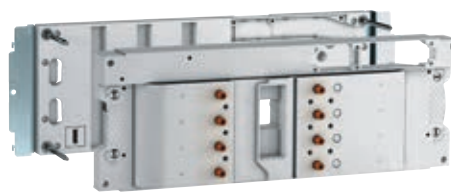

404623



404659

Réf.	Châssis colonne VX ³ IS xx3
	<p>Jeu de barres en aluminium cuivré étamé Profil spécial pour connexion automatique par pinces Reçoit les bases VX³ IS pour appareils et les répartiteurs de rangée HX³ IS Permet la répartition conforme aux IS 223, 233 et 333 en fonction des bases et des répartiteurs installés Livré avec cloisonnements Se monte en armoire XL³ 4000</p> <p>Châssis VX³ IS Châssis constitué de montants et de supports isolants pour barres aluminium Réversibles pour installation du jeu de barres principal horizontal en haut ou en bas de l'armoire Pour armoire XL³ 4000 hauteur 2200 mm</p> <p>Cadres support plastrons 020855 Fixe pour armoire largeur 725 mm ou armoire largeur 975 mm sans gaine à câbles interne 020856 Fixe pour armoire largeur 975 mm avec gaine à câbles interne</p> <p>Barres aluminium cuivré étamé VX³ IS xx3 Profil avant pour connexion automatique Profil arrière en C pour l'alimentation Equipées de profils isolants IP 2X Hauteur 1800 mm</p> <p>404604 1250 A 404606 2000 A</p>
prof. armoire (mm) 725 975 404600 ¹ 404602 ¹	

Réf.	Bases VX ³ IS pour appareils
	<p>Se fixent sur les montants fonctionnels Alimentation par pinces Connexion et déconnexion automatique sur le châssis colonne VX³ IS</p> <p>Bases VX³ IS 223 (WFD) Raccordement amont automatique Raccordement aval par prises avant Pour DPX³ 160 avec ou sans différentiel Pour DPX³ 250 avec ou sans différentiel Pour DPX³ 630 avec ou sans différentiel</p> <p>Bases VX³ IS 233 (WWD) Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique Pour DPX³ 160 sans différentiel Pour DPX³ 250 sans différentiel Pour DPX³ 630 sans différentiel Pour DPX³ 160 avec différentiel Pour DPX³ 250 avec différentiel Pour DPX³ 630 avec différentiel</p> <p>Bases VX³ IS 333 (WWW) Raccordement amont automatique Raccordement aval automatique Embase pour module de raccordement automatique des auxiliaires Pour DPX³ 160 sans différentiel Pour DPX³ 250 sans différentiel Pour DPX³ 630 sans différentiel Pour DPX³ 160 avec différentiel Pour DPX³ 250 avec différentiel Pour DPX³ 630 avec différentiel</p>
3P 4P 404610 404611 404612 404613 404616 404617	
404620 404621 404622 404623 404626 404627 404631 404633 404636 404637	
404640 404641 404642 404643 404646 404647 404651 404653 404656 404657	

Réf.	Équipement pour répartition IS
	<p>Plastrons dédiés IS 223/233 Plastrons à charnières et serrure Pour DPX³ 160/250 3P/4P sans accessoire Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P sans accessoire Hauteur 300 mm Pour DPX³ 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Hauteur 300 mm Pour répartiteur de rangée 400 A HX³ IS Hauteur 300 mm Pour répartiteur de rangée 125 A HX³ IS Hauteur 200 mm</p> <p>Plastrons dédiés IS 333 Pour DPX³ 160/250 3P/4P sans accessoire Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P sans accessoire Hauteur 300 mm Pour DPX³ 160/250 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Hauteur 200 mm Pour DPX³ 630 3P/4P avec commande rotative ou motorisée - Hauteur 300 mm Pour répartiteur de rangée HX³ 400 Hauteur 300 mm Pour répartiteur de rangée HX³ 125 Hauteur 200 mm</p> <p>Pattes de fixation pour plastrons à vis standards Jeu de 4 pattes (uniquement pour IS 333)</p> <p>Bases universelles (hauteur 300 mm) IS 223 IS 233 IS 333</p> <p>Kits de raccordement sur jeu de barres horizontal Barres de liaison préparées pour l'alimentation du châssis colonne VX³ IS par le jeu de barres principal horizontal haut ou bas Livrés avec caisson de cloisonnement du jeu de barres horizontal Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 1250 A (entraxe 125 mm) Pour jeu de barres cuivre 4000 A In 2000 A (entraxe 125 mm) Pour jeu de barres alu 1600 A - In 1250 A (entraxe 75 mm) Pour jeu de barres alu 3200 A - In 2000 A (entraxe 75 mm)</p> <p>Module de raccordement des auxiliaires Pour bases IS 223 et IS 233 (livré avec les bases IS 333)</p> <p>Cloisonnements pour forme 404685 Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles interne 404686 Kit de cloisonnement jeu de barres horizontal en gaine à câbles externe 404687 Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 hauteur 200 mm 404688 Kit de cloisonnement arrière IS 233/333 hauteur 300 mm 404689 Cloison hauteur 300 mm pour réserve</p>
404670	
404671	
404672	
404673	
404674	
404675	
404680	
404681	
404682	
404683	
404676 ²	
404677 ²	
404679	
404665	
404666	
404667	
404690	
404691	
404692	
404693	
404659	

1 : Pour montage en armoire avec gaine à câbles interne, utiliser le montant intermédiaire réf. 020851 avec les traverses réf. 020522/23
2 : Attention, cette unité fonctionnelle répondra à un IS 223